

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

600-6000-W0 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

600-6000-W0 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm
Bauform erhaben
Einbautiefe 35 mm

Front

Frontabmessung 18 mm x 24 mm
Frontform rechteckig
Frontrahmen Farbe schwarz
Frontrahmen Material Kunststoff

Allgemeine Attribute

Gewicht 0,005 kg

Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Ausleuchtung ausleuchtbar

IP-Schutzart

Frontschutzart IP65

Vorsatz

Schaltfunktion Rast oder Impuls
Gehäuse Farbe schwarz
Gehäuse Material Kunststoff

Schaltelement

Schaltsystem Sprungschaltelement


Funktion

Leuchtdrucktaste


EOAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

600-6000-W0 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz


Abmessungen

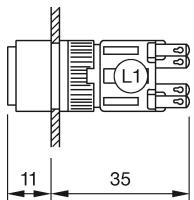

Einbauöffnungen

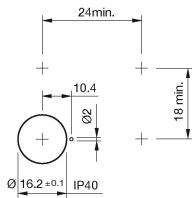

Schaltschema

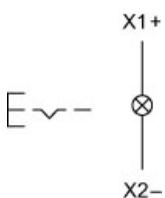

Hinweise

Rast- auf Impulsfunktion umstellbar, reversibel

Legende

Schaltfunktion: B = Impuls, C = Rast