

# EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

551-8000-W0 - Stopp Tasten-Vorsatz

## 551-8000-W0 - Stopp Tasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

### Montage

Einbauöffnung Ø 16 mm  
Bauform erhaben

### Front

Frontform rund  
Frontabmessung Ø 27 mm

### Allgemeine Attribute

Gewicht 0,025 kg

### Bedien-/Anzeigeteil

Druckhaube Optik opak  
Druckhaube Material Kunststoff  
Druckhaube Farbe rot  
Druckhaube Form Pilz  
Druckhaube Ausleuchtung nicht ausleuchtbar

### IP-Schutzart

Frontschutzart IP65

### Anschlussart

Anschluss Löt 2.8 x 0.5 mm

### Vorsatz

Schaltfunktion Rast  
Gehäuse Farbe gelb  
Gehäuse Material Kunststoff

### Schaltelement

Schaltstrom 5 A  
Schalsystem Tastschaltelelement  
Kontakte 1 Ö  
Kontaktmaterial Silber  
Schaltspannung 250 V AC/DC  
max. Anzahl Schaltelemente 1


### Funktion

Stopp Taste


# EOA – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

551-8000-W0 - Stopp Tasten-Vorsatz


## Abmessungen

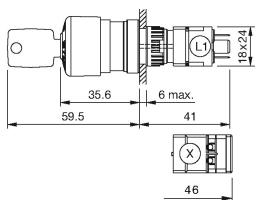

## Einbauöffnungen

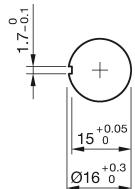

## Schaltschema

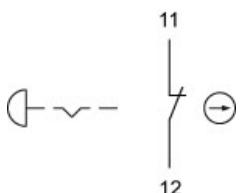

## Hinweise

Drehentriegelung im Uhrzeigersinn

## Legende

Kontakte: Ö = Öffner

Schaltfunktion: A = Ruhe, C = Rast