

CONNECTORS

Operation: 卧式 DIP/卧插式 L14.2mm/垫高结构/USB 连接器



LTEM NO.: USB-303HD 长体无导位
(L14.2×W13.1×H9.35mm/ 2.0-USB-CONNECTORS)



Technical parameter

PROJECT	LEVEL	A[better product]	B[average product]
Electrical Properties	Contact Rating	1.0A, 24V DC	
	Initial Contact Resistance	30mΩ max.	50mΩ max.
	Insulation Resistance	100MΩ min.500V DC	Skey/PD: 100MΩ min.300V DC
	Withstand Voltage	500V AC for 1 minute	350 V AC for 1 minut
	There No Load	6,000 Cycles	5,000 Cycles
Durable Performance	Rated Load	5,000 Cycles	4,000 Cycles
	Storage temp.	(Operating Temp: -35℃~+75℃)	

表面插装 DIP




側向導入 LATERAL

精密部品 NICETY

可靠 STABILIZE

適合環保 RoHS


Unit:mm

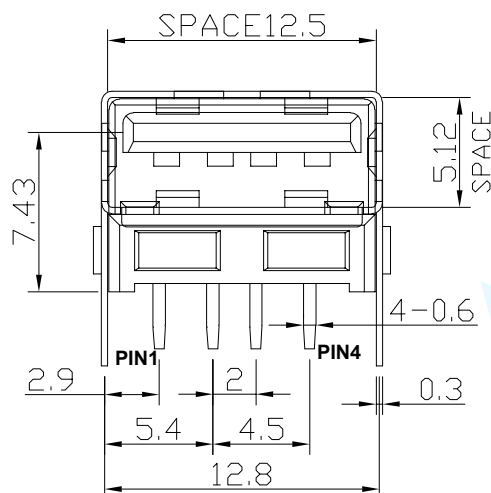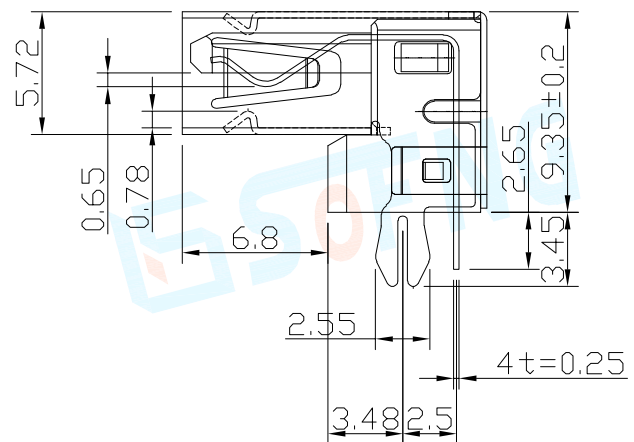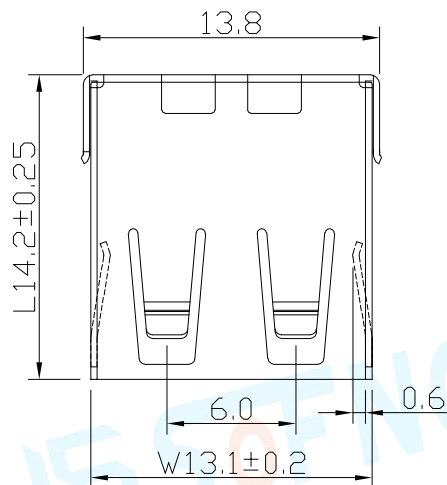

PIN SIGNAL

1	VCC	+5V
2	-DATA 0	Neagative Data Channel 0
3	+DATA 0	Positive Data Channel 0
4	GND	Ground

Operating Force	Inward	8.0~15.0N. (1N.=100gram-force)	Solder-ability (Max.)	IR Reflow:235℃, 5sec Manual:350℃, 3sec.
	Exiting	8.0~15.0N. (1N.=100gram-force)		

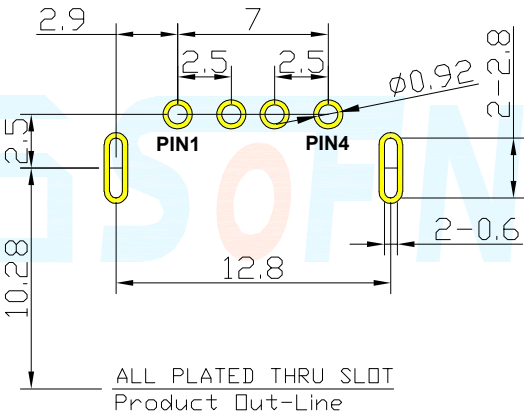

DECIMALS	ANGLES
.X :±0.20	X.° :±1.5°
.XX :±0.10	X.X° :±1.0°
.XXX :±0.05	.XXX° :±0.5°

Pin Definition



Material declaration

No.	NAME	Type	Description
① A	胶芯	1	PBT 热塑性塑胶[白色]
② B	接触端子	4	磷铜 C5191 (镀金 1u" /焊区雾锡)
③ C	外壳	1	黄铜 C2680/SPCC [镀镍 50u" min]

PRODUCT MEET THE REQUEST OF THE ROHS

MATTER	RoHs (PPM)
Cd	≤ 100
Pb	≤ 1000
Hg	≤ 1000
Cr6+	≤ 1000
PBB	≤ 1000
PBDE	≤ 1000

手焊接时

项 目	条 件
焊接温度	350℃ max.
连续焊接时间	3s max.
焊剂斗容量	60W max.



本品不屬於危害性廢棄物,須丟棄時可以委託
回收商予以回收再生處理。
Products do not belong to •

注記 NOTICE



開關,連接器 东莞市碩方电子科技有限公司

- 碩方公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation;
- 文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited;
- 未經授權修改無效。Modify is invalid.

運送時本產品不要直接與水、酸鹼性化學物質接觸,或放置於含有以上氣體環境中,並且需要注意會有滑落、側翻的危險發生; 運輸過程中不能有碰撞或者擠壓,須保證溫度與濕度適中 [常溫 25℃,濕度在 50℃以內],不可導致材料變形或氧化。