

DS-2CD3326FWDA4-LS

200万 1/2.7" CMOS 智能白光全彩海螺型网络摄像机



适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境

- 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警
- 最高分辨率可达1920 × 1080 @ 25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
- 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
- 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出
- 支持DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电
- 支持白光/红外双补光，白光最远可达20 m，红外最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门	1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色：0.002 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
镜头	
焦距&视场角	2.8 mm，水平视场角：107.8°，垂直视场角：59°，对角视场角：126.7° 4 mm，水平视场角：85.9°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：100.4° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	F1.6
补光	
补光灯类型	智能补光，可切换白光灯、红外灯
补光距离	红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m
防补光过曝	支持
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz：25 fps (640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	主码流支持
Smart265编码	主码流支持
码率控制	定码率，变码率
SVC	不支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
音频压缩码率	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC) /8~160 Kbps (MP3)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv6 , UDP , Bonjour , SSL/TLS , WebSocket , WebSockets
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181 (2016)

用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储	支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览：IE 10，IE 11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+，Safari 12+
图像	
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展	内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB
音频	1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 k Ω ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω ，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警	1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24/DC24 V，1 A）
复位	支持
电源输出	DC12 V，100 mA，建议用于拾音器供电
smart功能	
报警触发	移动侦测，遮挡报警，异常
专业智能（深度学习算法）	
人脸抓拍	支持
智能警戒	区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测
一般规范	
联动方式	上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出，声音报警
产品尺寸	$\varnothing 129.4 \times 98.9$ mm
包装尺寸	170 $\times$ 170 $\times$ 150 mm
设备重量	620 g
带包装重量	880 g
启动和工作温湿度	-30 $^{\circ}$ C~60 $^{\circ}$ C，湿度小于95%（无凝结）
通用功能	心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置	支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC：12 V，0.91 A，最大功耗：11 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.34 A~0.21 A，最大功耗：12.5 W
供电方式	DC：12 V $\pm$ 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class3
电源接口类型	$\varnothing 5.5$ mm圆口
认证	
防护	IP66

• 订货型号

DS-2CD3326FWDA4-LS

• 外形尺寸

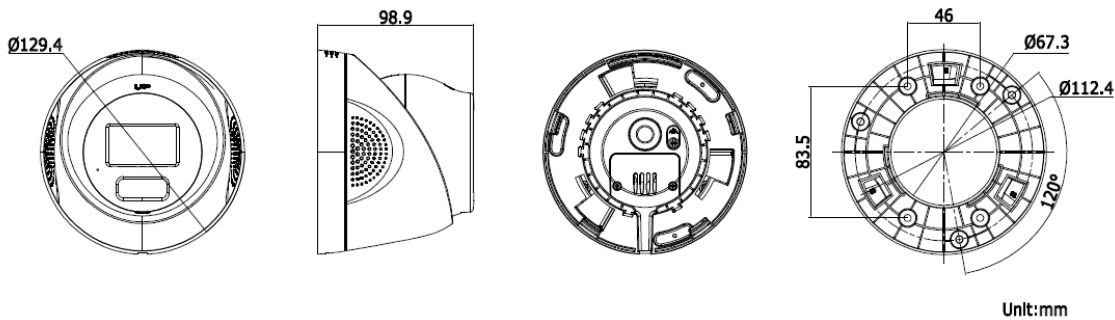

• 配件

• 推荐购买

DS-1271ZJ-130-TRL 吊装支架	DS-1273ZJ-130-TRL 壁装支架
	

*需自行配备DC12 V , Ø5.5 mm 圆口电源适配器。