

胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: 正标UL2464 16AWG系列 无屏蔽
STYLES&SIZE

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:

CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:

APPROVAL NO

SPDX-2021041719

制定日期:
DATE

2021-04-17

版本版次:

EDITION

A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED

地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号


电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

表单编号: TRIU-13-04-15

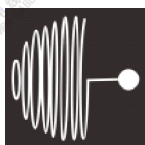


胜牌电线电缆公司


TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

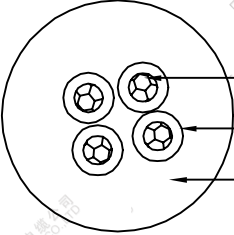规格型号 SPEC NO.	正标UL2464 16AWG系列 无屏蔽						
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃		额定电压 RATED VOLTAGE		300V		
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		UL758-2019		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	 CONDUCTOR 导体 INSULATION 绝缘 JACKET 外被 备注: 图片仅仅是示意图, 规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail						
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
Core number 芯数	AWG 线号数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	ASSEMBLY 绞合	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径
2	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	6.3±0.25
3	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	6.7±0.25
4	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	7.3±0.25
5	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	8.7±0.25
6	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	9.5±0.3
7	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	9.5±0.3
8	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	10.5±0.3
9	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	11.3±0.3
10	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	12.3±0.3
11	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	12.3±0.3
12	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	12.4±0.3
13	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	13.0±0.3
14	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	13.0±0.3
15	16	26/0.254TS	0.38	2.3±0.10	/	0.76	13.3±0.3
CONDUCTOR 导体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)		FILLER 填充	MATERIAL 材质	NOTHING 无	
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)		JACKET 外被	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	
ELECTRICAL CAPABILITY 电气		COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)			14.6		
		INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)			10		
		DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)			2000		

表单编号: TRIU-13-04-15

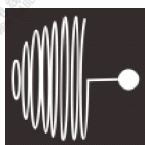

胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	正标UL2464 16AWG系列 无屏蔽		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2019
CORE NUMBER 芯数	INSULATION COLOR 绝缘颜色		
2	红、黑		
3	黄、红、黑		
4	白、黄、红、黑		
5	白、黄、红、黑、绿		
6	白、黄、红、黑、绿、橙		
7	白、黄、红、黑、绿、橙、兰		
8	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕		
9	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫		
10	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰		
11	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红		
12	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝		
13	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白		
14	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白		
15	白、黄、红、黑、绿、橙、兰、棕、紫、灰、粉红、浅蓝、红注白、黑注白、绿注白		
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试		TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度(最小)
	INSULATION 绝缘	UNAGED老化前	10.3MPa
	JACKET 外被	UNAGED老化前	10.3MPa
ELONGATION (MIN) 伸长率(最小)	100%		
OLD MARKING 旧印字	E249743 AWM 2464 16AWG 80℃ 300V VW-1 CHENGXING C AWM I A 16AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE		
NEW MARKING 新印字	E249743 AWM 2464 16AWG 80℃ 300V VW-1 C AWM I A 16AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE		
REMARK 备注	从2021年4月13日起公司启用新印字代替旧印字，本公司现阶段有新旧二种不同印字库存产品，如对应印字内容没有在订单上提出要求，视为同时可以接受二种不同印字，敬请留意！		

表单编号：TRIUMPH-13-04-15