

**DS-2CD3326(D) WDV3-I****200万 星光级 1/2.7" CMOS ICR红外海螺型网络摄像机**

适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境

- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境
- 1个内置麦克风
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



## · 规格参数

### 摄像机

传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
慢快门	支持
宽动态	120 dB
P/N制	P制
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360°
产品版本	A

### 镜头

焦距&视场角	2.8 mm, 水平视场角: 107.1°, 垂直视场角: 57°, 对角线视场角: 127.6°
	4 mm, 水平视场角: 87.2°, 垂直视场角: 46.2°, 对角线视场角: 104.8°
	6 mm, 水平视场角: 53.9°, 垂直视场角: 28.8°, 对角线视场角: 62.8°
	8 mm, 水平视场角: 40.9°, 垂直视场角: 22.5°, 对角线视场角: 47.4°

### 最大光圈数

最大光圈数	F1.6
镜头尺寸接口	M12

### 补光

补光灯类型	红外灯
补光距离	最远可达30 m
波长范围	850 nm
防补光过曝	支持

### 视频

最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率, 变码率
SVC	不支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域

### 音频

音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC)

网络	
同时预览路数	最多6路
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览: IE10, IE11 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 (2016)
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, IGMP, QoS, UDP, Bonjour, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1x, IPv6
图像	
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
图像设置	走廊模式(旋转), 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
接口	
音频	1个内置麦克风
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
smart功能	
报警触发	移动侦测, 遮挡报警, 异常
Smart事件	越界侦测, 区域入侵侦测
一般规范	
联动方式	上传FTP, 上传中心, 邮件, 录像, 抓图
通用功能	心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, 水印
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af *DWD型号不支持PoE
电流及功耗	DC: 12 V, 0.41 A, 最大功耗: 5.0 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.11 A, 最大功耗: 6.5 W *DWD型号不支持PoE
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
外壳材质	前壳金属, 其余塑料
螺丝钉材料	外露螺钉为不锈钢
产品尺寸	Ø127.3 × 96.8 mm
包装尺寸	150 × 150 × 141 mm
设备重量	WD型号: 340 g DWD型号: 320 g
带包装重量	WD型号: 520 g DWD型号: 500 g
认证	
辐射等级	Class A
国内常规认证	型检, GB28181
防护	IP66

## · 订货型号

DS-2CD3326DWDV3-I(2.8mm)

DS-2CD3326DWDV3-I(4mm)

DS-2CD3326DWDV3-I(6mm)

DS-2CD3326DWDV3-I(8mm)


DS-2CD3326WDV3-I(2.8mm)

DS-2CD3326WDV3-I(4mm)

DS-2CD3326WDV3-I(6mm)

DS-2CD3326WDV3-I(8mm)

## · 外形尺寸

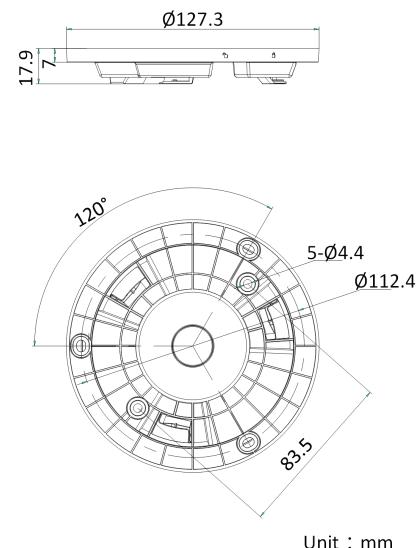

## · 配件

### · 推荐购买

\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器

