

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: UL1007 14AWG*1C
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO. SPD-2021051302

制定日期: 2021-05-13 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

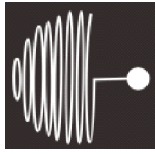

胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	UL1007 14AWG*1C		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
参照标准 REFERENCE STANDARD	UL758-2019	环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图			
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数			
CONDUCTOR 导体	SIZE 规格 (AWG)	14	
	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER(镀锡铜)	
	CONSTRUCTION 结构 (mm)	TS41/0.254±0.008	
	SECTIONAL AREA 截面积 (mm ²)	2.08	
	STRANDED DIAMETER 绞合外径 (mm)	1.88	
INSULATION 绝缘	AVG. THICK 平均厚度 (mm)	0.40	
	MIN. THICK 最小厚度 (mm)	0.34	
	OVER DIAMETER 线径 (mm)	2.8±0.1	
	MATERIAL 材质	PVC (RoHS)	
	COLOR 颜色	COLOR 1 颜色 1	
COLOR 1 颜色 1	BLACK, BROWN, RED, ORANGE, YELLOW, GREEN, BLUE, PURPLE, GREY, WHITE, PINK, YELLOW NOTE GREEN, YELLOW ROLLING GREEN(黑, 棕, 红, 橙, 黄, 绿, 蓝, 紫, 灰, 白, 粉红, 黄注绿, 黄滚绿)		
ELECTRICAL CAPABILITY 电气	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)	8.96	
	INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)	10	
	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)	2000	
PHYSICAL CHARACTERS 物性	AGING TEST老化测试	TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度 (最小)	ELONGATION (MIN) 伸长率 (最小)
	INSULATION 绝缘 UNAGED老化前	10.3MPa	100%
MARKING 印字	E249743 AWM 1007 14AWG 80℃ 300V VW-1 C AWM I A 14AWG 80℃ 300V FT1 TRIUMPHCABLE		