

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: LiYY N*0.14mm²
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2021081701

制定日期: 2021-08-17 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn

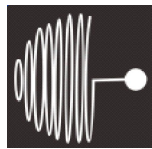



胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

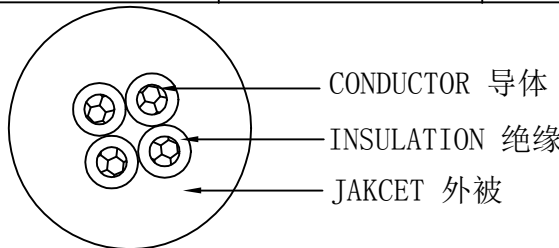规格型号 SPEC NO.		LiYY N*0.14mm ²						
额定温度 RATED TEMPERATURE		80℃			额定电压 RATED VOLTAGE		300V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS			参照标准 REFERENCE STANDARD		VDE 0812	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图								
		备注:图片仅仅是示意图, 规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail						
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数								
Core number 芯数	mm ² 平方数	(NO. /mm) 公差 (±0.008) 线数/线径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	ASSEMBLY 绞 合	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径	
2	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.6	3.2±0.15	
3	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.6	3.4±0.15	
4	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.6	3.6±0.15	
5	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.6	3.9±0.15	
6	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.6	4.2±0.20	
7	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.6	4.2±0.20	
8	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.7	4.7±0.20	
9	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.7	5.0±0.25	
10	0.14	18/0.10AS	0.25	1.0±0.10	/	0.7	5.5±0.25	
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL 材 质	BARE STRANDED COPPER (裸铜绞线)		FILLER 填 充	MATERIAL 材 质	THERE MAY BE COTTON ROPE OR PP ROPE 可能有棉线或充麻	
INSULATION 绝 缘		MATERIAL 材 质	PVC (RoHS)		JACKET 外 被	MATERIAL 材 质	PVC (RoHS)	
ELECTRICAL CAPABILITY 电 气		COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)			142			
		INSU. RESISTANCE 绝缘电阻 (MΩ /KM20℃)			10			
		DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)			2000			
PHYSICAL CHARACTERS 物 性		AGING TEST 老化测试 (80±2℃*168hr)				UNITS 单 位	INSULATION 绝 缘	JACKET 外 被
		TENSILE STRENGTH 抗张强度		老化前最小中间值		N/mm ²	10.0	10.0
				老化后最大变化率		%	±20	±20
		ELONGATION 伸长率		老化前最小中间值		%	150	150
				老化后最大变化率		%	±20	±20
		DEFORMATION 高温压力 (80±2℃*1hr)				≤50%		
		HEAT SHOCK 热冲击 (150±2℃*1hr)				无裂纹 NO CRACK		
COLD BEND 低温弯曲 (-15±2℃*16hr)				无裂纹 NO CRACK				

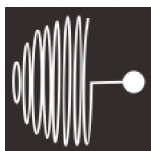

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	LiYY N*0.14mm ²		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	VDE 0812
MARKING 印字	PVC DATA CABLE LiYY n×0.14mm ² 80℃ 300V TRIUMPHCABLE CE		
REMARK 备注	n represents the number of cores (n代表线芯数)		
CORE NUMBER 芯 数	INSULATION COLOR 绝缘颜色		
2	White, brown(白、棕)		
3	White, brown, green(白、棕、绿)		
4	White, brown, green, yellow(白、棕、绿、黄)		
5	White, brown, green, yellow, grey(白、棕、绿、黄、灰)		
6	White, brown, green, yellow, grey, pink(白、棕、绿、黄、灰、粉)		
7	White, brown, green, yellow, grey, pink, blue (白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝)		
8	White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red (白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红)		
9	White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red, black (白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红、黑)		
10	White, brown, green, yellow, grey, pink, blue, red, black and purple (白、棕、绿、黄、灰、粉、蓝、红、黑、紫)		