

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: FLRY-A 系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2022101301

制定日期: 2022-10-13 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

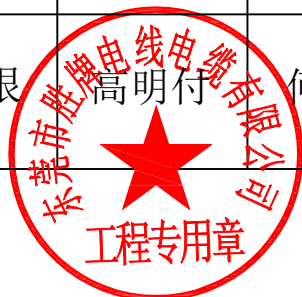

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

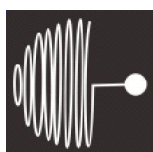


胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

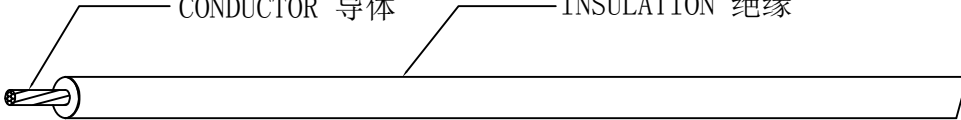规格型号 SPEC NO.	FLRY-A 系列		额定电压 RATED VOLTAGE	300V		
额定温度 RATED TEMPERATURE	105℃		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图						
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数						
mm² 平方数	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)
0.22	7/0.20AS	0.60 (Ref)	0.25	0.20	1.1±0.10	87.6
0.35	7/0.254AS	0.76 (Ref)	0.25	0.20	1.2±0.10	55.4
0.5	7/0.32AS	0.96 (Ref)	0.27	0.22	1.5±0.10	34.6
0.75	19/0.23AS	1.18 (Ref)	0.27	0.23	1.7±0.10	26.0
1.0	19/0.25AS	1.28 (Ref)	0.30	0.25	1.9±0.10	21.8
1.5	19/0.32AS	1.60 (Ref)	0.30	0.25	2.2±0.10	12.1
2.5	19/0.39AS	1.95 (Ref)	0.40	0.28	2.8±0.10	7.95
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL	材质	BARE STRANDED COPPER(裸铜绞线)			
INSULATION 绝 缘	MATERIAL	材质	PVC (RoHS)			
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN(黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)					
OLD MARKING 旧印字	FLRY-A **MM2 -40~105℃ 50V PVC SHENGPAI					
NEW MARKING 新印字	FLRY-A **mm² 105℃ 300V PVC VW-1 TRIUMPHCABLE					
REMARK 备注	从2022年5月23日起改为新印字, **代表平方数					