

DS-NVR-F100/P/4G 4G网络硬盘录像机



· 产品简介

DS-NVR-F100/P/4G系列为海康威视自主研发的NVR (Net Video Recorder) 产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。

DS-NVR-F100/P/4G系列网络硬盘录像机可广泛应用于商铺、果园、住宅、工地等领域的安全防范。

· 功能特性

- 内置板级物联网卡，实现快速上网，可通过海康互联APP进行4G流量管理；
- 支持4G方式接入互联网，支持移动/联通/电信全网通；
- 支持6路1080P解码，最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
- 支持HDMI高清1080P输出；
- 支持4个PoE网口，可为PoE摄像机直连供电，即插即用，快速出图；
- 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
- 支持1个SATA接口，最大支持6T硬盘；
- 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置。




· 规格参数

型号		DS-NVR-F100/P/4G
系统参数	视频接入路数	4路
	网络输入带宽	40Mbps
	网络输出带宽	60Mbps
	录像分辨率	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
视频参数	视频输出	1路HDMI
	HDMI输出	1920×1080/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz
	VGA输出	不支持
	预览分屏	1/2/4画面
	视频解码格式	H.265,Smart265,H.264,Smart264
	解码能力	6×1080P
	同步回放	4路
音频参数	音频解码格式	G.711ulaw,G.711alaw,G.726
	音频输出	不支持
	语音对讲输入	不支持
硬盘管理	盘位	1个SATA接口
	单盘容量	最大支持6TB
网络管理	网络协议	UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索IP地址)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (自动获取IP地址)
外部接口	网络接口	1个, RJ45 10M/100M自适应以太网口
	USB接口	1个USB 2.0 (后置)
POE	POE接口	4个
	POE标准	IEEE 802.3af/at
	POE输出功率	≤36W
4G模块	天线接口	吸盘天线 × 1
	上下行带宽	上行5Mbps, 下行10Mbps
	SIM卡插槽	板载物联网卡, 支持外置插Micro SIM卡
一般规范	电源	DC 48V 50W
	功耗 (不含硬盘)	≤10W
	工作温度	-10°C ~ +55°C
	工作湿度	工作: 10% ~ 90%RH (无结冰、无凝露), 储藏: 5% ~ 90%RH (无结冰、无凝露)
	机箱	1U 紧凑式铁壳机箱
	尺寸	193mm (宽) ×192.8mm (深) ×42.8mm (高)


· 订货型号

DS-NVR-F104/P/4G(标配)

· 典型应用

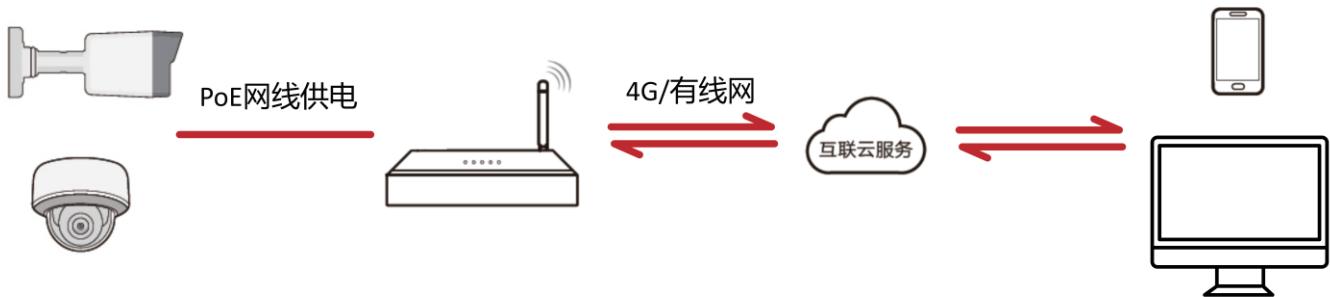

· 物理接口

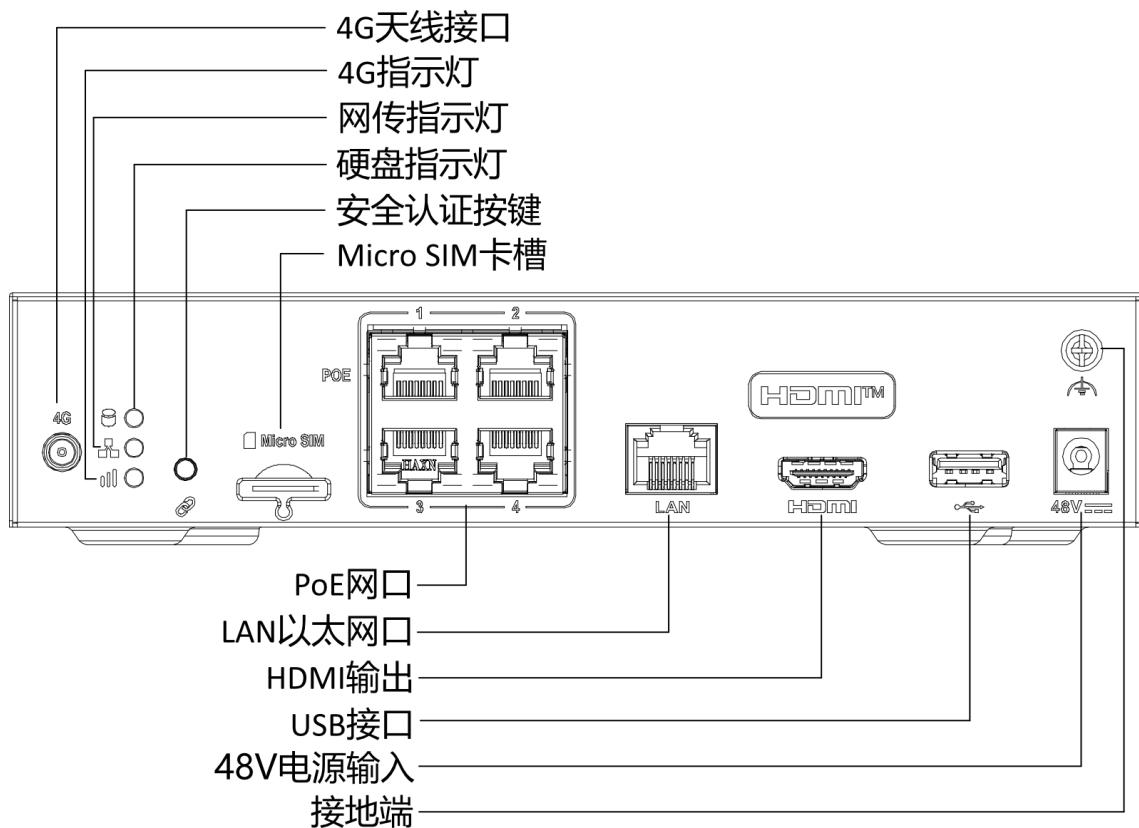

· 外形尺寸

