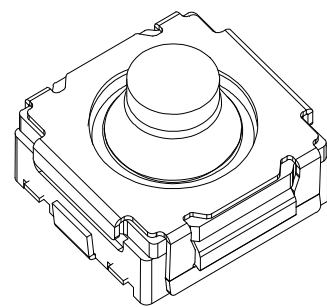
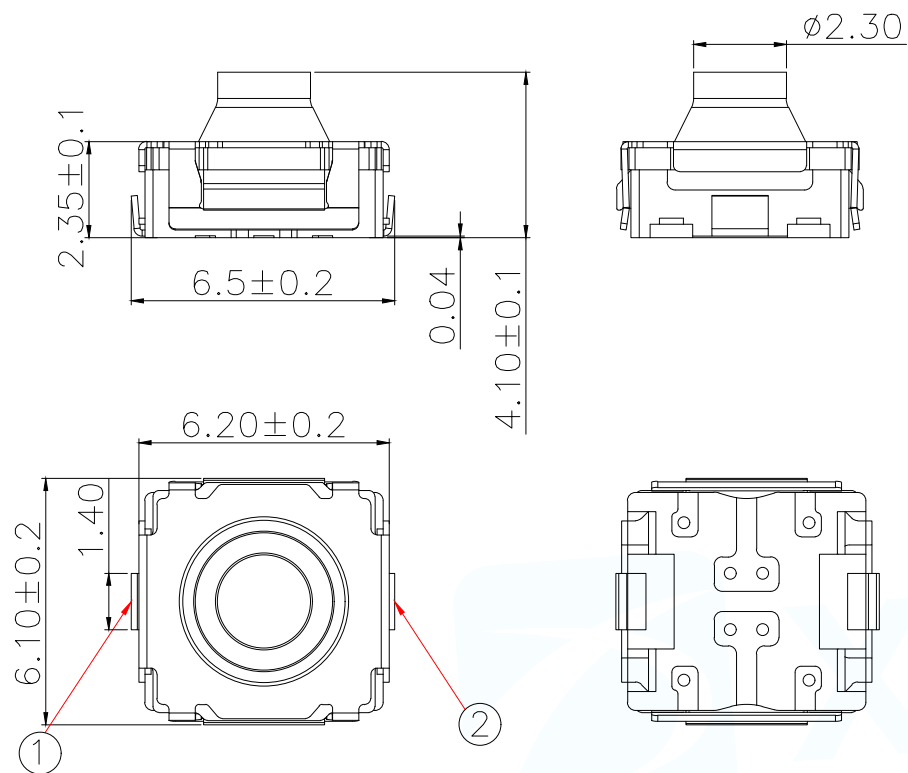



TS-1108-ARXXX

弹片:
A:不锈钢定位柱:
R:无柱高度:
041:4.1H力度:
38:380g


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤500mΩ
操作力 Operating force	3.8±0.45N
行程 Travel	0.75±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	250V 50HZ 1Min
寿命 life span	200,000 Cycles
防水等级 Waterproof rating	IP67
手感 feel	50±10%

 

电路图

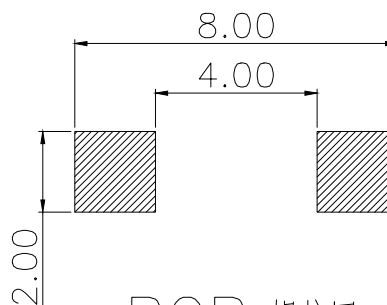

PCB.焊接图

6	引脚、触点	磷铜	1	镀银
5	内按钮	LCP	1	耐温280℃
4	基座	PPA	1	耐温280℃
3	簧片	不锈钢	2	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	硅胶	1	耐温280℃
序号	零件名称	材料规格	数量	备注

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

DECIMALS:

0.5~2 ±0.10

2~5 ±0.25

5~10 ±0.30

ANGLES:

±0.5°



TITLE:

轻触开关

PAR TS-1108-ARXXX

DWN Lucas

CHKD Ethan

APVD Jacob

SCALE:1:1 UNIT:MM

SIZE:A4 SHEET:1F1



REV:A