

DS-7800N-M1/xP 网络硬盘录像机



▪ 产品简介

DS-7800N-M1/xP系列为海康威视自主研发的NVR (Net Video Recoder) 产品，支持网络视频接入。采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。既可作为NVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。

DS-7800N-M1/xP系列网络硬盘录像机可广泛应用于酒店、家庭、超市、商铺等领域的安全防范。

▪ 功能特性

- 兼容符合ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机；
- 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
- 最大支持400万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
- 支持6路1080P强劲解码，可满接400万像素高清IPC；
- 支持HDMI与VGA同源高清输出，HDMI与VGA均支持高清1080P输出；
- 支持1个SATA接口，最大支持8T硬盘；
- 自带4个/8个PoE网口，可为PoE摄像机直连供电，即插即用，快速出图；
- 搭配前端智能IPC，支持人、车录像标记与快速回放功能，大幅提升录像回放和检索效率；
- 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
- 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置。



规格参数


型号		DS-7804N-M1/4P	DS-7808N-M1/8P
系统参数	视频接入路数	4路	8路
	网络输入带宽	40Mbps	60Mbps
	网络输出带宽	60Mbps	
	录像分辨率	4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	
视频参数	视频输出	1路HDMI, 1路VGA	
	HDMI输出	1路, 与VGA同源 分辨率: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	VGA输出	1路, 分辨率: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	视频解码格式	H.265, Smart265, H.264, Smart264	
	解码能力	6×1080P	
	同步回放	4	
硬盘管理	盘位	1个SATA接口	
	单盘容量	最大支持8TB	
录像管理	录像/抓图模式	手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像	
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、外部文件回放	
	备份模式	常规备份、事件备份	
网络管理	网络协议	IPv6、UPnP (即插即用)、NTP (网络校时)、SADP (设备网络搜索)、DHCP (自动获取IP地址)	
外部接口	网络接口	1个, RJ45 10M/100M自适应以太网口	
	USB接口	2个USB 2.0 (后置)	
POE	POE接口	4	8
	POE标准	IEEE 802.3af/at	
	POE输出功率	≤36W	≤75W
一般规范	电源	DC 48V	
	电源规格	DC 12V 18W (外接适配器)	
	功耗 (不含硬盘)	≤10W	
	工作温度	-10°C ~ +55°C	
	工作湿度	10% ~ 90%	
	机箱	1U 260机箱	
	尺寸	265mm (宽) × 225mm (深) × 48mm (高)	
	重量 (不含硬盘)	≤1kg	
其他	红外遥控	不支持	

订货型号


DS-7808N-M1/8P(标配),

DS-7804N-M1/4P(标配)

▪ 典型应用

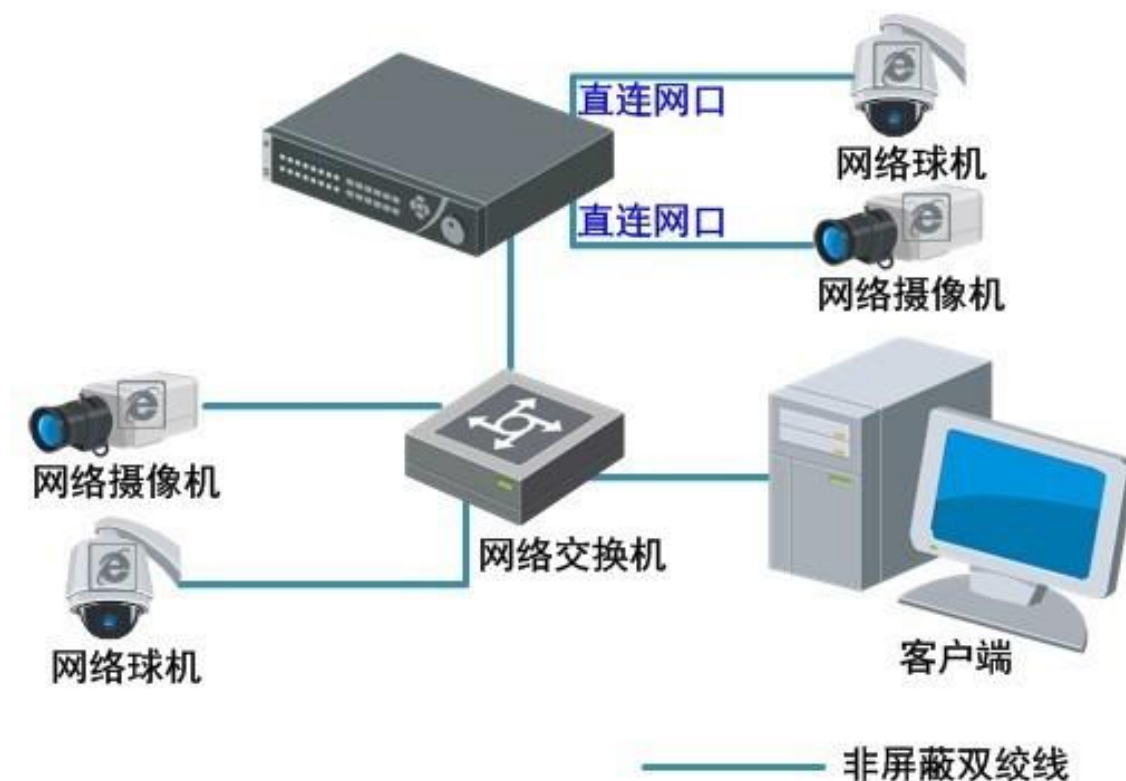


▪ 物理接口

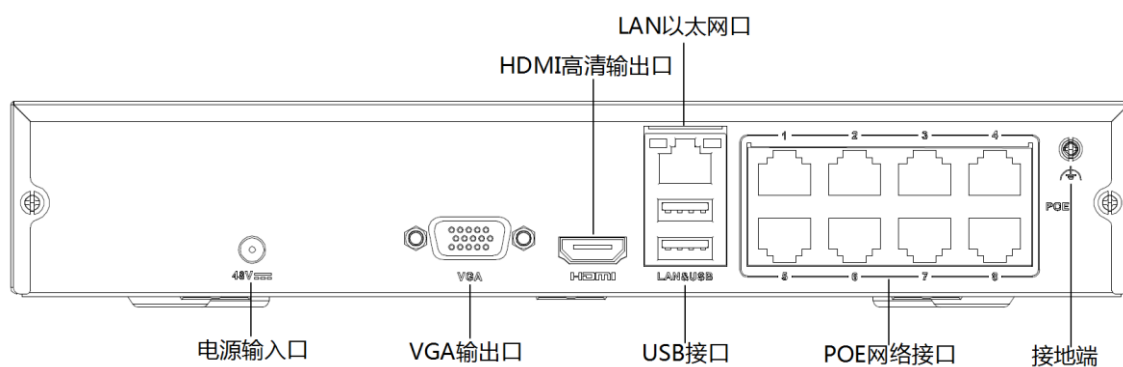

注：此处以8路设备为例，4路设备POE接口数不同，图片仅供参考，请以实际设备为准。

▪ 外形尺寸

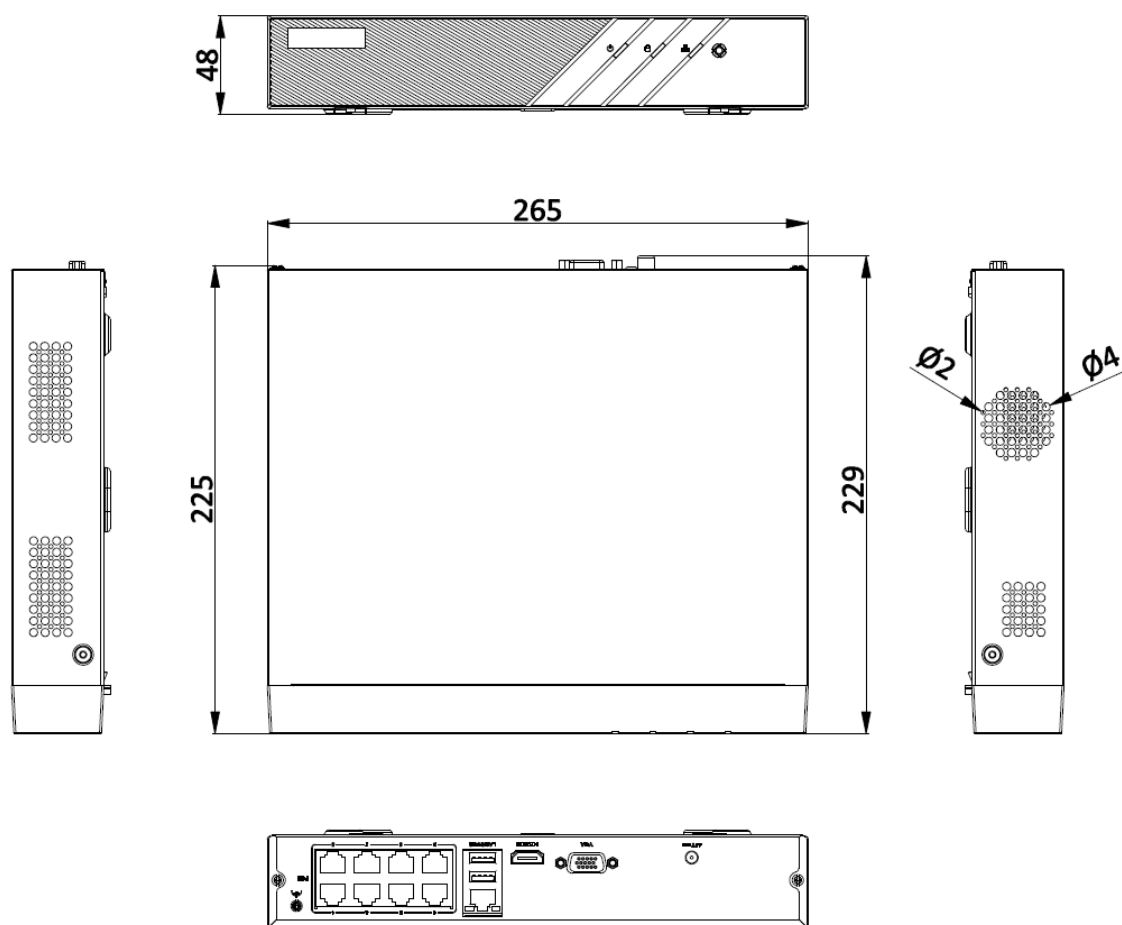

scale/1:1;Unit/mm