

DS-2CD3T26(D)WDV3-L**200万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机**

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 最高分辨率可达 $1920 \times 1080 @25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 智能侦测：支持越界侦测，区域入侵侦测
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 白光/红外双补光，红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

www.hikvision.com

· 规格参数


| 摄像机 | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 彩色 : 0.01 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR |
| 快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 慢快门 | 支持 |
| P/N制 | P制 |
| 宽动态 | 120 dB |
| 日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |
| 镜头 | |
| 焦距&视场角 | 4 mm , 水平视场角 : 87.6° 【6 mm (53.9°) , 8 mm (40.9°) , 12 mm (25.4°) 可选】 |
| 镜头尺寸接口 | M12 |
| 光圈类型 | 固定光圈 |
| 最大光圈数 | F1.6 |
| 补光 | |
| 补光灯类型 | 默认白光 , 可切换红外补光 |
| 补光距离 | 红外光最远可达50 m , 白光最远可达30 m |
| 防补光过曝 | 支持 |
| 红外波长范围 | 850 nm |
| 视频 | |
| 最大图像尺寸 | 1920 × 1080 |
| 主码流帧率分辨率 | 50 Hz : 25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 720) |
| 子码流帧率分辨率 | 50 Hz : 25 fps (640 × 480 , 640 × 360) |
| 视频压缩标准 | 主码流 : H.265/H.264 子码流 : H.265/H.264/MJPEG |
| 视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
| H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265编码类型 | Main Profile |
| Smart264编码 | 主码流支持 |
| Smart265编码 | 主码流支持 |
| 码率控制 | 定码率 , 变码率 |
| ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
| 音频 | |
| 音频压缩标准 | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| 音频压缩码率 | 64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC) |
| 音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音频环境噪声过滤 | 支持 |
| 网络 | |
| 网络协议 | TCP/IP , ICMP , HTTP , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , SMTP , IGMP , QoS , UDP , Bonjour , HTTPS , DDNS , UPnP , 802.1x , IPv6 |
| 同时预览路数 | 最多6路 |
| 接口协议 (API) | 开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181 (2016) |

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用户管理 | 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 |
| 客户端 | iVMS-4200 |
| 浏览器 | 使用插件预览：IE10，IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+，Firefox 52.0+ |
| 图像 | |
| smartIR | 支持 |
| 图像设置 | 走廊模式（旋转），饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
| 日夜转换模式 | 白天，夜晚，自动，定时切换 |
| 图像增强 | 背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 |
| 接口 | |
| 网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
| 音频 | 1个内置麦克风 |
| smart功能 | |
| 报警触发 | 移动侦测，遮挡报警，异常 |
| Smart事件 | 区域入侵侦测，越界侦测 |
| 一般规范 | |
| 联动方式 | 上传FTP，上传中心，邮件，录像，抓图 |
| 产品尺寸 | 186.6 × 92.7 × 87.6mm |
| 包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
| 设备重量 | 580 g |
| 带包装重量 | 770 g |
| 启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） |
| 通用功能 | 心跳，镜像，密码保护，视频遮盖，水印 |
| 恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
| 电流及功耗 | DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9.0 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.5 W *DWD型号不支持PoE |
| 供电方式 | DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 *DWD型号不支持PoE |
| 电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
| 认证 | |
| 防护 | IP66 |

· 订货型号

DS-2CD3T26WDV3-L
DS-2CD3T26DWDV3-L

· 外形尺寸

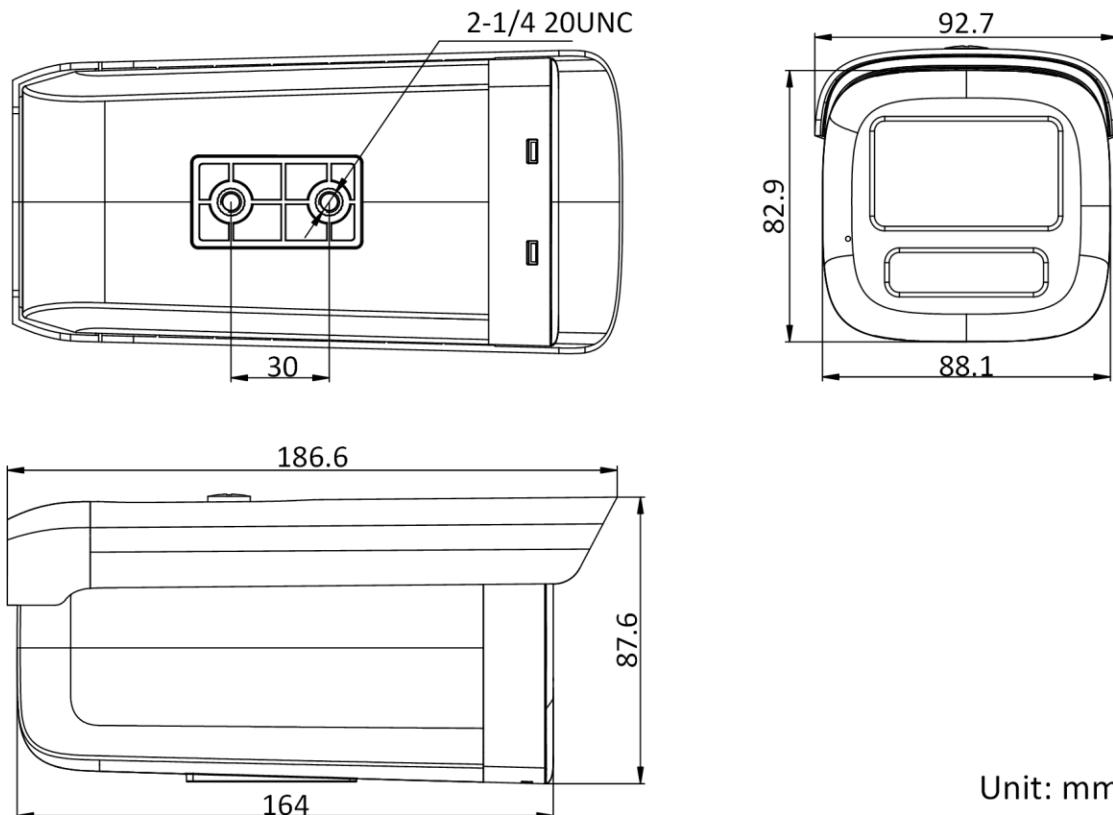

· 配件

· 推荐购买

| DS-1297ZJ 可伸缩吊装支架 | DS-1232ZJ-T 三层万向节 | DS-1275ZJ 立杆装支架 | DS-1297ZJ-ES 可伸缩吊装支架 | DS-1232ZJ-XS 双层万向节 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 可伸缩吊装支架 | 三层万向节 | 立杆装支架 | 可伸缩吊装支架 | 双层万向节 |
| DS-1292ZJ-K 壁装支架 | | DS-1214ZJ-XS 横杆装支架 | | |
| 壁装支架 | | 横杆装支架 | | |

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器