

DS-IPC-K18L-T

800万 臻全彩筒型网络摄像机



适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所

- 海康威视臻全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达800万像素，并在此分辨率下可输出12.5 fps实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
- 支持人形检测，联动声音报警
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181协议
- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高



## · 规格参数

### 摄像机

传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS
最大图像尺寸	3840 × 2160
最低照度	彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light
快门	1/3 s~1/100,000 s
日夜切换模式	ICR红外滤片式

### 镜头

焦距&视场角	4 mm, 水平视场角: 73°, 垂直视场角: 38°, 对角视场角: 87° 6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 25°, 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 35°, 垂直视场角: 20°, 对角视场角: 40°
镜头接口尺寸	M16
最大光圈数	F1.0

### 补光

补光灯类型	柔光灯
补光距离	最远可达30 m
防补光过曝	支持

### 视频

主码流帧率分辨率	50 Hz: 12.5 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 12.5 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/MJPEG/H.264
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率, 变码率
SVC	支持

### 音频

音频压缩标准	G.711alaw/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711alaw) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持

### 网络


网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
客户端	iVMS-4200

浏览器	使用插件预览：IE10, IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+
<b>图像</b>	
图像设置	镜像, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
宽动态	120 dB
<b>接口</b>	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风, 1个内置扬声器
<b>事件</b>	
报警触发	移动侦测（支持人形检测）, 异常
<b>一般规范</b>	
联动方式	上传中心, 声音联动
产品尺寸	183.2 × 111.3 × 87.7 mm
包装尺寸	254 × 164 × 130 mm
设备重量	620 g
带包装重量	935 g
存储温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
启动和工作温湿度	-30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印技术
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.52 A, 最大功耗: 6.3 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 7.5 W */PoE型号支持PoE
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 */PoE型号支持PoE
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
<b>认证</b>	
防护	IP66

## ▪ 订货型号

DS-IPC-K18L-T(4mm/PoE)  
 DS-IPC-K18L-T(6mm/PoE)  
 DS-IPC-K18L-T(8mm/PoE)

## ▪ 外形尺寸

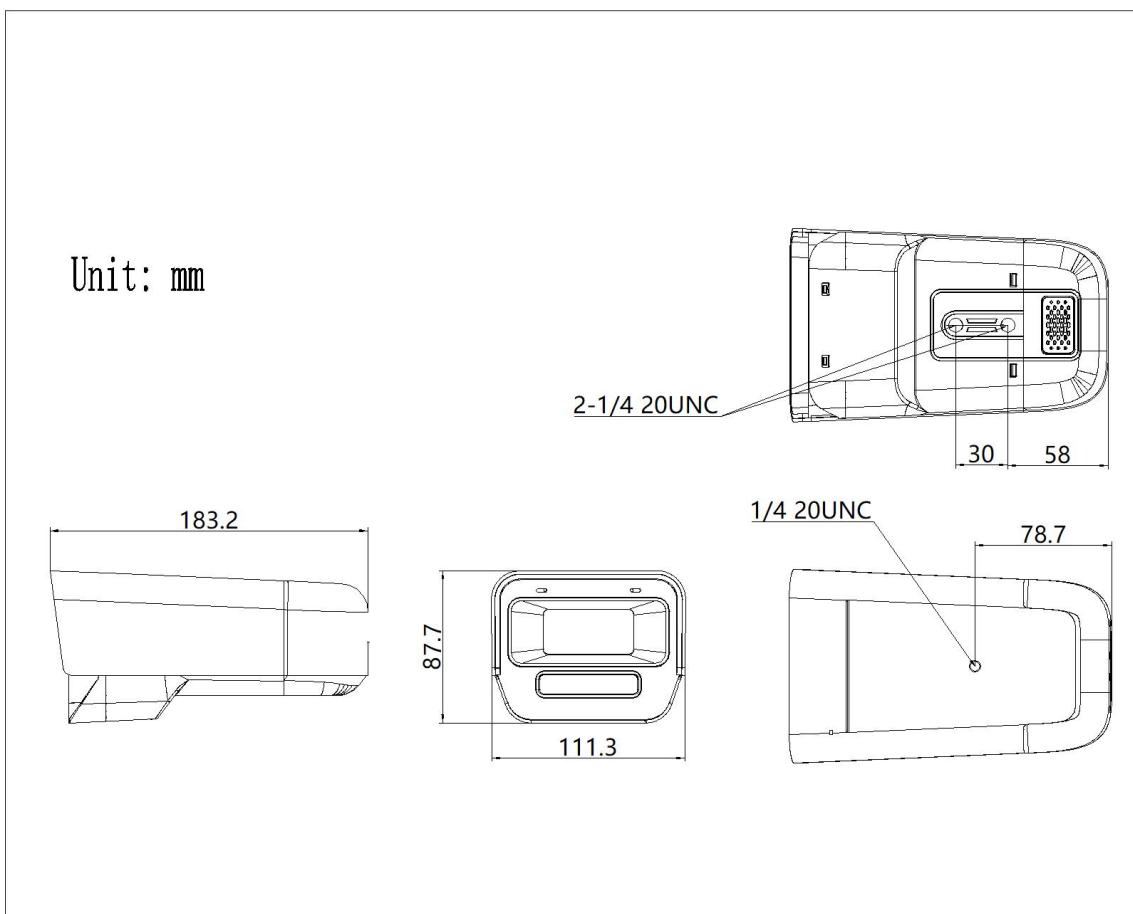

## ▪ 配件

### ▪ 推荐购买

DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
DS-1232ZJ-T	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1214ZJ-XS	DS-1232ZJ-XS
DS-1275ZJ DS-1275ZJ	DS-1292ZJ-K DS-1292ZJ-K金属壁 装支架	DS-2205ZJ-K DS-2205ZJ-K		



\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器

