



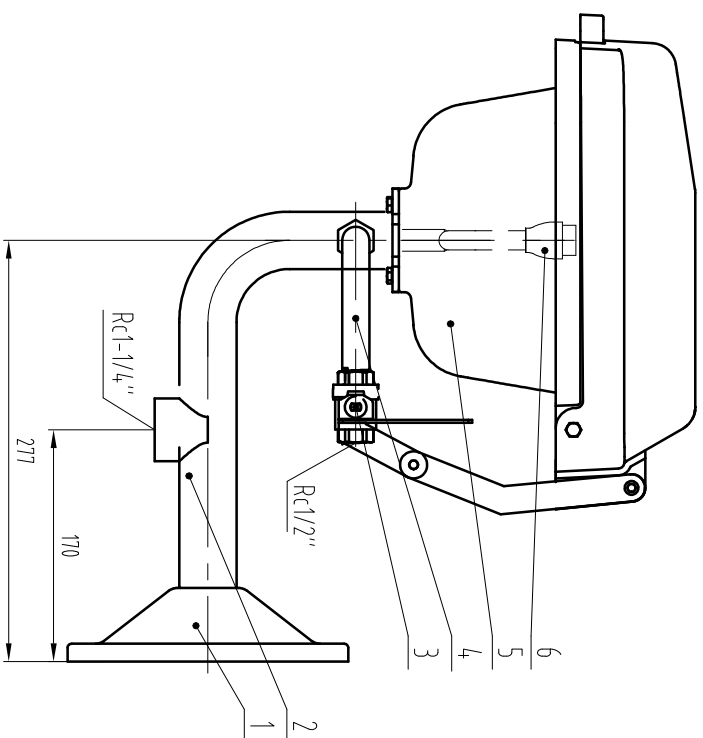

技术要求

1.设计、生产、试验标准按ANSI Z358.1-2014

2.公称压力:1.0MPa,工作压力:0.2MPa-0.4MPa

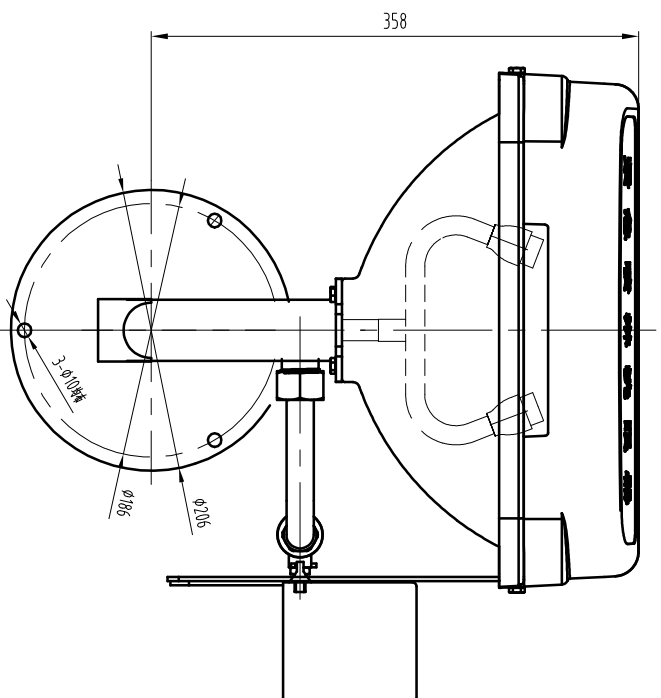

6	洗眼喷头	304			
5	限位翻盖洗眼盆	ABS			
4	洗眼总成	304			
3	洗眼手推阀	304			
2	排水管	304			
1	底座	304			
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	备 注
				单件重量	总计重量
示意图					
标识	规格	重量/件号	签字	日期	
制图	审核	审核人			
日期					
2020/4/7					
共	页				
第	页				
上海补天安全防护设备有限公司			挂壁式洗眼器		
BTG33/BTG33-A					