

产品型号: CS-EB3

产品名称:智能家居摄像机 2K·4G 电池版



功能特性:

1. 4G 通讯, 电池供电, 全无线简单方便免除布线烦恼
2. 5200mAh 不可拆卸锂电池, 低功耗长久续航
3. 内置 SIM 卡, 支持中国电信网络
4. 2k 分辨率, 配合高解像力广角镜头
5. 支持 Type-C 充电接口
6. 支持 Max 512GB 本地 SD 存储
7. 支持 PIR 人体检测, 灵敏度可调, 适用多种监控场景
8. 人体自动感应报警推送, 录像抓拍发送至手机
9. 内置扬声器与麦克风, 支持双向语音
10. 自带 1/4 螺口安装底座, 简单方便固定安装上
11. 支持萤石云平台, 支持手机远程查看和回放

应用场景:

全无线电池相机内置可充电锂电池, 自带 1/4 螺口安装底座, 简单方便固定, 免除安装布线困扰, 主要应用于别墅, 农居等场所


产品亮点:

1. 4G 通讯, 电池供电, 全无线简单方便免除布线烦恼
2. 5200mAh 不可拆卸锂电池, 低功耗长久续航
3. 2k 分辨率, 配合高解像力广角镜头
4. 内置 SIM 卡, 支持中国电信网络
5. 支持 Type-C 充电接口
6. PIR 自动人体感应抓拍与推送
7. 自带 1/4 螺口安装底座, 简单方便固定安装上
8. 内置扬声器与麦克风, 支持双向语音

订货型号:

303102428 CS-EB3-V100-2C3FL4GT (国内标配)

外形尺寸:

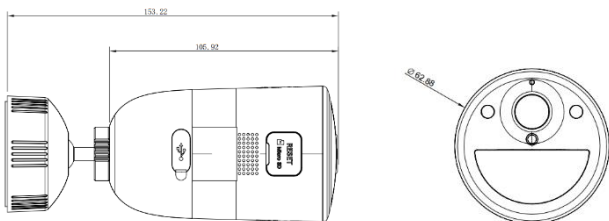

技术参数:

参数	型号	CS-EB3
		版本:V100-2C3FL4GT
摄像机		
传感器类型		1/2.8" Progressive Scan CMOS
快门		快门自适应
镜头		2.8mm@F2.0, 可视角度水平 131° 垂直 110° 垂直 58°
镜头接口类型		M12
日夜转换模式		ICR 红外滤片式
PIR 感应		支持; 感应角度水平 110°。感应距离支持可调。
接口/按键		
存储		支持 Max 512GB 本地 SD 存储
音频输入		内置高灵敏度麦克风
音频输出		内置高功率喇叭
按键		Reset (Power) 按键
压缩标准		
视频压缩标准		H.265
视频压缩码率		极清、超清和高清三档, 码率自适应
音频压缩码率		码率自适应
图像		
最大图像尺寸		2304×1296
帧率		Max: 15fps 网传帧率: 自适应调整
网络功能		
配网		4G 配网
支持协议		萤石云私有协议
接口协议		萤石云私有协议
移动网络		
移动网络制式		中国电信 LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B41
LTE Category		Cat1
一般规范		
工作温度/湿度		-20°C ~ 50°C 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应		Type-C 充电口 DC 5V±10% / 2A
尺寸(mm)		153.2×62.8×62.8mm
产品裸重		229.7g
带包装重量		522g