

产品型号: CS-CB3

产品名称:智能家居摄像机 4G 电池版



功能特性:

1. 4G 通讯, 电池供电, 全无线简单方便免除布线烦恼
2. 5200mAh 不可拆卸锂电池, 低功耗长久续航
3. 内置 SIM 卡, 支持中国电信网络
4. 1080P 超清分辨率, 配合高解像力广角镜头
5. 支持 Max 512GB 本地 SD 存储
6. 支持 PIR 人体检测, 灵敏度可调, 适用多种监控场景
7. 人体自动感应报警推送, 录像抓拍发送至手机
8. 内置扬声器与麦克风, 支持双向语音
9. 自带 1/4 螺口安装底座, 简单方便固定安装上
10. 支持萤石云平台, 支持手机远程查看和回放

应用场景:

全无线电池相机内置可充电锂电池, 自带 1/4 螺口安装底座, 简单方便固定, 免除安装布线困扰, 主要应用于别墅, 农居等场所


产品亮点:

1. 4G 通讯, 电池供电, 全无线简单方便免除布线烦恼
2. 5200mAh 不可拆卸锂电池, 低功耗长久续航
3. 内置 SIM 卡, 支持中国电信网络
4. PIR 自动人体感应抓拍与推送
5. 自带 1/4 螺口安装底座, 简单方便固定安装上
6. 内置扬声器与麦克风, 支持双向语音

订货型号:

303102373 CS-CB3-V100-2D2FL4GT(国内标配)

外形尺寸:

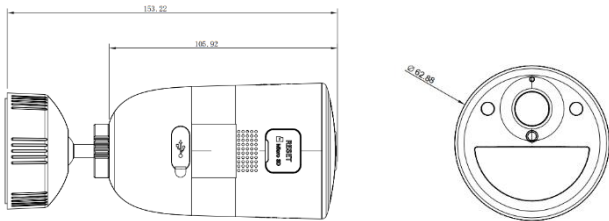

技术参数:

参数	型号	CS-CB3
	版本:V100-2D2FL4GT	
摄像机		
传感器类型	1/2.9" Progressive Scan CMOS	
快门	快门自适应	
镜头	2.8mm@F2.0, 可视对角角度 128° 水平 108° 垂直 56°	
镜头接口类型	M12	
日夜转换模式	ICR 红外滤片式	
PIR 感应	支持; 感应角度水平 110°。感应距离支持可调。	
接口/按键		
存储	支持 Max 512GB 本地 SD 存储	
音频输入	内置高灵敏度麦克风	
音频输出	内置高功率喇叭	
按键	Reset (Power) 按键	
压缩标准		
视频压缩标准	H.265	
视频压缩码率	超清、高清和标清三档, 码率自适应	
音频压缩码率	码率自适应	
图像		
最大图像尺寸	1920 × 1080	
帧率	Max: 15fps 网传帧率: 自适应调整	
网络功能		
配网	4G 配网	
支持协议	萤石云私有协议	
接口协议	萤石云私有协议	
移动网络		
移动网络制式	中国电信 LTE FDD: B1/B3/B5 LTE TDD: B41	
LTE Category	Cat1	
一般规范		
工作温度,湿度	-20℃ ~ 50℃,湿度小于 95% (无凝结)	
电源供应	Type-C 充电口 DC 5V±10% / 2A	
尺寸(mm)	153.2*62.8*62.8mm	
产品裸重	229.7g	
带包装重量	522g	