

DS-2CD3T47WDP2V2-L

400万 1/2.5" CMOS 臻全彩双目广角网络摄像机



适用于商场、园区、景区、场馆、路口、工地、广场、仓库等需要大范围覆盖且追求高质量图像效果的场景

- 全彩级高灵敏度感器，F1.0超大光圈镜头
- 支持双镜头拼接，水平视场角180°，画面比例20:9
- 最高分辨率可达3040 × 1368 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
- 1个内置麦克风
- 支持柔光灯补光，照射距离最远可达20 m
- 符合IP66防尘防水设计，可靠性高

www.hikvision.com

· 规格参数

摄像机

传感器类型	1/2.5" Progressive Scan CMOS
最低照度	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) , 0 Lux with Light
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
调节角度	不支持

镜头

焦距&视场角	2.8 mm, 水平视场角180° ± 10°, 垂直视场角81° ± 10°
镜头尺寸接口	M12
光圈类型	固定光圈
最大光圈数	F1.0
ICR蓝玻璃	支持

补光

补光灯类型	柔光灯
补光距离	最远可达20 m
防补光过曝	支持

视频

最大图像尺寸	3040 × 1368
主码流帧率分辨率	50Hz: 25 fps (3040 × 1368)
子码流帧率分辨率	50Hz: 25 fps (1200 × 536, 960 × 432)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile / Main Profile / High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率、变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域

音频

音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
音频压缩码率	64 Kbps (G.711 ulaw) /64 Kbps (G.711 alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /8~160 Kbps (MP3) / 16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持

网络

网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, 802.1x, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 (2011/2016)




用户管理	最多32个用户 可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储	NAS (NFS, SMB/CIFS均支持)
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览：IE10、IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+
图像	
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天、夜晚、自动、定时
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
音频	1个内置麦克风
报警	不支持
RS232	不支持，内部调试
复位	不支持
电源输出	不支持
smart功能	
报警触发	移动侦测，遮挡报警，异常
Smart事件	越界侦测、区域入侵侦测
一般规范	
联动方式	上传NAS/FTP、上传中心、录像、抓图、邮件
外壳材质	前盖塑料，机身塑料
螺丝钉材料	SUS304
产品尺寸	103.6 × 76 × 193.4 mm
包装尺寸	255 × 135 × 105 mm
设备重量	600 g
带包装重量	820 g
启动及工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）
通用功能	心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC：12 V, 0.75 A, 最大功耗：9.0 W PoE：802.3af, 36 V~57 V, 0.30 A~0.19 A, 最大功耗：10.5 W
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af, Class 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
辐射等级	Class A
国内常规认证	型检，GB28181
防护	IP66

· 订货型号

DS-2CD3T47FWDP2V2-L(2.8mm)

DS-2CD3T47WDP2V2-L(2.8mm)

· 外形尺寸

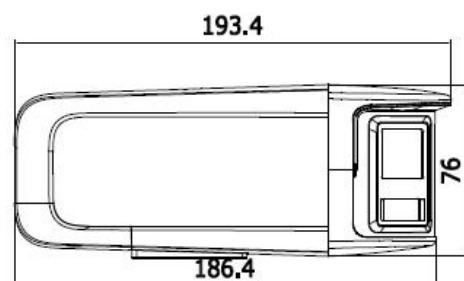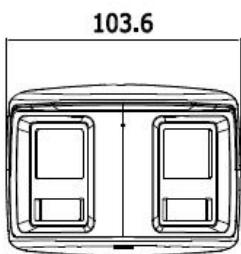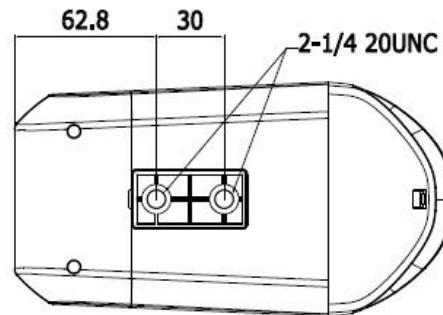

Unit:mm

· 配件

· 推荐购买

DS-1292ZJ-K

DS-1275ZJ

DS-1214ZJ-XS

DS-1232ZJ-XS

DS-1232ZJ-T



DS-1297ZJ



DS-1297ZJ-ES



*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器

