

DS-2XA3956F-IS

500万 1/2.7" CMOS 智定义鱼眼型网络摄像机



- 支持开放应用平台（HEOP），可配套线上应用商城和管理平台，对智能应用进行安装、卸载、升级，并可导入第三方智能应用
- 支持1.5 TOPS算力、60 MB系统内存、400 MB智能内存、2 GB eMMC存储资源共享
- 最高分辨率可达 $2560 \times 1920 @25 \text{ fps}$ ，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
- 支持开放型网络视频接口，ISAPI, SDK, GB28181协议接入
- 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
- 内置1个内置麦克风
- 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
- 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V, 30 mA），1路音频输入，1路音频输出

www.hikvision.com

· 规格参数

摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	NA
镜头	
焦距&视场角	1.05 mm, 水平视场角: 180°, 垂直视场角: 180°, 对角视场角: 180°
镜头尺寸接口	M12
最大光圈数	F2.25
景深范围	0.1 m~∞
补光	
补光灯类型	红外灯
补光距离	最远可达10 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
HEOP	
开放资源规格	系统内存: 60 MB 智能内存: 400 MB Flash: 2 GB
整机算力	1.5 TOPS
开放能力	基础业务逻辑能力, 基础媒体服务能力, 深度学习推理加速能力 BASE库: 提供RTSP/ISAPI服务、HTTP代理服务、License授权服务、端口服务、日志服务等 BSC库: 提供多媒体视频服务和相应图像加速处理工具, 包括获取YUV原始数据流、图像缩放、JPEG编解码、OSD叠加等功能, 方便客户搭建差异化的智能处理框架 HIKFLOW库: 提供深度学习推理加速能力、常见图像处理加速能力, 包括缩放, 颜色空间转换等
深度学习框架	Caffe, PyTorch, TensorFlow
开发语言	C, C++
视频	
最大图像尺寸	2560 × 1920
主码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960)
子码流帧率分辨率	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
视频压缩标准	主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	主码流支持
Smart265编码	主码流支持
码率控制	定码率, 变码率


SVC	支持
ROI	支持主码流设置4个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3
音频压缩码率	64 Kbps (G.711 ulaw/G.711 alaw) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~192 Kbps (MP2L2) /16~64 Kbps (AAC-LC) /8~320 Kbps (MP3)
音频采样率	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 (Profile S, Profile G) , ISAPI, SDK, Ehome (2.0/4.0) , ISUP 5.0, GB28181 (2016)
用户管理	最多32个用户, 可分3级用户权限管理: 管理员, 操作员, 普通用户
网络存储	支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持) , 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡 (最大256 GB)
客户端	iVMS-4200, 海康云曜
浏览器	使用插件预览: IE 10, IE 11 使用本地服务预览: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
图像	
图像设置	旋转, 镜像, 视频遮盖, 饱和度, 亮度, 对比度, 锐度, AGC, 白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式	白天, 夜晚, 自动, 定时切换
图像增强	背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展	内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽, 最大支持256 GB
音频	1路输入 (Line in) , 最大输入幅值: 3.3 Vpp, 输入阻抗: 4.7 kΩ, 接口类型: 非平衡 1路输出 (Line out) , 最大输出幅值: 3.3 Vpp, 输出阻抗: 100 Ω, 接口类型: 非平衡 1个内置麦克风
报警	1路输入, 1路输出 (报警输出最大支持DC12 V, 30 mA)
RS-485	1个RS-485
复位	支持
电源输出	不支持
smart功能	
报警触发	移动侦测, 遮挡报警, 异常
Smart事件	场景变更侦测, 虚焦侦测, 音频异常侦测, 音频抖升侦测, 音频抖降侦测
一般规范	
联动方式	上传FTP/NAS/SD卡, 上传中心, 邮件, 录像, 抓图
外壳材质	PC+ABS
螺丝钉材料	碳钢
产品尺寸	Ø119.9 × 41.2 mm
包装尺寸	150 × 125 × 99 mm
设备重量	230 g
带包装重量	380 g

启动和工作温湿度	-10 °C~40 °C, 湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳, 密码保护, 水印, IP地址过滤, 像素计算器
恢复出厂设置	支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC: 12 V, 0.5 A, 最大功耗: 6 W PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.20 A~0.13 A, 最大功耗: 7.5 W
供电方式	DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: 802.3af, Class 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
辐射等级	Class A
国内常规认证	型检, GB28181
防护	NA

· 订货型号

DS-2XA3956F-IS(1.05mm)

· 外形尺寸

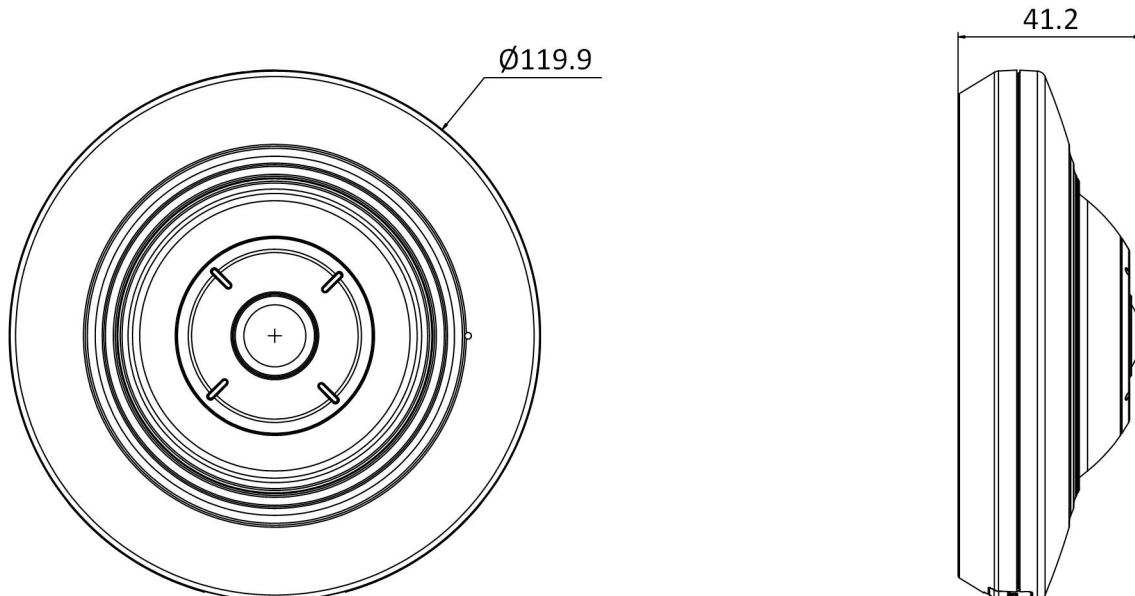

Unit: mm

▪ 配件**▪ 推荐购买**

DS-1299ZJ	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-M	DS-1294ZJ	DS-1281ZJ-DM27
				
DS-1297ZJ-ES				

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器

