

**DS-2CD3386FWDV3-LS****800万1/1.8" CMOS 白光全彩海螺型网络摄像机**

适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，

适合逆光环境

- 最高分辨率可达 $3840 \times 2160 @20 \text{ fps}$
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同监控环境
- 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测
- 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本
- 支持萤石平台，海康互联接入
- 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大256 GB本地存储
- 1个内置麦克风，高清拾音
- 支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m
- 符合IP66级防尘防水，可靠性高

[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)

## ▪ 规格参数

### 摄像机

传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS
快门	1/3 s~1/100,000 s
最低照度	彩色 : 0.002 Lux @ ( F1.2 , AGCON ) , 0 Lux with IR
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤光片式
调节角度	水平 : 0~360° , 垂直 : 0~75° , 旋转 : 0~360°

### 镜头

焦距&视场角	2.8 mm , 水平视场角 : 102.2° , 垂直视场角 : 55.1° , 对角视场角 : 120.2°
	4 mm , 水平视场角 : 79° , 垂直视场角 : 43.3° , 对角视场角 : 92°
	6 mm , 水平视场角 : 50.8° , 垂直视场角 : 27.6° , 对角视场角 : 59.2°
	8 mm , 水平视场角 : 37.7° , 垂直视场角 : 21° , 对角视场角 : 43.5°
镜头尺寸接口	M16
最大光圈数	F1.6

### 补光

补光灯类型	红外 , 白光
补光距离	红外光最远可达30 m , 白光最远可达20 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm

### 视频

最大图像尺寸	3840 × 2160
主码流帧率分辨率	50 Hz : 20 fps ( 3840 × 2160 , 3200 × 1800 , 2688 × 1520 , 1920 × 1080 , 1280 × 720 )
子码流帧率分辨率	50 Hz : 20 fps ( 1280 × 720 , 640 × 480 , 640 × 360 )
视频压缩标准	主码流 : H.265/H.264 子码流 : H.265/H.264/ MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	主码流支持
Smart265编码	主码流支持
码率控制	定码率 , 变码率
SVC	支持
ROI	支持主码流设置1个固定区域

### 音频

音频环境噪声过滤	支持
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频压缩标准	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3
音频压缩码率	64 Kbps ( G.711 ulaw/G.711 alaw ) /16 Kbps ( G.722.1 ) /16 Kbps ( G.726 ) /32~160 Kbps ( MP2L2 ) /16~64 Kbps ( AAC ) /8~160 kbps ( MP3 )

### 网络


客户端	iVMS-4200 , 萤石云 , 海康互联
同时预览路数	最多6路
接口协议 ( API )	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181 ( 2016 )

网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , HTTPS , FTP , DHCP , DNS , DDNS , RTP , RTSP , NTP , UPnP , SMTP , IGMP , 802.1X , QoS , IPv6 , UDP , Bonjour , SSL/TLS
用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储	支持NAS ( NFS , SMB/CIFS均支持 )，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡 ( 最大256 GB )，断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
浏览器	使用插件预览：IE10、IE11； 使用本地服务预览：Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari12+
<b>图像</b>	
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
图像设置	镜像，视频遮盖，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
<b>接口</b>	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展	内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB
音频	1路输入 ( Line in )，2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出 ( Line out )，2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风
报警	1路输入，1路输出 ( 报警输出最大支持DC12 V , 30 mA )
复位	支持
电源输出	DC12 V , 100 mA , 建议用于拾音器供电
<b>smart功能</b>	
报警触发	移动侦测，遮挡报警，异常
Smart事件	区域入侵侦测，越界侦测
人脸检测	支持
<b>一般规范</b>	
产品尺寸	Ø129.2 × 97 mm
包装尺寸	170 × 170 × 150 mm
设备重量	580 g
带包装重量	850 g
启动和工作温湿度	-30 °C~60 °C，湿度小于95% ( 无凝结 )
联动方式	上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出
电流及功耗	DC : 12 V , 0.91 A , 最大功耗 : 11 W PoE : 802.3af , 36 V~57 V , 0.34 A to 0.21 A , 最大功耗 : 12.5 W
供电方式	DC : 12 V ± 25% , 支持防反接保护 PoE : 802.3af , Class3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
通用功能	心跳，密码保护，水印，IP地址过滤，像素计算器
恢复出厂设置	支持客户端或浏览器恢复
<b>认证</b>	
防护	IP66

## · 订货型号

DS-2CD3386FWDV3-LS

## · 外形尺寸

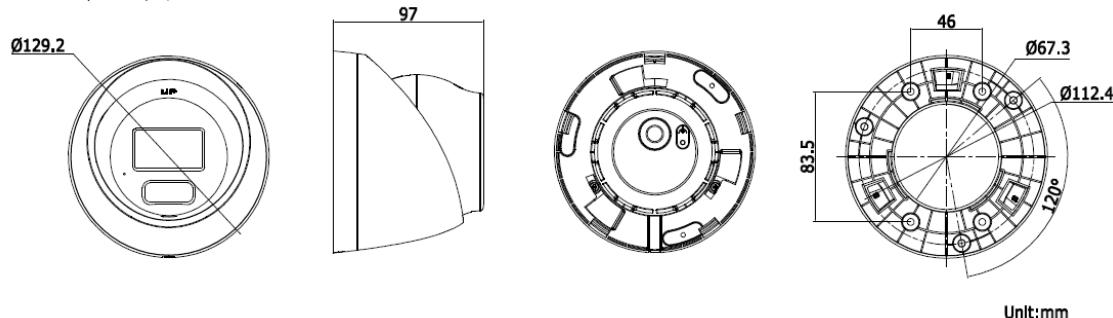


## · 配件

### · 推荐购买

DS-1271ZJ-130-TRL DS-1273ZJ-130-TRL

吊装支架

壁装支架

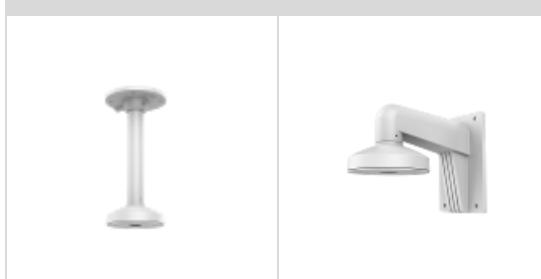

\*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器。