

DS-2CD3526FWDA2-ITS/DTF(B)**200万 1/2.7" CMOS 防遮挡型电瓶车识别网络摄像机**

适用于电梯、走廊等需要识别电动车的场所，也可应用于酒店、超市、办公室、楼梯等要求高清画质的监控场所

- 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供准确的电瓶车侦测
- 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为；检测角度最大25°，检测距离默认70 cm
- 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
- 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
- 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储
- 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
- 支持1路报警输入，1路报警输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V, 2 A，输出支持常开(COM-NO)/常闭(COM-NC)接线
- 支持RS-485功能，配合出厂配备的楼层感应器，可显示楼层信息
- 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m
- IK08防暴等级，可靠性高
- 支持PoE供电

www.hikvision.com

· 规格参数


摄像机	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度	彩色 : 0.002 Lux @ (F1.2 , AGCON) , 0 Lux with IR
快门	1/3 s~1/100,000 s
宽动态	120 dB
日夜切换模式	ICR红外滤片式
调节角度	水平 : -15°~15° , 垂直 : 0°~75°
镜头	
焦距&视场角	2 mm , 水平视场角 : 132.8° , 垂直视场角 : 77.6° , 对角视场角 : 152.5°
	2.8 mm , 水平视场角 : 107.8° , 垂直视场角 : 59° , 对角视场角 : 126.7°
	4 mm , 水平视场角 : 86° , 垂直视场角 : 46.7° , 对角视场角 : 100.4°
镜头接口尺寸	M12
最大光圈数	2 mm , F2.2
	2.8 , 4 mm , F1.6
补光	
补光灯类型	红外灯
补光距离	最远可达10 m
防补光过曝	支持
红外波长范围	850 nm
视频	
最大图像尺寸	1920 × 1080
主码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (1920 × 1080 , 1280 × 720)
子码流帧率分辨率	50 Hz : 25 fps (640 × 480 , 640 × 360)
视频压缩标准	主码流 : H.265/H.264
	子码流 : H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率	32 Kbps~8 Mbps
H.264编码类型	BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型	Main Profile
Smart264编码	支持
Smart265编码	支持
码率控制	定码率 , 变码率
ROI	支持主码流设置1个固定区域
音频	
音频压缩标准	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
音频压缩码率	64 Kbps (G.711) /16 Kbps (G.722.1) /16 Kbps (G.726) /32~160 Kbps (MP2L2) /8~160 Kbps (MP3) /16~64 Kbps (AAC-LC)
音频采样率	8 kHz/16 kHz
音频环境噪声过滤	支持
网络	
网络协议	TCP/IP , ICMP , HTTP , FTP , DHCP , DNS , RTP , RTSP , RTCP , NTP , SMTP , IGMP , QoS , UDP , Bonjour , SSL/TLS , HTTPS , DDNS , UPnP , 802.1X , WebSocket , WebSockets
同时预览路数	最多6路
接口协议 (API)	开放型网络视频接口 , ISAPI , SDK , GB28181 (2016)

用户管理	最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
网络存储	支持NAS (NFS, SMB/CIFS均支持)，支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡 (最大256 GB) 断网本地录像存储及断网续传
客户端	iVMS-4200
浏览器	使用插件预览：IE10, IE11 使用本地服务预览：Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
图像	
图像设置	饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调，镜像，旋转，视频遮盖
日夜转换模式	白天，夜晚，自动，定时切换
图像增强	背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
接口	
网络	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
SD卡扩展	内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持256 GB
音频	1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警	1路输入，1路输出；报警输出：继电器，最大支持DC60 V, 2 A，输出支持常开 (COM-NO) /常闭 (COM-NC) 接线
RS-485	485接口，用于连接出厂配备的楼层感应器，接口支持电源输出：12 V ± 25%，用于楼层感应器电源输入
复位	支持
smart功能	
Smart事件	电瓶车检测
一般规范	
联动方式	上传FTP/SD卡/NAS，上传中心，邮件，录像，抓图，报警输出，声音报警
包装尺寸	145 × 145 × 128 mm
产品尺寸	Ø110 × 67 mm
设备重量	260 g
带包装重量	530 g
启动和工作温湿度	-10 °C~40° C，湿度小于95% (无凝结)
通用功能	心跳，密码保护，水印技术，IP地址过滤，像素计数器
恢复出厂设置	支持RESET按键，客户端或浏览器恢复
电流及功耗	DC：12 V, 0.66 A, 最大功耗：8 W PoE：802.3af, 36 V~57 V, 0.25 A~0.15 A, 最大功耗：9 W
供电方式	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af, Class 3
电源接口类型	Ø5.5 mm圆口
认证	
防护	IK08

· 订货型号

DS-2CD3526FWDA2-ITS/DTF(B)


· 外形尺寸

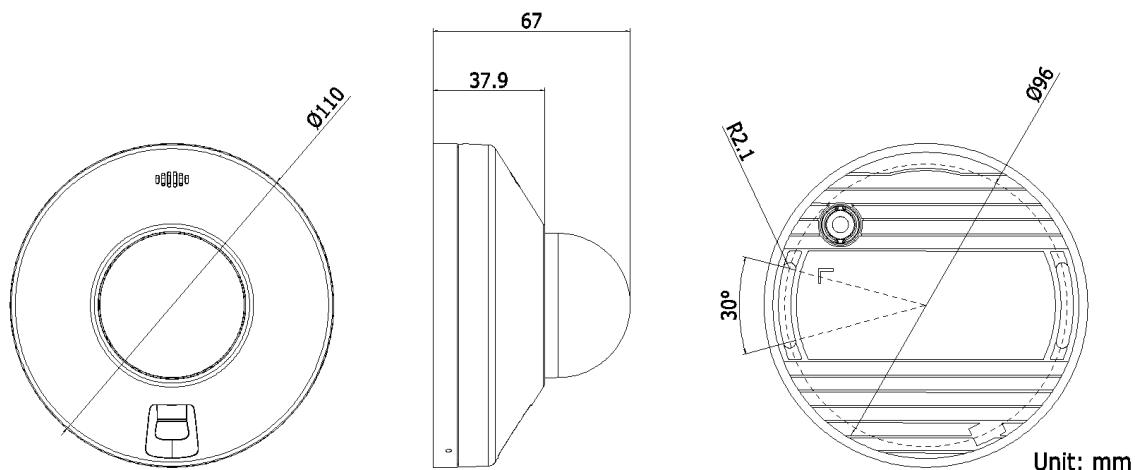

· 出厂配备

楼层感应器，由接收器和发射器两部分组成，中间由转接线相连。

可安装在电梯原有的传感器上，并与摄像机连接，可在摄像机画面中显示楼层信息。

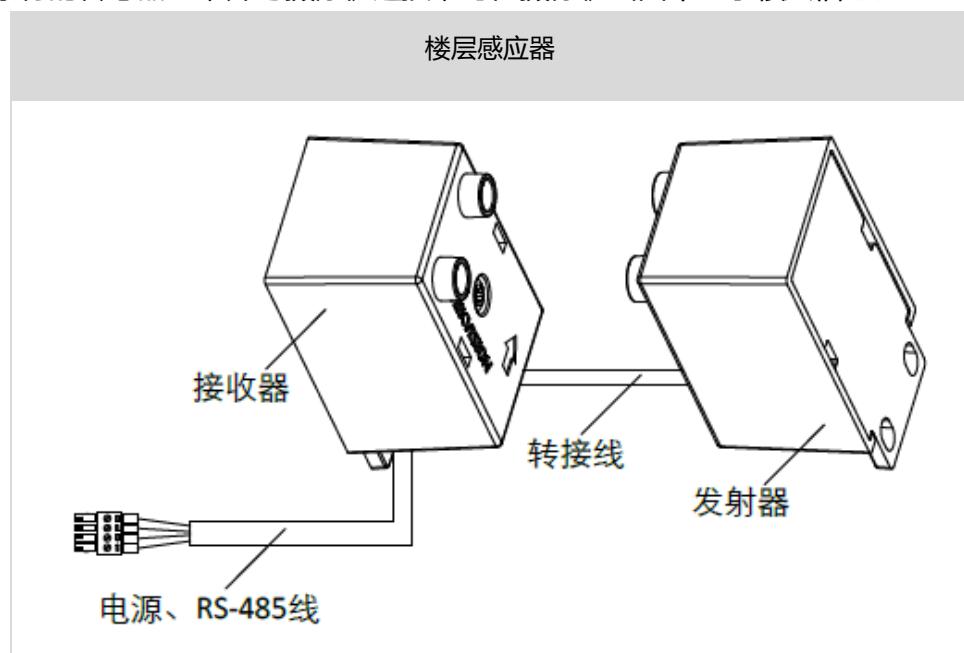

·配件**·推荐购买**

DS-1276ZJ 墙角装支架	DS-1272ZJ-120B 壁装支架	DS-1272ZJ-120 壁装支架	DS-1275ZJ 立杆装支架	DS-1271ZJ-120 吊装支架
				

*需自行配备DC12 V, Ø5.5 mm圆口电源适配器