

## 产品型号：CS-H5

产品名称：智能家居摄像机 Wi-Fi·3K 对讲版



### 功能特性：

- 最高分辨率 2880×1620，在该分辨率下可输出实时图像
- 采用 H.265 视频编码技术，高压缩率，低码率
- 内置高灵敏度防水 MIC，支持 5 米远程拾音
- 内置高功率防水扬声器，支持双向语音对讲
- 支持智能人形检测、车形检测、人脸检测、挥手识别
- 支持 Wi-Fi 热点功能，允许客户端直连操作
- 支持 Micro SD 卡(最大 512GB)本地存储
- 采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达 40 米
- 两颗高效暖光灯，支持夜间彩色画面
- 支持 3D 数字降噪，支持数字宽动态
- 支持背光补偿、自动电子快门功能，适应不同监控环境
- ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 支持萤石云平台，支持手机远程监控
- 符合 IP67 级防尘防水设计，可靠性高

### 应用场景：

适用于工厂、园林、楼道、收银台、门口、园区等要求高清画质的室内外场所。



### 产品亮点：

- 支持夜间彩色画面，三种夜视模式
- 双天线高性能 Wi-Fi 模块，传输距离远，穿透性好，抗干扰能力强
- 内置防水 MIC，支持 5 米远程拾音，支持双向语音通话
- 支持智能人形检测、车形检测、人脸检测、挥手识别
- IP67 级防尘防水设计，可靠性高
- 40cm 网络和电源甩线，长于同类产品，方便施工布线需要

### 订货型号：

303102923 CS-H5-V201-1J5WKFL(4mm)(国内标配)  
303102924 CS-H5-V201-1J5WKFL(6mm)(国内标配)

### 外形尺寸：

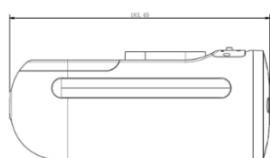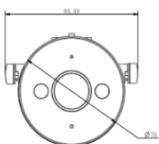

### 技术参数：

参数	型号
	CS-H5
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/2.7" Progressive Scan CMOS
快门	快门自适应
镜头	4mm@ F1.6, 对角视角 108°；水平 90°；垂直 50° 6mm@ F1.6, 对角视角 66°；水平 56°；垂直 29°
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
数字降噪	3D 数字降噪
宽动态范围	数字宽动态
<b>接口/按键</b>	
有线网口	一个 RJ45, 10M/100M 自适应以太网口
存储接口	支持 Micro SD 卡(≤512G)
音频输入	内置高灵敏度麦克风
音频输出	内置扬声器
按键	Reset 按键
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.265/H.264
视频压缩码率	极清、超清和标清三档，码率自适应
音频压缩码率	码率自适应
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	2880 × 1620
帧率	Max: 25fps 网传帧率：自适应调整
图像设置	亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)
<b>网络功能</b>	
支持协议	萤石云私有协议
接口协议	萤石云私有协议
通用功能	防闪烁,双码流,心跳,录像,密码保护,水印
<b>Wi-Fi 性能指标</b>	
无线标准	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
频率范围	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
信道带宽	支持 20MHz
安全	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
传输速率	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps
<b>一般规范</b>	
工作温度,湿度	-30°C ~ 50°C, 湿度小于 95% (无凝结)
电源供应	DC 12V/1A
尺寸(mm)	183.93*75mm
重量	裸重 481g