


# 立创·梁山派-天空星开发板

高配版 STM32F407VGT6

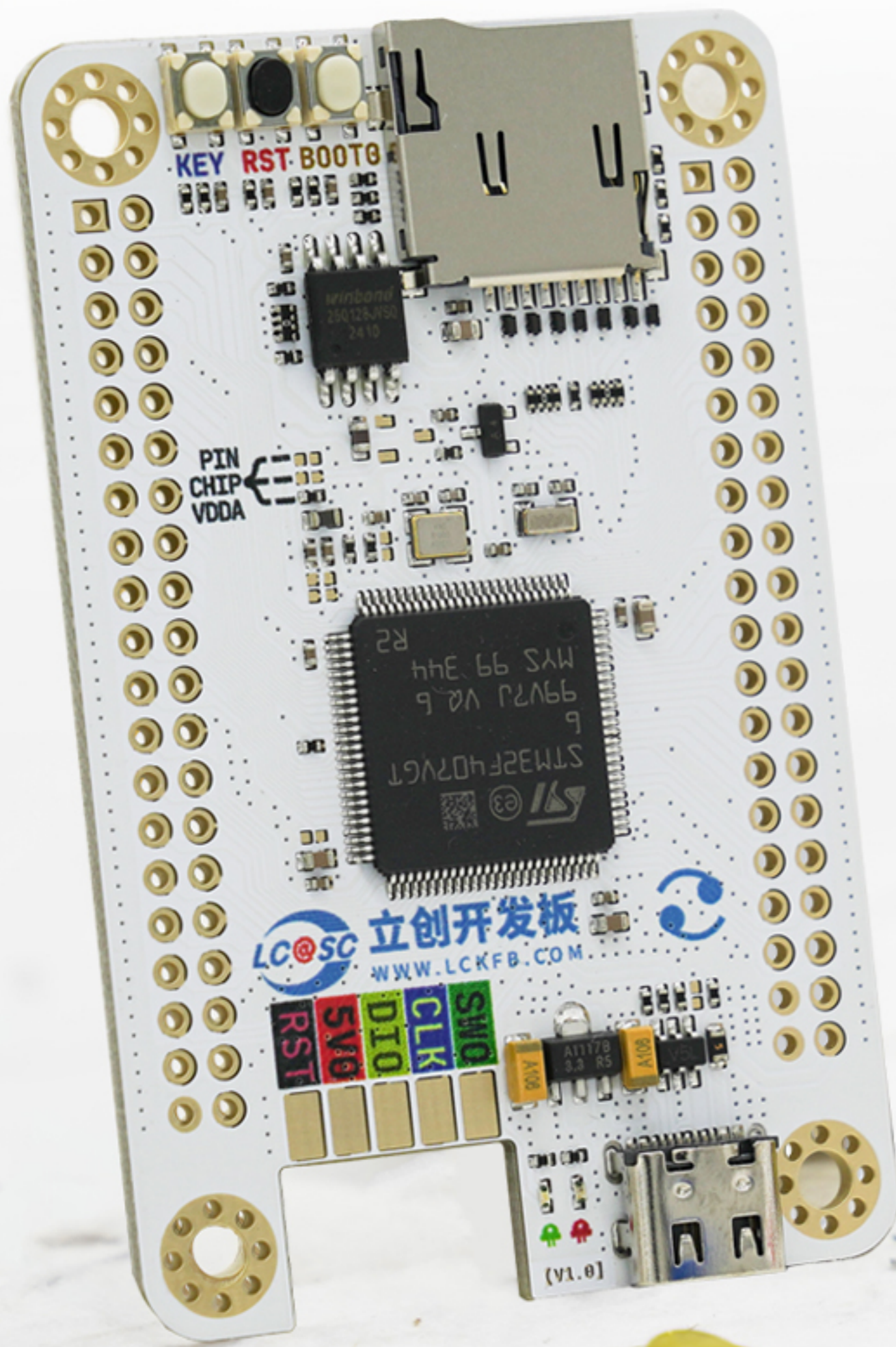

## ◎ 兼容多种国内外100引脚芯片

高性价比STM32F407VGT6主控，主频高达168Mhz，FLASH：1024KB，一板兼容百芯，创新不止于一片！


## ◎ 助力项目开发

排针引出70PIN可用IO，三路电压基准可选，满足多种项目开发，适合大学生电子竞技、原型开发和DIY设计。

## ◎ 彩色丝印

沉金彩色丝印加持让引脚清晰可辨，告别寻找引脚时的手忙脚乱。

# 开发板资源、尺寸标注图

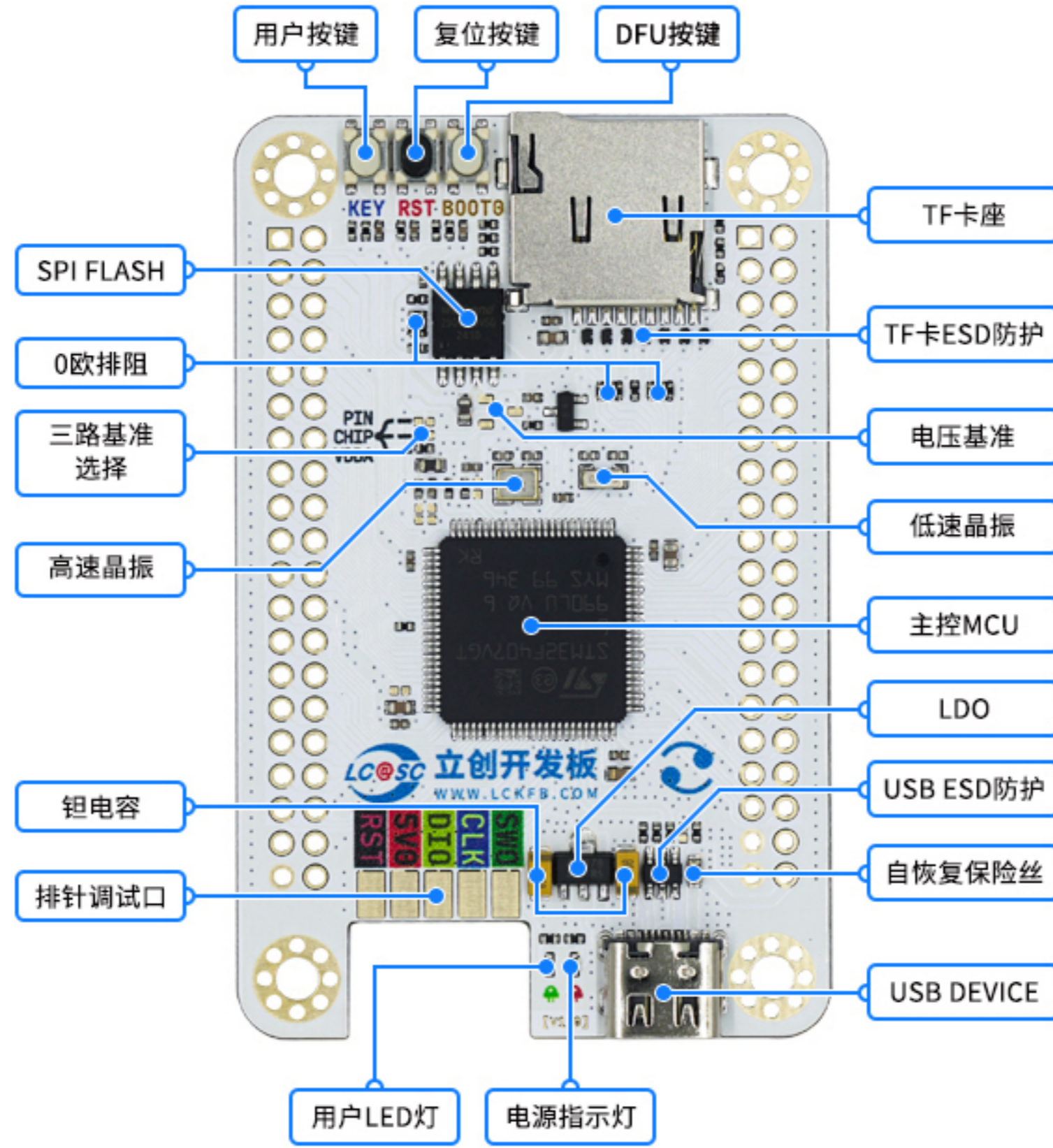

## 硬件参数




主控MCU  
兼容数十款100引脚  
芯片单片机



高速晶振



低速晶振

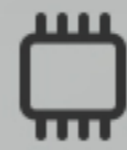

SPI FLASH




自弹式TF卡座



TF卡ESD保护



LDO

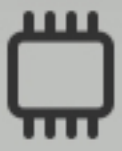

TYPE-C接口



USB ESD保护



自恢复保险丝




双LED指示灯




TYPE-C接口



三个轻触开关

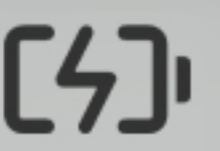

电池底座

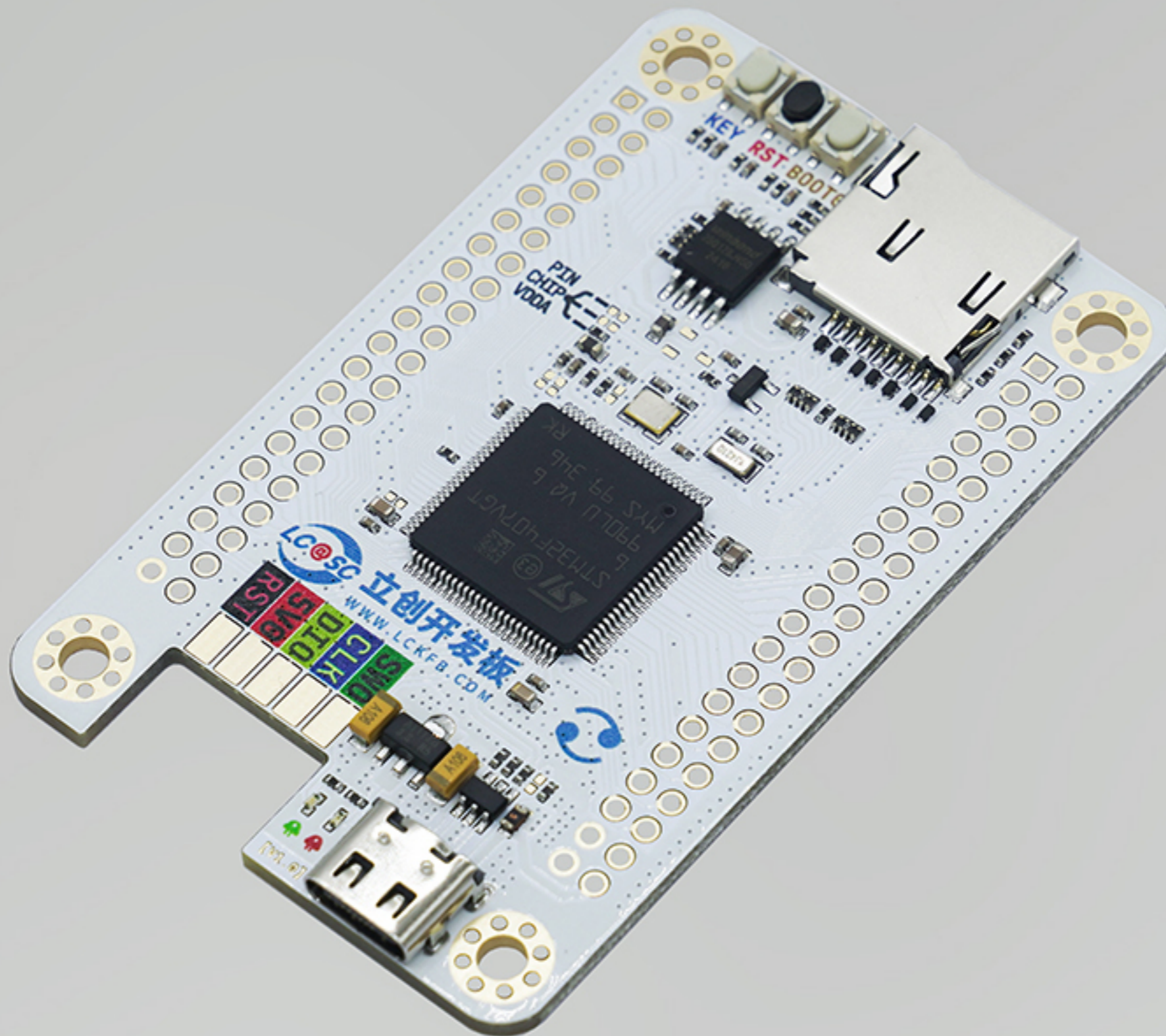




# 一板兼容百芯，创新不止于一片！

高性能STM32F407VGT6主控，兼容国内外数十款100引脚芯片，  
为开发者提供灵活的选择和升级路径。

# 一板多能，为项目而生

## 三路基准电源选择

提供了三种不同的参考电压选择，可以通过0欧电阻实现切换，满足用户更高精度的ADC采集需求。

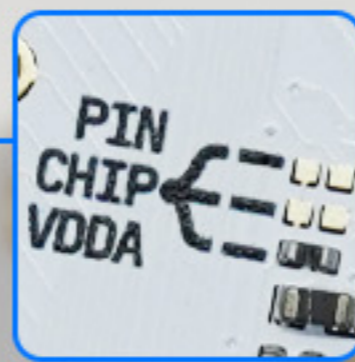


## 多重电路保护

全面的电路保护设计，USB数据口静电防护，钳位（过压）保护，过流保护，5V防反接




## SWD和串口单独排针引出

双LED指示灯，TYPE-C接口，以及三个轻触开关，提供直观的操作体验。

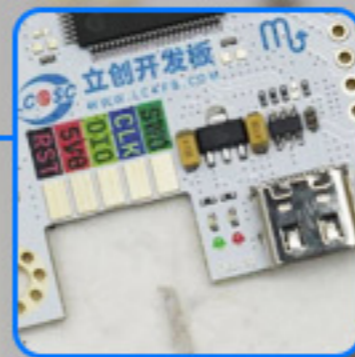

## 层次化原理图，直观查看资源

清晰展示开发板资源及引脚分配，便于理解和使用。

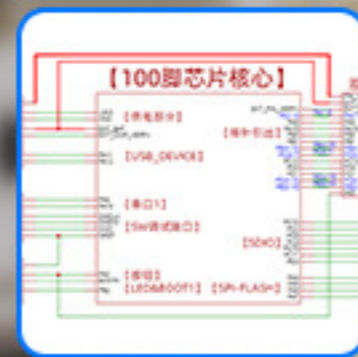


## 扩展存储

板载TF卡和SPI-FLASH（青春版不贴），为创意提供无限存储空间。




## 稳定的电源管理

采用LDO和预留SOT-23封装高精度电压基准，配备钽电容，确保电源供应的稳定性和高效性。

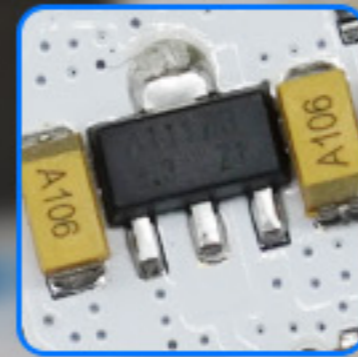


## 稳定的时钟系统

配备8MHz的高速晶振和32.768KHz的低速晶振，确保系统时钟的精确性和稳定性（青春版低速晶振不贴）

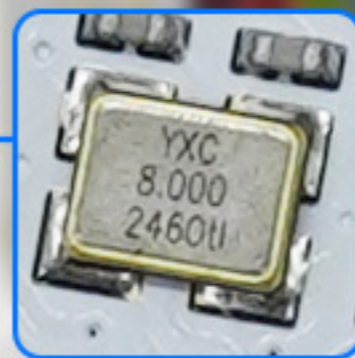

## 预留备用电池座

为开发板提供后备电源，方便RTC掉电走时

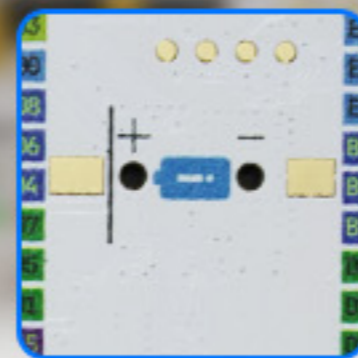

# 丰富的软硬件参考资料

所有配套资料全部免费提供，助力您的每一步成长

## 入门指导手册

- 【目录】
- 【百度网盘资料下载链接】
- 【程序下载】
- 1.DAP-LINK下载
  - DAP-LINK教程
  - Keil设置及下载
- 2.DFU下载
  - 下载软件
  - 安装DFU驱动
  - 安装CH340驱动
  - Keil配置
  - 进入升级模式
  - 查看芯片读写保护
  - 解除读写保护步骤
  - 下载代码测试
- 一、开发环境介绍

## 【立创·梁山派·天空星】入门手册

李雷 | 2023年11月27日创建

### 【目录】

- 【百度网盘资料下载链接】
- 【程序下载】
- 1.DAP-LINK下载
- 2.DFU下载
- 一、开发环境介绍
  - 1.Keil社区版介绍
  - 2.Keil下载安装
  - 3.注意事项
- 二、工程模板创建
  - 1.器件包安装

## 开源代码

- 001寄存器点灯.zip
- 002库函数点灯.zip
- 003滴答定时器灯闪烁.zip
- 005串口打印信息.zip
- 007外部中断按键点灯.zip
- 008定时器灯闪烁.zip
- 009PWM呼吸灯.zip

## 获取资料



## 模块移植手册


- 1.1-立创开发板天空星-0.96寸彩屏软件移植...
- 1.2-立创开发板天空星-1.9寸彩屏软件移植...
- 1.3-立创开发板天空星-1.47寸彩屏软件移植...
- 1.4-立创开发板天空星-1.69寸彩屏软件移植...
- 1.5-立创开发板天空星-2.0寸软硬件SPI二...
- 1.6-立创开发板天空星-0.96寸单色屏软件...
- 1.7-立创开发板天空星-1.14寸彩屏8并口...
- 1.8-立创开发板天空星-1.8寸彩色触摸屏...
- 1.16-立创开发板天空星-1.3寸彩屏软件移植...
- 1.17-立创开发板天空星-0.91寸彩屏软件...
- 1.18-立创开发板天空星-1602显示屏移植...
- 2.1-立创开发板天空星-DHT11温湿度传感器...
- 2.2-立创开发板天空星-EC11旋转编码器移植...
- 2.3-立创开发板天空星-光敏电阻光照传感器...
- 2.4-立创开发板天空星-红外测距传感器移植...
- 2.5-立创开发板天空星-MQ2烟雾检测传感器...
- 2.6-立创开发板天空星-红外避障传感器移植...
- 2.7-立创开发板天空星-指纹识别传感器移植...
- 2.13-立创开发板天空星-MPU60...
- 2.14-立创开发板天空星-DS18B2...
- 2.15-立创开发板天空星-VLS3L0...
- 2.16-立创开发板天空星-火焰传感器移植...
- 2.17-立创开发板天空星-雨滴传感器移植...
- 2.18-US\_016电压式超声波测距传感器移植...
- 2.19-立创开发板天空星-HX711称重传感器...
- 2.20-立创开发板天空星-微波多普勒无线...
- 2.21-立创开发板天空星-AHT10温湿度传...
- 2.22-立创开发板天空星-MS561...

## 软硬件资料

- 002库函数点灯
- 003滴答定时器灯闪烁
- 004位带操作
- 005串口打印信息
- 006按键点灯
- 007外部中断按键点灯
- 008定时器灯闪烁
- 009PWM呼吸灯
- 010串口中断接收
- 011串口DMA接收
- 012串口中断DMA接收二合一

# 项目式学习

软硬件结合、项目式学习，全方位体验完整的项目创造过程，从构思到成品，掌握项目式开发。  
解决项目落地难问题，让每一个想法变成现实

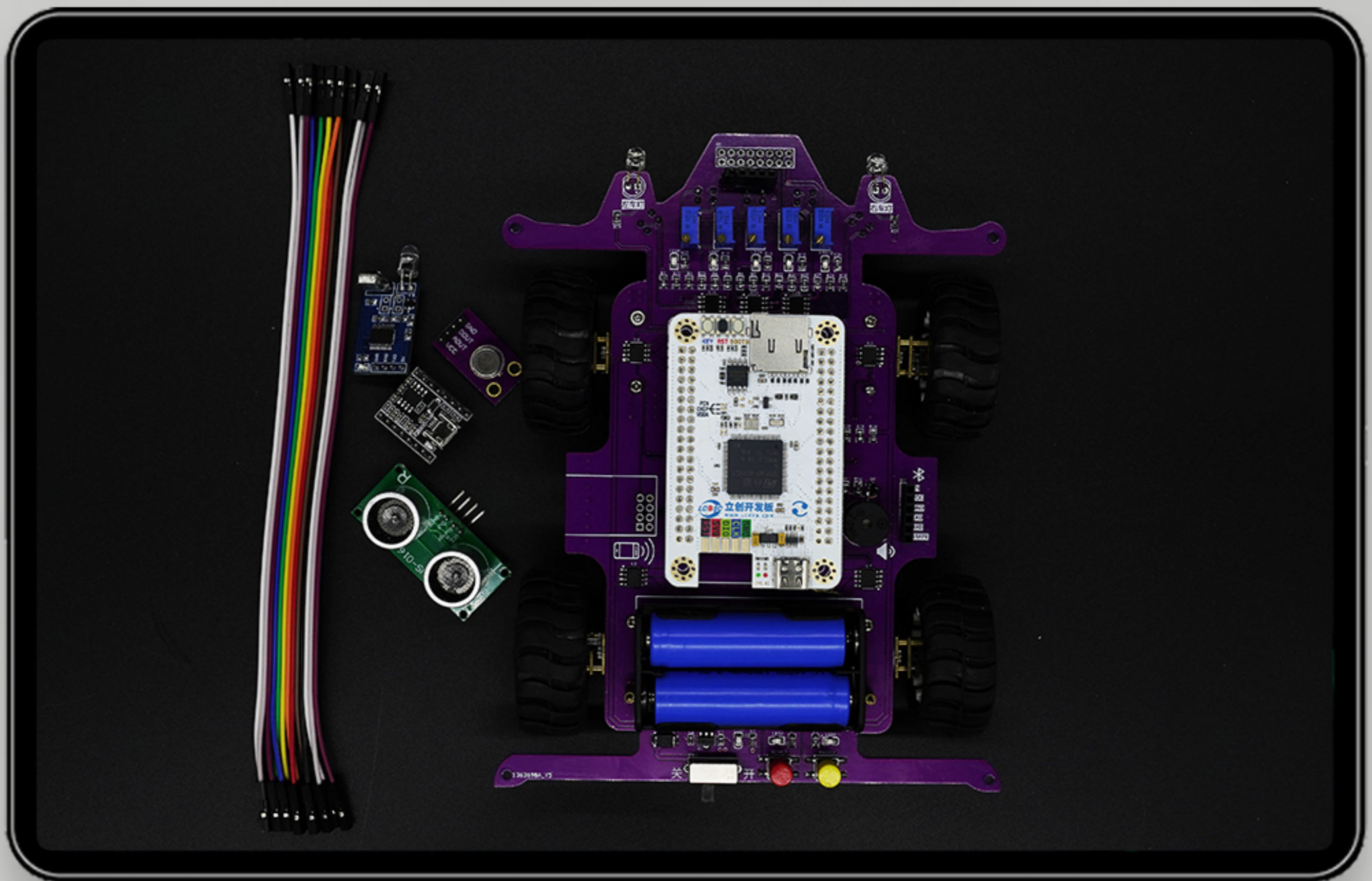

需求分析



硬件设计



程序编写



3D外壳设计



落地项目




# 广泛的应用场景

满足各种领域不同需求，拥有强劲的开发性能



大学生电子竞赛

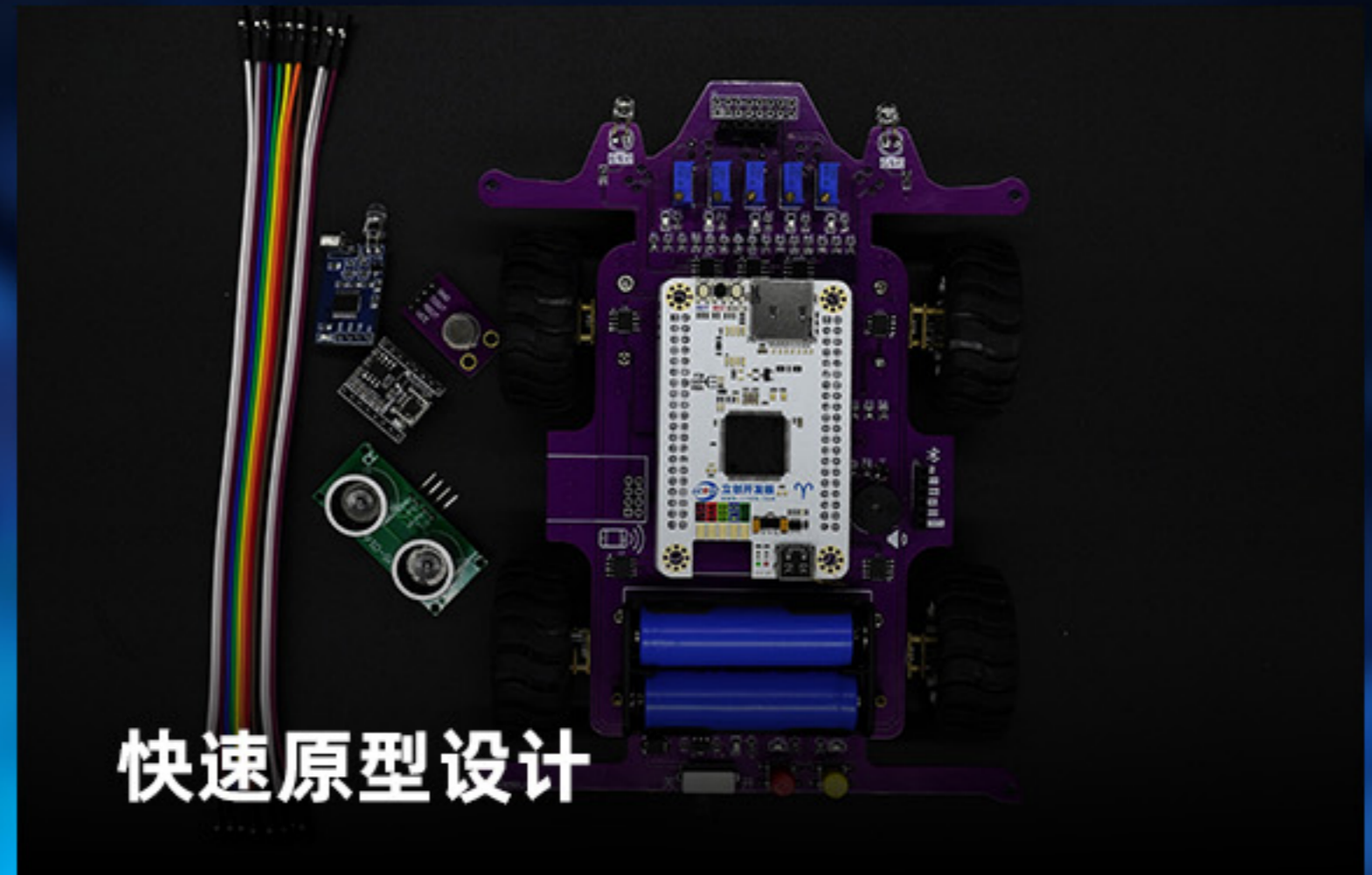

快速原型设计



物联网



DIY项目好帮手







嵌入式系统



智能家居

# 产品展示

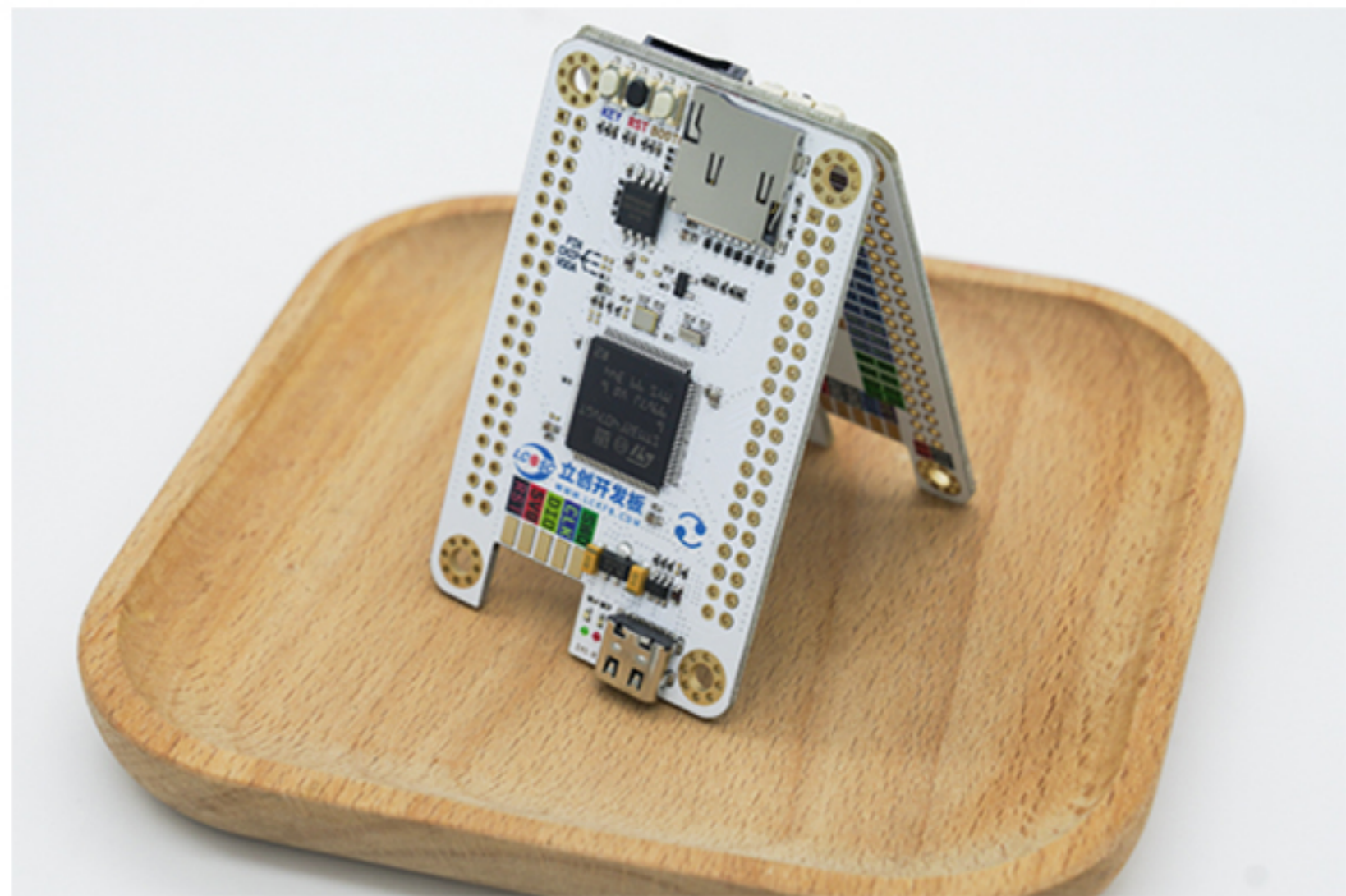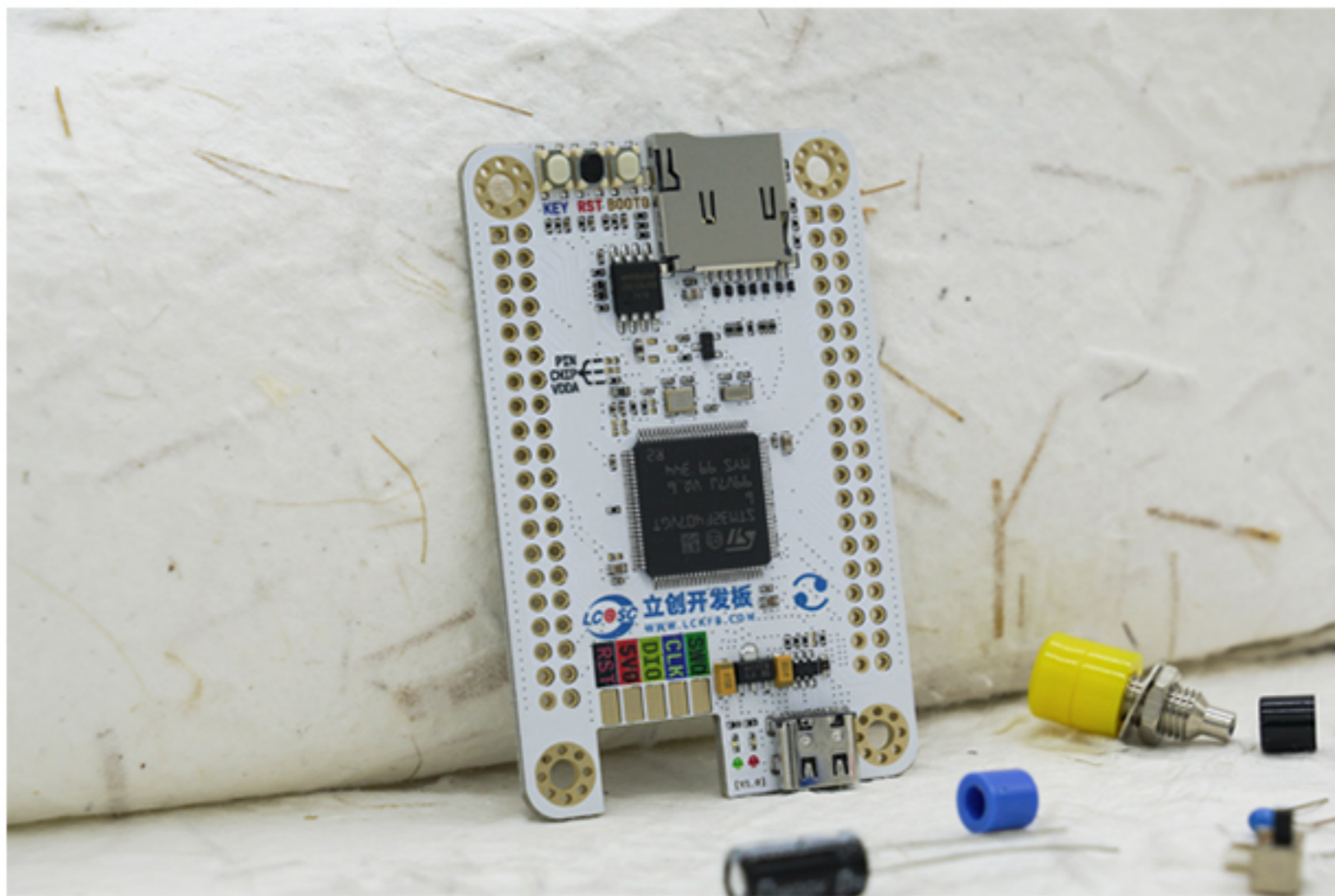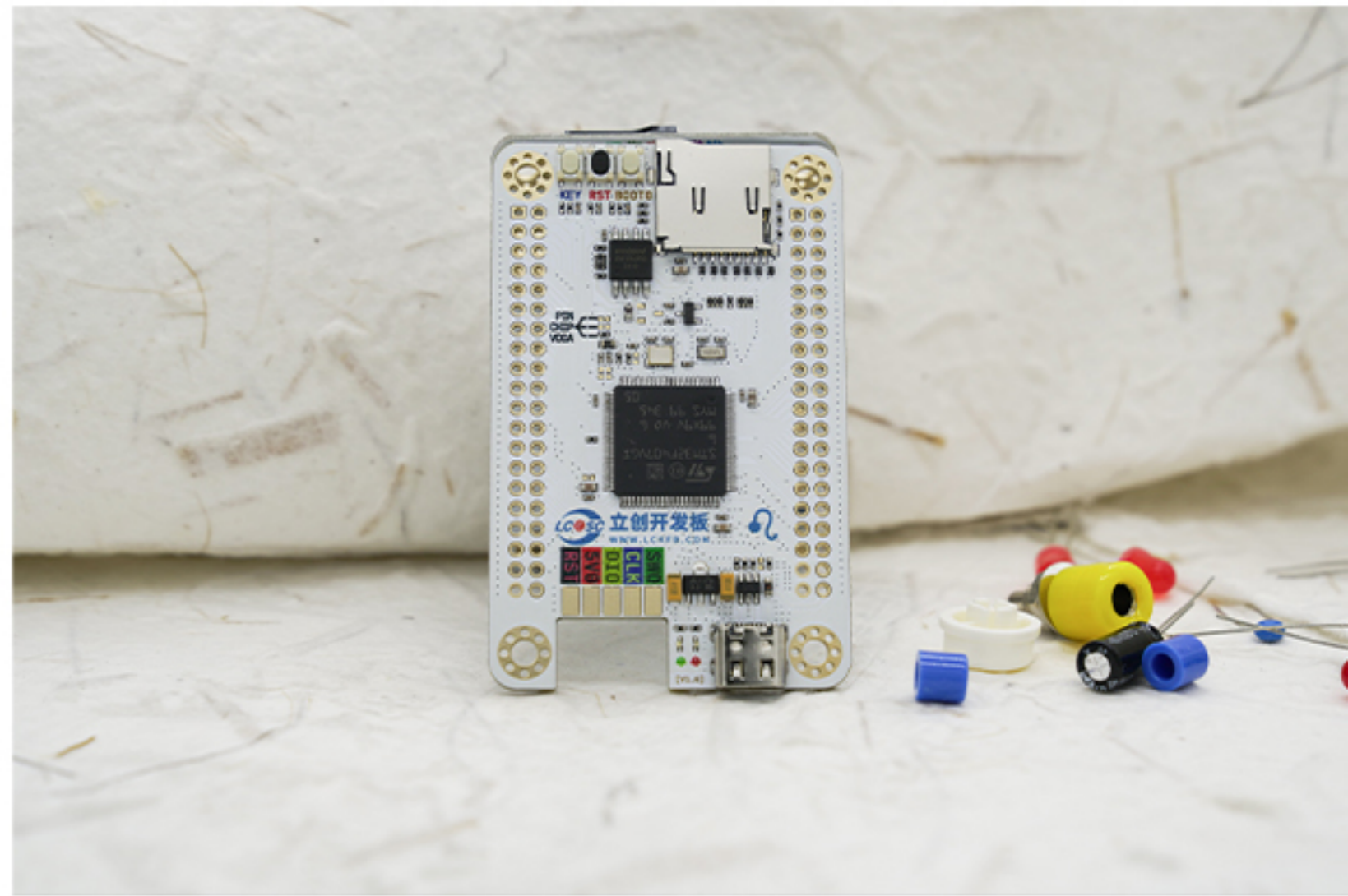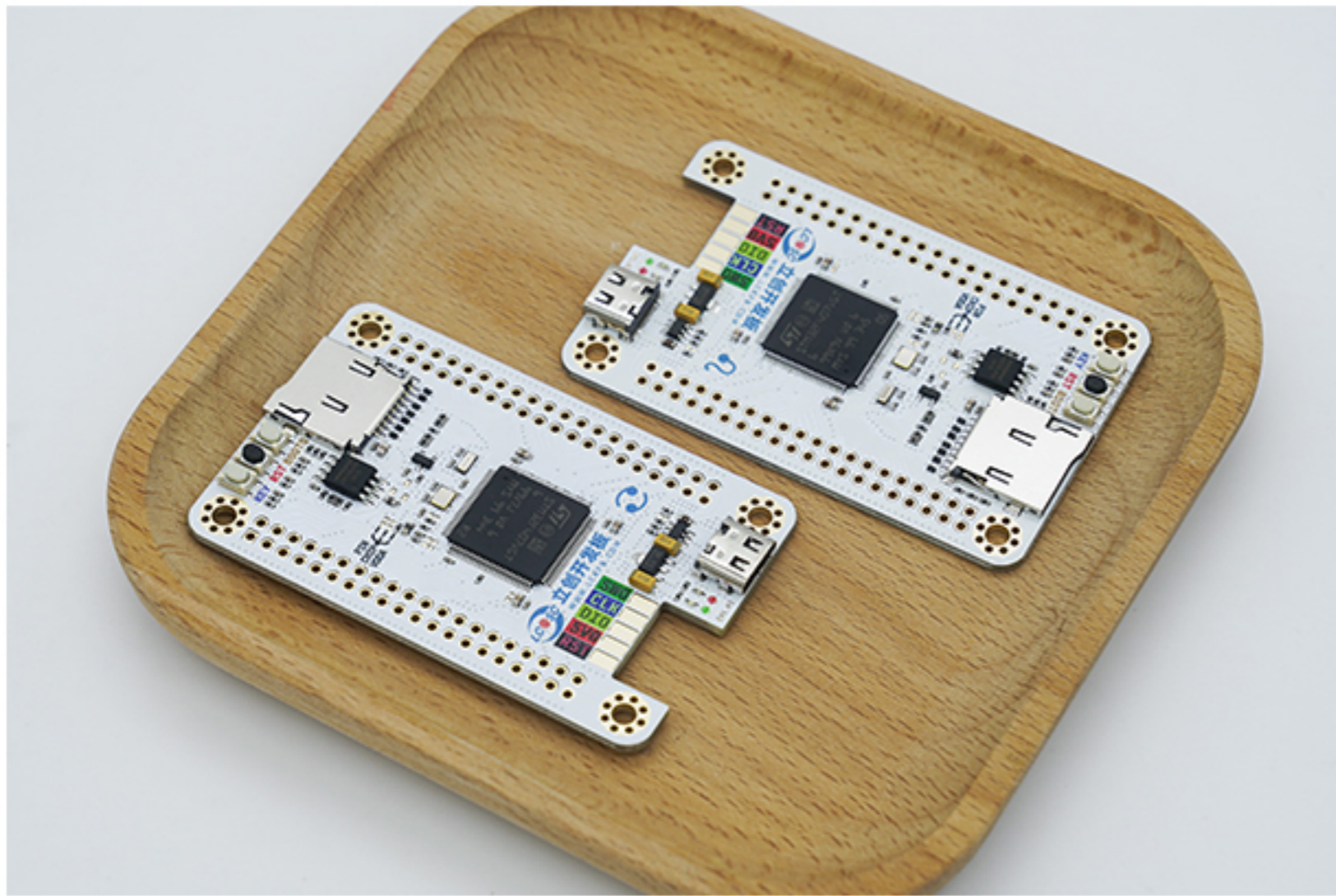

## 彩蛋


随机附赠的12星座图案，独具匠心，充满个性。



图标版权: IconPark @ Apache-2.0 license <https://github.com/bytedance/iconpark>

## 添加您的专属学习鼓励师

添加您的专属学习鼓励师，领取资料、学习鼓励、加入技术交流群、问题反馈、添加时记得备注来意哟~

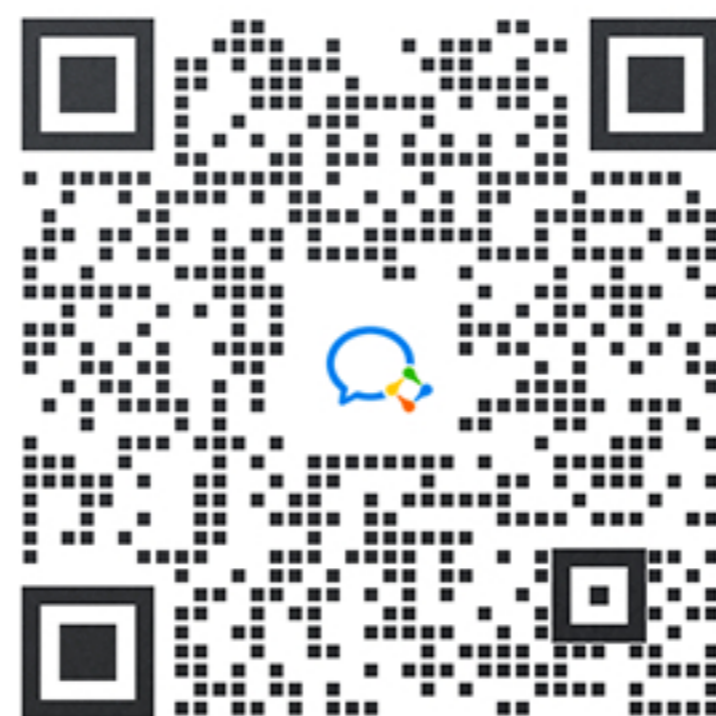

立创开发板【开发菌】

## 天空星STM32F407版本发货明细

差异物料名称	天空星青春版	天空星高配版
【1】 SPI FLASH	不贴不送	贴 (W25Q128)
【2】 TF卡ESD防护	不贴不送	贴
【3】 低速外部高精度晶振	不贴不送	贴
【4】 左外扩排针P1 2*20PIN排针	不焊不送	送, 不焊接
【5】 右外扩排针P2 2*20PIN排针	不焊不送	送, 不焊接
【6】 调试排针2*5PIN排针	不焊不送	送, 不焊接
【7】 电压基准芯片	不贴不送	不焊不送
【8】 RTC电池座CR1220	不焊不送	不焊不送
【9】 经典包装铁盒	无	有
【10】 主控芯片	STM32F407VET6 (FLASH:512K)	STM32F407VGT6 (FLASH:1024K)

※以实际活动为准


## SMT生产兼容一览

100脚芯片目录	R5	R6	R7	C8	C9
GD32F407Vx	贴	不贴	不贴	不贴	不贴
GD32F470Vx	贴	不贴	不贴	不贴	不贴
GD32F103Vx	不贴	贴	贴	不贴	不贴
STM32F407Vx	贴	不贴	不贴	贴	贴
STM32F103Vx	不贴	贴	贴	不贴	不贴
AT32F403A/407Vx	不贴	贴	贴	不贴	不贴
AT32F435/437Vx	不贴	不贴	不贴	不贴	不贴
.....	...	...	...	...	...

# 扫码查看立创·泰山派RK3566等更多开发板活动



查看**优惠活动**

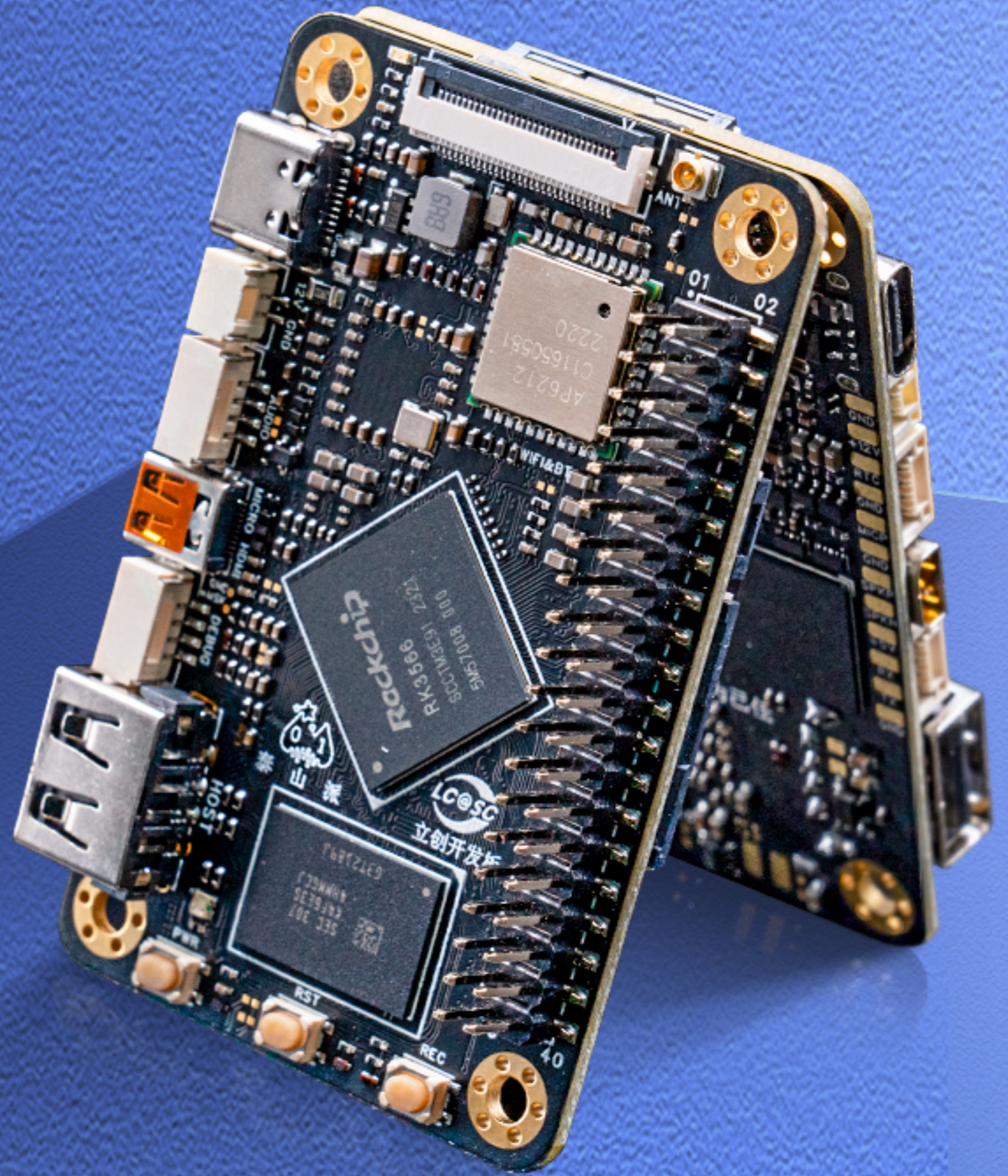

## 关注立创开发板，掌握更多知识



官网



B站教程



wiki资料



论坛社区