


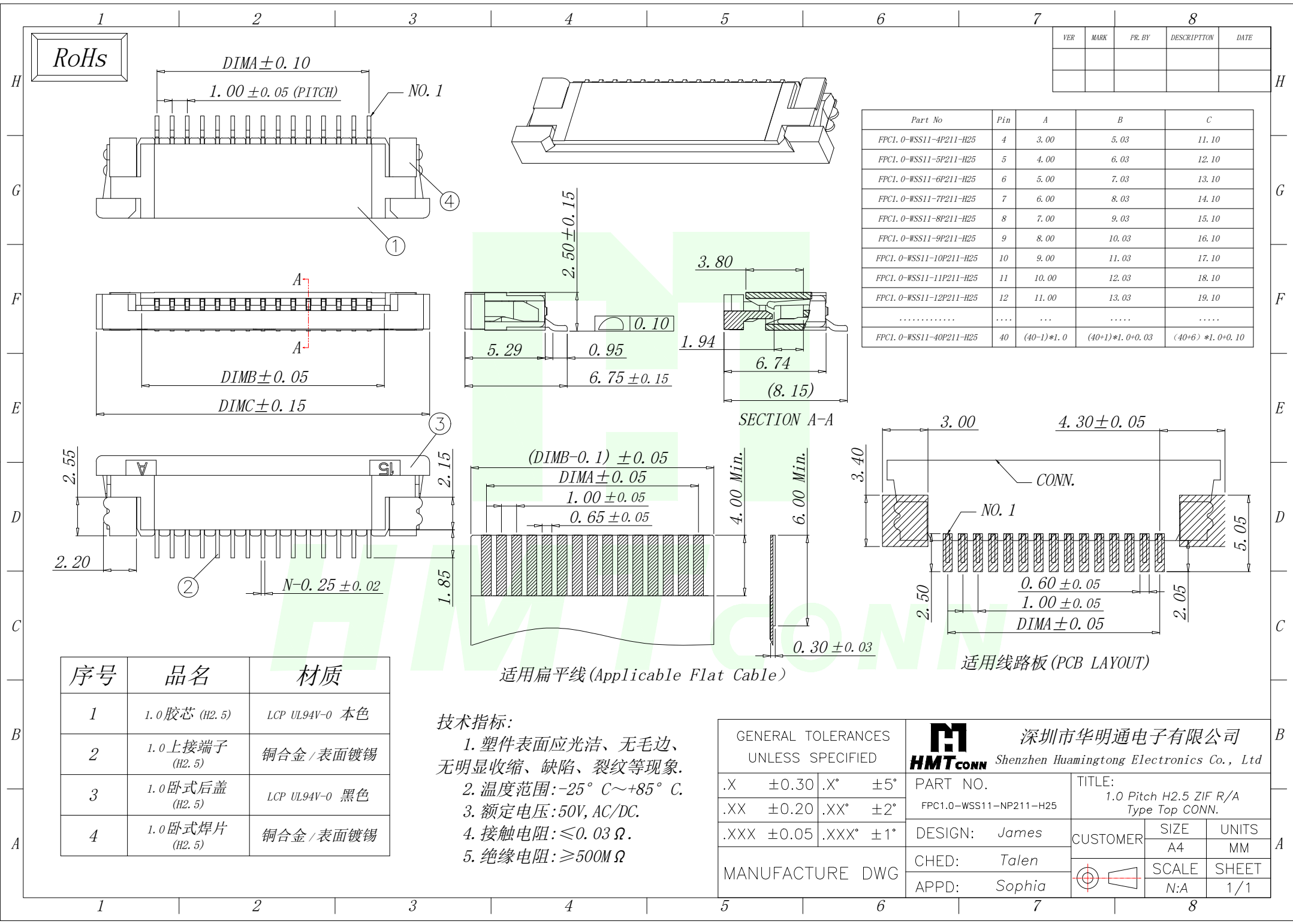

序号	品名	材质
1	1.0胶芯 (H2.5)	LCP UL94V-0 本色
2	1.0上接端子 (H2.5)	铜合金 / 表面镀锡
3	1.0卧式后盖 (H2.5)	LCP UL94V-0 黑色
4	1.0卧式焊片 (H2.5)	铜合金 / 表面镀锡

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V, AC/DC.
4. 接触电阻: $\leq 0.03\ \Omega$.
5. 绝缘电阻: $\geq 500M\ \Omega$

GENERAL TOLERANCES UNLESS SPECIFIED				</			
--	--	--	--	--	--	--	--