

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: NOUL 10086 (30~14)AWG*1C
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2024050701

制定日期: 2024-05-07 版本版次:
DATE EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMNN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMNN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn

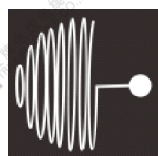


胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

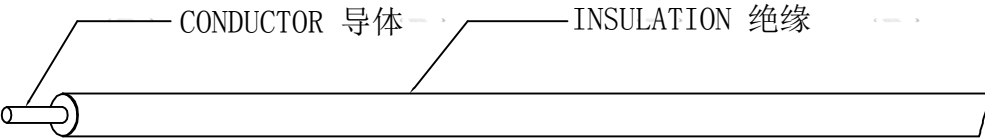规格型号 SPEC NO.	NOUL 10086 (30~14)AWG*1C				
额定温度 RATED TEMPERATURE	200℃		额定电压 RATED VOLTAGE	600V	
阻燃等级 FLAME RETARDANT GRADE	VW-1		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图					
	TECHNICAL PARAMETERS 技术参数				
AWG 线规	(NO. /mm) (±0.008) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径
30	7/0.10TS	0.30 (Ref)	0.12	0.10	0.55±0.05
28	7/0.127TS	0.38 (Ref)	0.14	0.12	0.67±0.05
26	7/0.16TS	0.48 (Ref)	0.22	0.18	0.92±0.05
24	7/0.20TS	0.60 (Ref)	0.23	0.18	1.07±0.08
22	19/0.15TS	0.75 (Ref)	0.23	0.18	1.22±0.10
20	19/0.19TS	0.30 (Ref)	0.23	0.18	1.42±0.10
18	19/0.235TS	1.18 (Ref)	0.23	0.18	1.64±0.10
16	19/0.30TS	1.50 (Ref)	0.23	0.18	1.97±0.10
14	19/0.37TS	1.85 (Ref)	0.31	0.23	2.46±0.10
CONDUCTOR 导体	MATERIAL	材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)		
INSULATION 绝缘	MATERIAL	材质	ETFE (RoHS)		
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红)				
OLD MARKING 旧印字	E347603 STYLE 10086 **AWG 200℃ 600V VW-1 SHENGPAL I A **AWG 200℃ 600V FT1 TRIUMPHCABLE				
NEW MARKING 新印字	ESHENG PAI STYLE347603SP 10086 **AWG 200℃ 600V VW-1 SHENGPAL I A **AWG 200℃ 600V FT1 TRIUMPHCABLE				
REMARK 备注	**代表线号数, 本公司现阶段有新旧两种不同印字库存产品, 如对印字内容没有 在订单上提出要求, 视为同时可以接受两种不同印字, 敬请留意!				

表单编号: TRIU-13-04-15