

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: FLR9Y-B 系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2023122005

制定日期: 2023-12-20 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

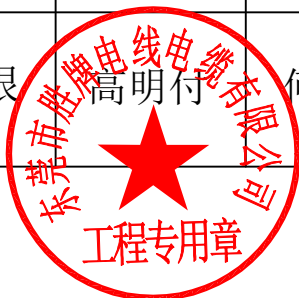

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

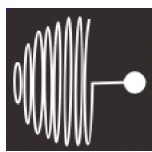

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

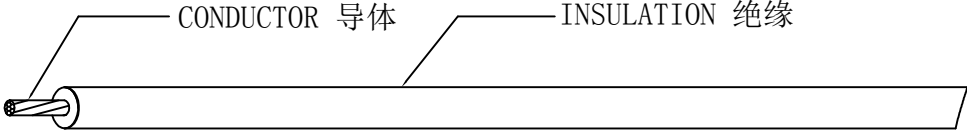规格型号 SPEC NO.	FLR9Y-B 系列		额定电压 RATED VOLTAGE	300V		
额定温度 RATED TEMPERATURE	-40~125℃		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图						
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数						
mm² 平方数	(NO. /mm) (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Min.Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)
0.35	12/0.20AS	0.80 (Ref)	0.20	0.16	1.3±0.10	52
0.50	16/0.20AS	0.97 (Ref)	0.25	0.22	1.5±0.10	39.0
0.75	24/0.20AS	1.19 (Ref)	0.30	0.24	1.7±0.10	26.0
1.0	32/0.20AS	1.37 (Ref)	0.30	0.24	1.9±0.10	19.5
1.5	30/0.254AS	1.64 (Ref)	0.30	0.24	2.2±0.10	13.3
2.5	50/0.254AS	2.12 (Ref)	0.35	0.28	2.8±0.10	7.98
4.0	56/0.30AS	2.68 (Ref)	0.40	0.32	3.5±0.15	4.95
6.0	84/0.30AS	3.28 (Ref)	0.40	0.32	4.1±0.15	3.30
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL	材质	BARE STRANDED COPPER (裸铜绞线)			
INSULATION 绝 缘	MATERIAL	材质	汽车PP料/阻燃ISO6722 (RoHS)			
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)					
MARKING 印字	FLR9Y-B **mm² -40~125℃ 300V PP TRIUMPHCABLE CE					
REMARK 备注	**代表平方数					