

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: H05V-K 系列
STYLES&SIZE _____


客户名称: _____ 客户料号: _____
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: _____ 承认书号: SPDX-2024013102
ED NO. APPROVAL NO

制定日期: 2024-01-31 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

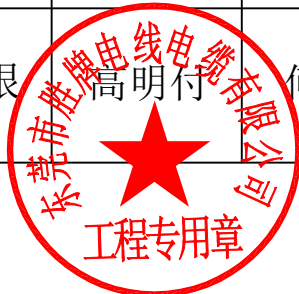

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

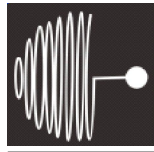

胜牌电线电缆公司 TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	H05V-K 系列						
额定温度 RATED TEMPERATURE	70°C		额定电压 RATED VOLTAGE		300/500V		
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		EN 50525-2-31		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
mm ² 平方数	(NO./mm) 公差 (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 最小导体电阻 (Ω /KM20°C)	INSU. RESISTANCE 最小绝缘电阻 (MΩ /KM70°C)
0.5	28/0.151AS	0.92 (Ref)	0.60	0.44	2.2±0.10	39.0	0.013
0.75	24/0.20AS	1.13 (Ref)	0.60	0.44	2.5±0.10	26.0	0.011
1.0	32/0.20AS	1.31 (Ref)	0.60	0.44	2.65±0.10	19.5	0.010
CONDUCTOR 导体	MATERIAL		材质	BARE STRANDED COPPER (裸铜绞线)			
INSULATION 绝缘	MATERIAL		材质	PVC/C (RoHS)			
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN (黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)						
CHARACTERS 性能	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)			2000			
	AGING TEST 老化测试			TENSILE STRENGTH (MIN) 抗张强度 (最小)		ELONGATION (MIN) 伸长率 (最小)	
	INSULATION 绝缘	UNAGED 老化前		12.5MPa		125%	
MARKING 印字	◀ VDE ▶ H05V-K 1×**mm ² 300/500V DONG GUAN SHENG PAI ELECTRIC WIRE & CABLE CO LTD CE						
REMARK 备注	**代表平方数, 有黄绿线是1G**mm ² , 没有黄绿线是1×**mm ²						

表单编号: TRIU-13-04-15