

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: AVS 系列
STYLES&SIZE _____

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER _____ CUSTOMER P/N _____

设计卡号: 承认书号:
ED NO. _____ APPROVAL NO. SPDX-2022071601

制定日期: 2022-07-16 版本版次: A/0
DATE _____ EDITION _____

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

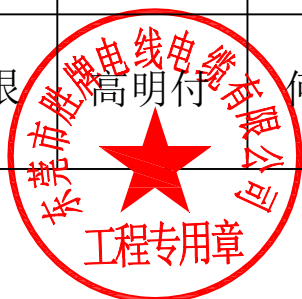

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

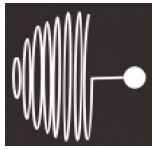

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

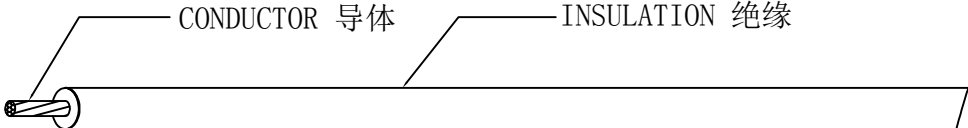规格型号 SPEC NO.	AVS 系列		额定电压 RATED VOLTAGE	300V		
额定温度 RATED TEMPERATURE	80℃		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS		
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图						
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数						
mm² 平方数	(NO. /mm) (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω /KM20℃)
0.35	7/0.254AS	0.76 (Ref)	0.50	0.32	1.8±0.10	52.0
0.50	7/0.32AS	0.96 (Ref)	0.50	0.32	2.0±0.10	32.7
0.85	11/0.32AS	1.23 (Ref)	0.50	0.32	2.2±0.10	20.8
1.25	16/0.32AS	1.48 (Ref)	0.50	0.32	2.5±0.10	14.3
2.00	26/0.32AS	1.88 (Ref)	0.50	0.32	2.9±0.10	8.81
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL	材质	BARE STRANDED COPPER (裸铜绞线)			
INSULATION 绝 缘	MATERIAL	材质	PVC (RoHS)			
COLOR 颜色	PER REQUEST (依需求)					
MARKING 印字	AVS **mm² 80℃ 300V PVC VW-1 TRIUMPHCABLE					
REMARK 备注	**代表平方数					

表单编号: TRIU-13-04-15