

胜牌电线电缆公司  
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: FLR6Y-A 系列  
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:  
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:  
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2022053101

制定日期: 2023-05-31 版本版次: A/0  
DATE EDITION

| 胜牌签章栏:<br>TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN |     |     |
|---------------------------------------|-----|-----|
| 制定                                    | 审核  | 核准  |
| 刘水根                                   | 高明付 | 何世富 |

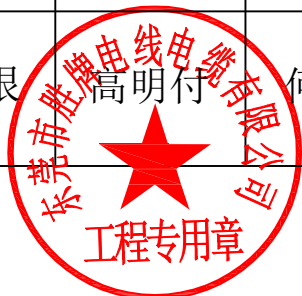

| 客户确认栏:<br>CUSTOMER APPROVAL COLUMN |    |
|------------------------------------|----|
| 确认                                 | 核准 |
|                                    |    |

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660


网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

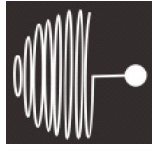

胜牌电线电缆公司  
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书  
SPECIFICATION FOR APPROVAL
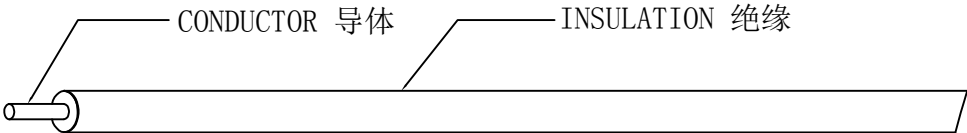
|                                |                                                                                                                 |                   |                                 |                         |                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 规格型号<br>SPEC NO.               | FLR6Y-A 系列                                                                                                      |                   |                                 |                         |                   |
| 额定温度<br>RATED TEMPERATURE      | -40~200℃                                                                                                        |                   | 额定电压<br>RATED VOLTAGE           | 300V                    |                   |
| 阻燃等级<br>FLAME RETARDANT GRADE  | VW-1                                                                                                            |                   | 环保标准<br>ENVIRONMENTAL STANDARDS | ROHS                    |                   |
| CONSTRUCTION<br>FIGURE<br>结构简图 |                              |                   |                                 |                         |                   |
| TECHNICAL PARAMETERS 技术参数      |                                                                                                                 |                   |                                 |                         |                   |
| mm2<br>规格                      | (NO. /mm) (±0.008)<br>线数/线径                                                                                     | Dia. (mm)<br>导体外径 | Nom.Thick. (mm)<br>平均厚度         | Min.Thick. (mm)<br>最小厚度 | Dia. (mm)<br>成品外径 |
| 0.35                           | 7/0.254AS                                                                                                       | 0.76(Ref)         | 0.25                            | 0.21                    | 1.2±0.1           |
| 0.5                            | 7/0.32AS                                                                                                        | 0.96(Ref)         | 0.30                            | 0.25                    | 1.5±0.1           |
| 0.75                           | 19/0.23AS                                                                                                       | 1.15(Ref)         | 0.35                            | 0.30                    | 1.7±0.1           |
| 1.0                            | 19/0.25AS                                                                                                       | 1.25(Ref)         | 0.40                            | 0.32                    | 1.9±0.1           |
| 1.5                            | 19/0.32AS                                                                                                       | 1.60(Ref)         | 0.40                            | 0.32                    | 2.2±0.1           |
| CONDUCTOR<br>导 体               | MATERIAL                                                                                                        | 材质                | BARE STRANDED COPPER(裸铜绞线)      |                         |                   |
| INSULATION<br>绝 缘              | MATERIAL                                                                                                        | 材质                | FEP (RoHS)                      |                         |                   |
| COLOR<br>颜色                    | BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK<br>(黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红) |                   |                                 |                         |                   |
| OLD MARKING<br>旧印字             | FLR6Y-A    **mm²    200℃    SHENG   PAI                                                                         |                   |                                 |                         |                   |
| NEW MARKING<br>新印字             | FLR6Y-A    **mm²    -40~200℃    300V    FEP   VW-1   TRIUMPHCABLE                                               |                   |                                 |                         |                   |
| REMARK<br>备注                   | 从2022年5月23日起改为新印字，**代表平方数                                                                                       |                   |                                 |                         |                   |