

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格: QVR 系列
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2022032201

制定日期: 2022-03-22 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn

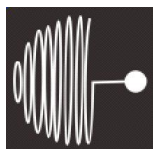


胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

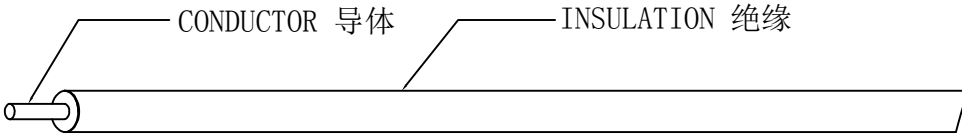规格型号 SPEC NO.	QVR系列		额定电压 RATED VOLTAGE	300V	
额定温度 RATED TEMPERATURE	-40~105℃		环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图					
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数					
mm² 平方数	(NO. /mm) (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom.Thick. (mm) 平均厚度	Min.Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径
0.3	16/0.15AS	0.70(Ref)	0.50	0.40	1.8±0.10
0.5	16/0.20AS	0.92(Ref)	0.70	0.53	2.4±0.10
0.75	24/0.20AS	1.13(Ref)	0.70	0.53	2.6±0.10
1.0	32/0.20AS	1.31(Ref)	0.70	0.53	2.8±0.10
1.5	30/0.25AS	1.58(Ref)	0.70	0.53	3.1±0.15
2.5	49/0.25AS	2.02(Ref)	0.80	0.62	3.7±0.15
4	56/0.30AS	2.60(Ref)	0.80	0.62	4.5±0.15
6	84/0.30AS	3.40(Ref)	0.80	0.62	5.0±0.20
8	113/0.30AS	4.20(Ref)	1.0	0.80	6.2±0.25
10	142/0.30AS	4.70(Ref)	1.0	0.80	6.7±0.25
16	227/0.30AS	6.00(Ref)	1.0	0.80	8.0±0.25
25	350/0.30AS	7.40(Ref)	1.3	1.07	10.0±0.3
35	497/0.30AS	8.80(Ref)	1.3	1.07	11.4±0.3
50	707/0.30AS	10.6(Ref)	1.5	1.25	13.6±0.3
70	988/0.30AS	12.5(Ref)	1.5	1.25	15.5±0.5
95	1330/0.30AS	14.5(Ref)	1.6	1.34	17.7±0.5
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL	材质	BARE STRANDED COPPER(裸铜绞线)		
INSULATION 绝 缘	MATERIAL	材质	PVC (RoHS)		
COLOR 颜色	PER REQUEST(依需求)				
MARKING 印字	QVR-105 ***mm² 105℃ PVC SHENGPAL				
REMARK 备注	***代表平方数				