

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

品名/规格:
STYLES&SIZE

AGR多芯系列

客户名称:
CUSTOMER

客户料号:
CUSTOMER P/N

设计卡号:
ED NO.

承认书号:
APPROVAL NO SPDY-2018120301

制定日期:
DATE 2018-12-03

版本版次:
EDITION A/0

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根		

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED

地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号


电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

表单编号: TRIU-13-04-15

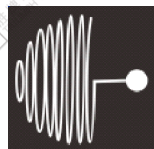


胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

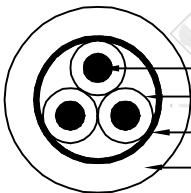规格型号 SPEC NO.	AGR多芯系列	参照标准 REFERENCE STANDARD	NOUL
额定温度 RATED TEMPERATURE	180℃	额定电压 RATED VOLTAGE	300/500V
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图	 CONDUCTOR 导体 INSULATION 绝缘 COTTON PAPER 棉纸 JACKET 外被 备注:图片仅仅是示意图, 规格尺寸以文字规定为准 Note: the picture is just a sketch, size in text provisions shall prevail		

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

Core number 芯数	mm ² 平方数	(NO./mm) (±0.008) 线数/线径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Core Dia. (mm) 芯线外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	JACKET Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 导体电阻 (Ω/KM20℃)	DIELECTRIC TEST 耐压测试 (AC V/min)
2	0.3	12/0.18TS	0.3	1.4±0.10	0.6	4.2±0.20	71.2	2000
2	0.5	20/0.18TS	0.5	1.9±0.10	0.9	5.8±0.20	40.1	2000
2	0.75	24/0.20TS	0.5	2.1±0.10	0.9	6.2±0.25	26.7	2000
2	1.0	32/0.20TS	0.5	2.3±0.10	1.0	6.8±0.25	20.0	2000
2	1.5	30/0.25TS	0.6	2.8±0.10	1.1	8.3±0.25	13.7	2000
3	0.5	20/0.18TS	0.5	1.9±0.10	0.8	5.8±0.25	40.1	2000
3	0.75	24/0.20TS	0.5	2.1±0.10	0.9	6.4±0.25	26.7	2000
3	1.0	32/0.20TS	0.5	2.3±0.10	0.9	6.8±0.25	20.0	2000
3	1.5	30/0.25TS	0.6	2.8±0.10	1.1	8.3±0.25	13.7	2000
4	0.5	20/0.18TS	0.5	1.9±0.10	0.9	6.7±0.25	40.1	2000
4	0.75	24/0.20TS	0.5	2.1±0.10	0.9	7.2±0.25	26.7	2000
4	1.0	32/0.20TS	0.5	2.3±0.10	0.9	7.6±0.25	20.0	2000
4	1.5	30/0.25TS	0.6	2.8±0.10	1.2	9.5±0.30	13.7	2000

CONDUCTOR 导体	MATERIAL 材质	TINNED STRANDED COPPER (镀锡铜)	ISOLATION 隔离	MATERIAL 材质	COTTON PAPER 棉纸 (mm)
INSULATION 绝缘	MATERIAL 材质	SILICONE RUBBER 硅胶 (RoHS)	JACKET 外被	MATERIAL 材质	SILICONE RUBBER 硅胶 (RoHS)

MARKING 印字	
REMARK 备注	Core and jacket color the following listand the samples shall prevail 芯线和外被颜色以下单和需求为准

表单编号: TRIU-13-04-15