

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: 02 (RV) (1.5mm²~95mm²)*1C
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2024010301

制定日期: 2024-01-03 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

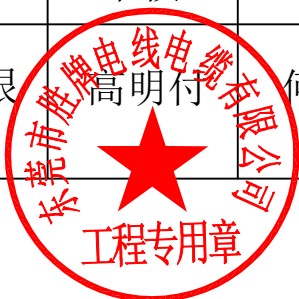

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail:Johnson@triumphcable.com.cn

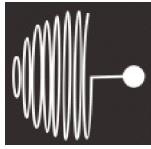

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

规格型号 SPEC NO.	02(RV) (1.5mm ² ~95mm ²)*1C		
额定温度 RATED TEMPERATURE	70℃	额定电压 RATED VOLTAGE	450/750V
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS	ROHS	参照标准 REFERENCE STANDARD	GB/T5023.3-2008
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图			

TECHNICAL PARAMETERS 技术参数								
mm² 平方数	公差(±0.015) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)	RATED CURRENT 安全电流(30℃/A)	COND. RESISTANCE 最大导体电阻 (Ω /KM20℃)
1.5	48/0.20AS	1.60(Ref)	0.7	0.53	3.1±0.15	2500	22	13.3
2.5	49/0.254AS	2.05(Ref)	0.8	0.62	3.75±0.15	2500	30	7.98
4.0	56/0.30AS	2.59(Ref)	0.8	0.62	4.4±0.15	2500	40	4.95
6.0	84/0.30AS	3.20(Ref)	0.8	0.62	5.0±0.20	2500	50	3.30
10	142/0.30AS	4.60(Ref)	1.0	0.80	6.6±0.20	2500	75	1.91
16	227/0.30AS	5.90(Ref)	1.0	0.80	7.9±0.20	2500	100	1.21
25	350/0.30AS	7.40(Ref)	1.2	0.98	9.9±0.3	2500	130	0.78
35	497/0.30AS	8.80(Ref)	1.2	0.98	11.4±0.3	2500	160	0.554
50	707/0.30AS	10.5(Ref)	1.4	1.16	13.5±0.4	2500	200	0.386
70	988/0.30AS	12.5(Ref)	1.4	1.16	15.6±0.4	2500	255	0.272
95	1330/0.30AS	14.5(Ref)	1.6	1.34	18.0±0.5	2500	310	0.206
CONDUCTOR 导 体		MATERIAL	材质	BARE STRANDED COPPER(裸铜绞线)				
INSULATION 绝 缘		MATERIAL	材质	PVC/C(RoHS)				
COLOR 颜色		BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN(黑.棕.红.橙.黄.绿.蓝.紫.灰.白.粉红.黄注绿.黄滚绿)						
OLD MARKING 旧印字		CCC A123319 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×**mm² 东莞市胜牌光电科技有限公司						
NEW MARKING 新印字		CCC A123319 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1×**mm² 东莞市胜牌光电科技有限公司 						
REMARK 备注		**代表平方数 从2022年11月16日起公司启用新印字代替旧印字, 由于库存式生产, 本公司现阶段有新旧二种不同印字库存产品, 如对印字内容没有在订单上提出要求, 视为同时可以接受二种不同印字, 敬请留意						