

胜牌电线电缆公司
TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL


品名/规格: 06 (RV) (0.5mm²~1.0mm²)*1C
STYLES&SIZE

客户名称: 客户料号:
CUSTOMER CUSTOMER P/N

设计卡号: 承认书号:
ED NO. APPROVAL NO SPDY-2023060101

制定日期: 2023-06-01 版本版次: A/0
DATE EDITION

胜牌签章栏: TRIUMPCABLE APPROVAL COLUMN		
制定	审核	核准
刘水根	高明付	何世富

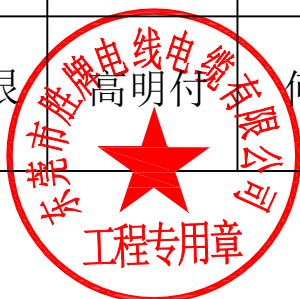

客户确认栏: CUSTOMER APPROVAL COLUMN	
确认	核准

东莞市胜牌电线电缆有限公司 DONG GUAN TRIUMPH CABLE CORPORATION LIMITED


地址: 广东省东莞市虎门镇路东新安大道新园南一路1号

电话: 0769-38972008

传真: 0769-85017660

网址: www.triumphcable.com

E-mail: Johnson@triumphcable.com.cn

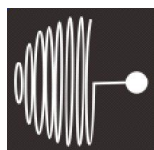


胜牌电线电缆公司

TRIUMPH CABLE CO., LTD

规格承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

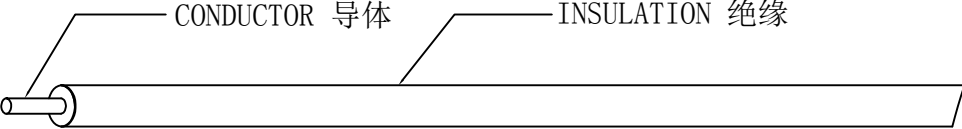规格型号 SPEC NO.		06 (RV) (0.5mm ² ~1.0mm ²)*1C					
额定温度 RATED TEMPERATURE		70℃		额定电压 RATED VOLTAGE		300/500V	
环保标准 ENVIRONMENTAL STANDARDS		ROHS		参照标准 REFERENCE STANDARD		GB/T5023.3-2008	
CONSTRUCTION FIGURE 结构简图							
TECHNICAL PARAMETERS 技术参数							
mm ² 平方数	(NO./mm)公差 (±0.012) 线数/线径	Dia. (mm) 导体外径	Nom. Thick. (mm) 平均厚度	Min. Thick. (mm) 最小厚度	Dia. (mm) 成品外径	COND. RESISTANCE 最小导体电阻 (Ω /KM20℃)	INSU. RESISTANCE 最小绝缘电阻 (MΩ /KM70℃)
0.5	28/0.151AS	0.92 (Ref)	0.60	0.44	2.2±0.10	39.0	0.013
0.75	24/0.20AS	1.13 (Ref)	0.60	0.44	2.5±0.10	26.0	0.011
1.0	32/0.20AS	1.31 (Ref)	0.60	0.44	2.65±0.10	19.5	0.010
CONDUCTOR 导 体	MATERIAL		材质		BARE STRANDED COPPER(裸铜绞线)		
INSULATION 绝 缘	MATERIAL		材质		PVC/C (RoHS)		
COLOR 颜色	BLACK. BROWN. RED. ORANGE. YELLOW. GREEN. BLUE. PURPLE. GREY. WHITE. PINK. YELLOW NOTE GREEN. YELLOW ROLLING GREEN(黑. 棕. 红. 橙. 黄. 绿. 蓝. 紫. 灰. 白. 粉红. 黄注绿. 黄滚绿)						
CHARACTERS 性能	DIELECTRIC TEST 耐压测试(AC V/min)				2000		
	AGING TEST老化测试			TENSILE STRENGTH(MIN) 抗张强度(最小)		ELONGATION (MIN) 伸长率(最小)	
	INSULATION 绝缘	UNAGED老化前		12.5MPa		125%	
OLD MARKING 旧印字	CCC A123319 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×**mm ² 东莞市胜牌光电科技有限公司						
NEW MARKING 新印字	CCC A123319 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×**mm ² 东莞市胜牌光电科技有限公司 						
REMARK 备注	**代表平方数 从2022年11月16日起公司启用新印字代替旧印字，由于库存式生产，本公司现阶段有新旧二种不同印字库存产品，如对印字内容没有在订单上提出要求，视为同时可以接受二种不同印字，敬请留意						

表单编号: TRIU-13-04-15