



温州康宏电子有限公司

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期

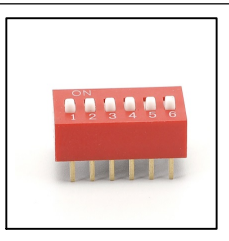

产品规格

工作方式: ON-OFF
触点形式: 多刀多掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: 1000gf max
电气寿命: 2000次

工作环境

环境温度: -20~+70℃
环境湿度: (40℃) ≤95%RH

电气性能



额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC
切换25mA @ 24V DC
耐电压: 250V AC Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
绝缘电阻: 100MΩ Min.

物料


5. 盖板: PBT塑料 红色
4. 手柄: PBT塑料 白色
3. 灌封胶: 环氧树脂
2. 底座: PBT塑料 黑色
1. 接线片: 磷青铜镀半锡金 触点镀金

包装


内包装: 管装
外包装: 纸箱

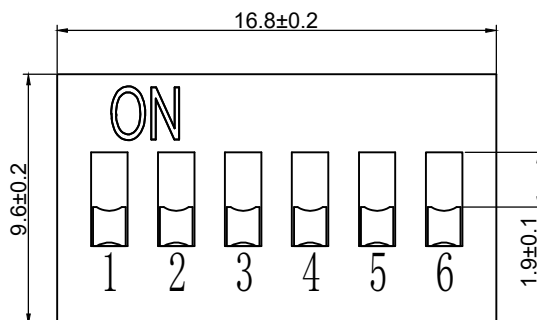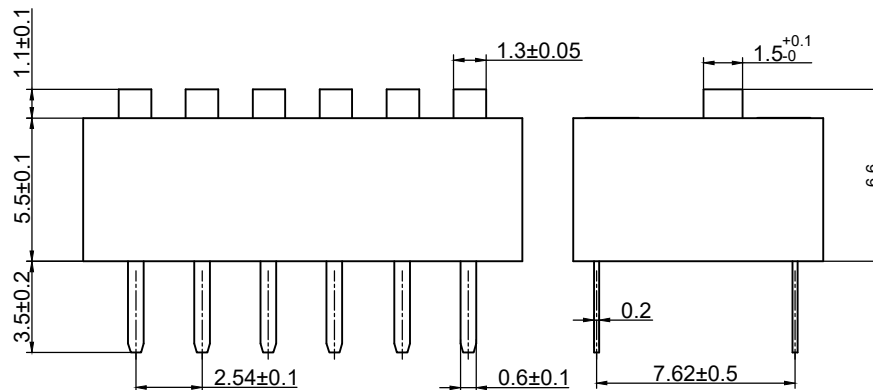

P.C.B. LAYOUT

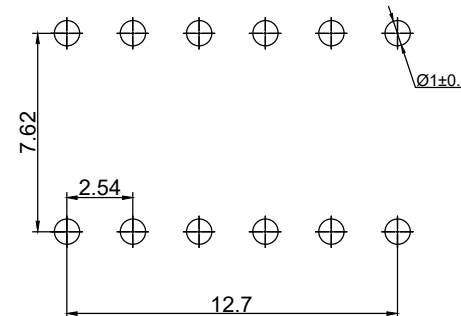

CIRCUIT DIAGRAM

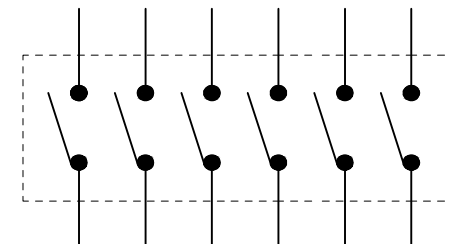

						轻触开关	KSE06				
							阶段	标记	质量	比例	版本
标记	处数	更改文件号	签名	日期						4:1	B/0
设计	余嘉诚					视图	第1张 共1张				
审核	朱树清										
批准	徐君辉					Dimensions are shown:mm(inches) 2023.04.14	温州康宏电子有限公司				