



## 产品规格

工作方式: ON-OFF  
触点形式: 多刀多掷  
安装方式: 直立插式

机械性能  
动作力: 1000gf max  
电气寿命: 2000次

工作环境  
环境温度: -20~+70°C  
环境湿度: (40°C) ≤95%RH






电气性能  
额定电负荷: 无切换100mA @ 50V DC  
切换25mA @ 24V DC  
250V AC Min.

耐电压: 100mΩ Max.  
接触电阻: 100MΩ Min.

物料  
1. 盖板: PBT塑料 红色  
2. 手柄: PBT塑料 白色  
3. 灌封胶: 环氧树脂  
4. 底座: PBT塑料 黑色  
5. 接线片: 磷青铜镀半锡金 触点镀金

## 包装

内包装: 管装  
外包装: 纸箱

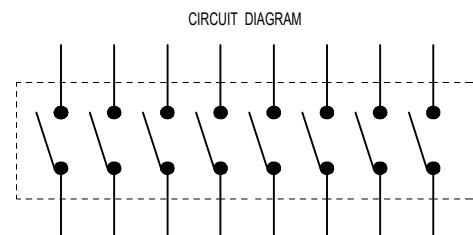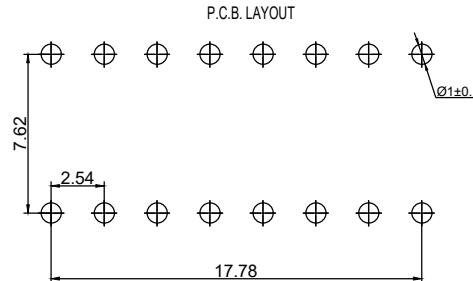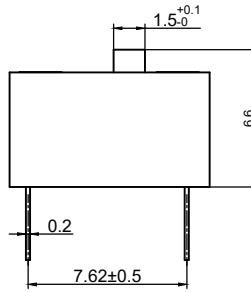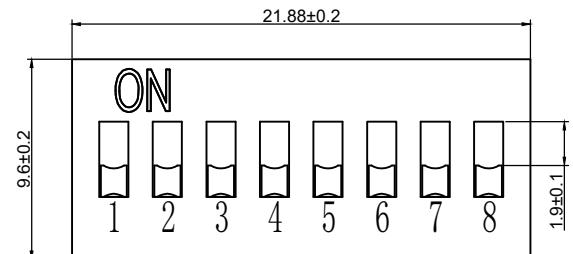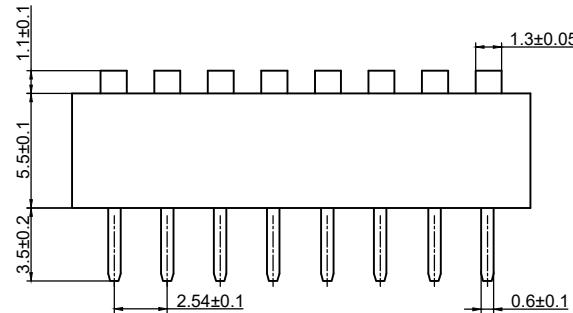

轻触开关					KSE08						
设计		余嘉诚			视图		阶段	标记	质量	比例	版本
审核		朱树清								4:1	B/0
批准		徐君辉					第1张		共1张		
Dimensions are shown:mm(inches)					2023.04.14			温州康宏电子有限公司			