



产品参数

最大推力(N)	3500
空载速度(mm/s)	25
负载速度(mm/s)	23
输入电压(VDC)	24/29
行 程(mm)	30~300
安装方向	H型或V型
颜 色	银白色
限位开关	内置
使用频率	10%，做多工作时间：2分钟连续工作
内 管	铝合金
防护等级	IPX2
噪 音	≤55dB(A) 测试距离：300mm
使用环境	-10°C~+50°C
认证标准	CE/UL/CCC/SAA/FCC/RoHS

命名规则示意

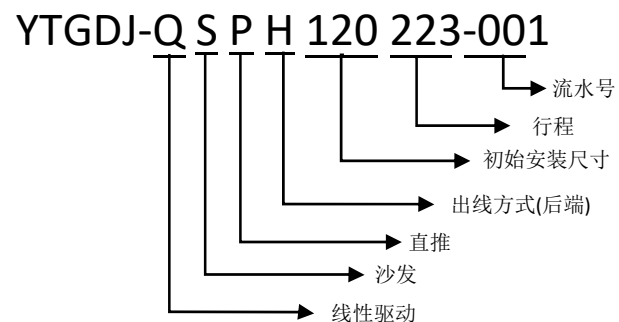

外形图

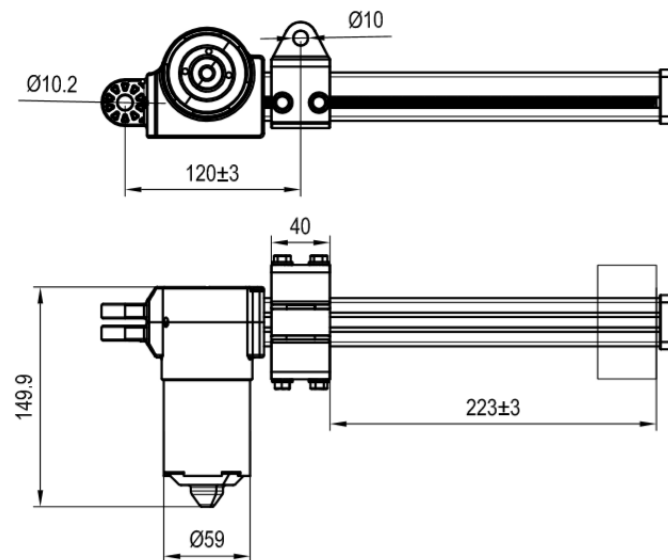

实物图

