


# 产品介绍


产品参数

最大推力(N)	8000N
空载速度(mm/s)	6
负载速度(mm/s)	5
输入电压(VDC)	24/29
行 程(mm)	100-300
安装方向	H型或V型
颜色	银白色
限位开关	内置
使用频率	10%, 做多工作时间: 1分钟连续工作
内 管	铝合金
防护等级	IPX4
噪 音	≤55dB(A)测试距离: 300mm
使用环境	-10°C~+50°C
认证标准	CE/UL/CCC/SAA/FCC/RoHS

外形图

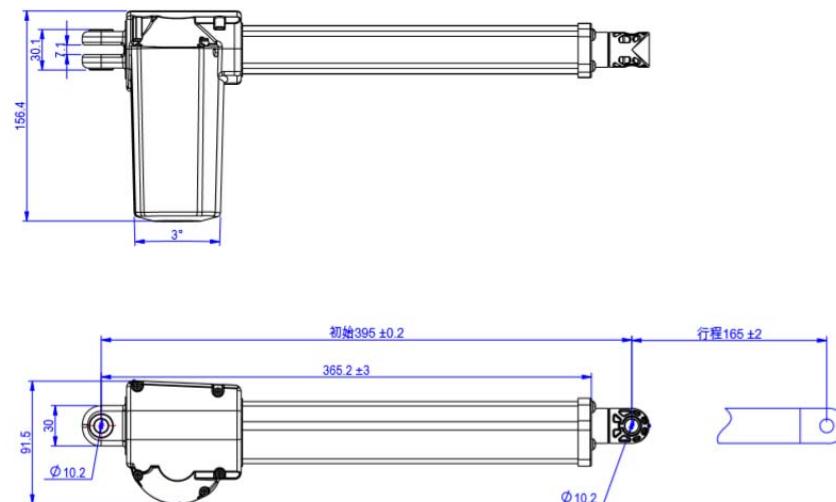

命名规则示意

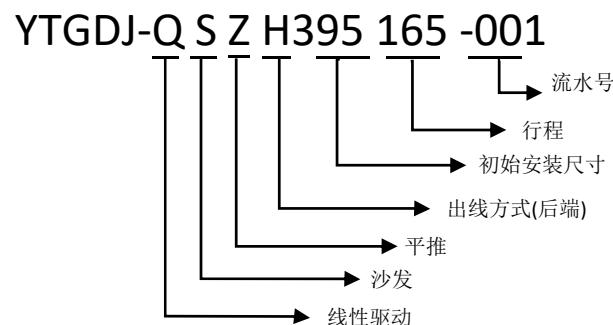

实物图

