


1	2	3	4	5	6	7	8	
Dept	晨翔3.0mm Micro ATX TYPE, 2*10PIN连接器公头, 弯插 有柱子, 黑色, 全锡			REV.	DESCRIPTION	DRAWN	CHECKED	APPROVED
Qty	1			A	NEW RELEASE	WPY 11/14/24'		
DC	1							
ED	1							
FE	1							
ISO	1							
PD	1							
R&D	1							
SD	1							
QA	1							
QC	1							
QE	1							

此信息来自宁波晨翔电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的知识产权及其权利(包括但不限于商标, 专利, 版权, 商业秘密和技术知识)仅由晨翔或其附属公司所有。未经晨翔事先书面同意, 严禁未经授权的使用或修改。此处提供的知识产权, 并不构成以任何格式或方式使用其授权。晨翔可以自行决定强制执行其知识产权; 不履行或延迟行使这些权利并不构成对这些权利的放弃。

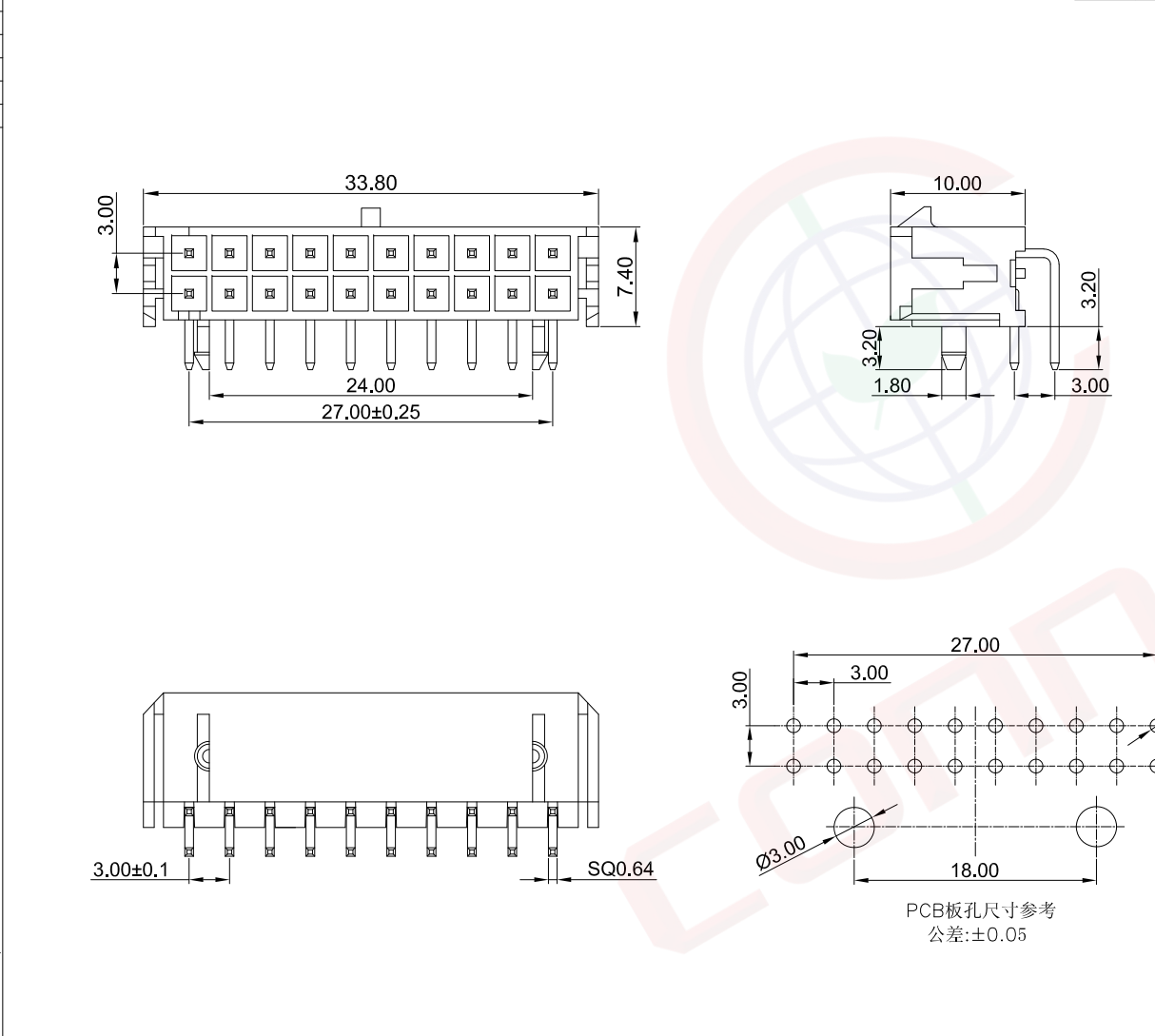

- 备注:
- 电性说明:
 - 耐压: 600伏交流电一分钟
 - 绝缘阻抗: 1000兆欧最小
 - 接触电阻: 最大30毫欧
 - 额定电流: 3安
 - 环境特性:
 - 工作温度: -25~+85° C
 - 材料:
 - 胶芯: 尼龙, 黑色, 阻燃
 - 端子: 铜合金, 镀锡
 - 产品符合欧盟RoHS环保要求

GENERAL TOLERANCE		ANGLE TOLERANCE		PROJECTION		TITLE	3.0mm Micro ATX TYPE, 2*10PIN连接器公头, 弯插 有柱子, 黑色, 全锡				
X.	±0.60	X.	±5°	UNITS	mm	SERIES	DS1073-04 SERIES				
.X	±0.38	.X	±3°	SHEET SIZE	A4						
.XX	±0.25	.XX	±2°								
DRAWING TYPE		CUSTOMER			晨翔电子有限公司 CONNFLY CONNFLY ELECTRONIC CO. LTD						
SCALE		1:1	SHEET							1 OF 1	
DRAWING NO.		C-DS1073-04-XXXXX-A									