

W28-XQ1A-8

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W28

TE 内部编号 4-1393250-1

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, Black Actuator, 250 VAC, 32 VDC, 8 A, 1 Pole, 2.2 – 15 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W28

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 黑色

工作电压: 250 VAC

产品特性

端接特性

端子配置	6.35 [.25] 直式快速连接公端
------	---------------------

识别标记

冲压标记类型	白色速率标记
--------	--------

机械附件

安装选项	卡口面板安装
安装套管	无

尺寸

面板厚度（建议值）	.81 – 1.57 mm [.032 – .062 in]
-----------	--------------------------------

主体特性

边框颜色	黑色
致动器颜色	黑色

产品类型特性

断路器种类	保险丝座类型
发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
断路器类型	热控
照明	不带



结构特性

电路功能	串联跳闸
极数	1

电气特征

工作电压	32 VDC
额定电流	8 A
中断能力	250VAC/32VDC 时为 1000A

接触件特性

200% 时的动作时间	2.2 – 15 seconds
-------------	------------------

其他

欧盟 RoHS 符合性	符合豁免要求
欧盟 ELV 符合性	不合规

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

W28-XQ1A-8


Thermal Circuit Breaker, Series Trip, Black Actuator, 250 VAC, 32 VDC, 8 A, 1 Pole, 2.2 – 15 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W28






TE 产品编号 175022-1
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W28

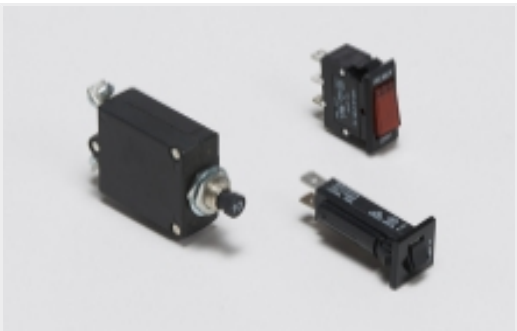


断路器(42)

 客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000105326
DTS 20 N 15-97 PN 900R

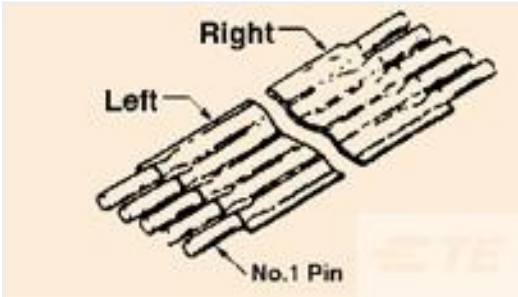

TE 产品编号7-6437131-4
FSN-12A-7



TE 产品编号1624094-1
3613C 10UH 10%



TE 产品编号2-1393250-2
W28-XQ1A-0.75=W28




TE 产品编号1624153-2
23E 100KB 6.35X50FL B7 CAT



TE 产品编号3-1393250-7
W28-XQ1A-4=W28-



TE 产品编号2-1393250-3
W28-XQ1A-1=W28-

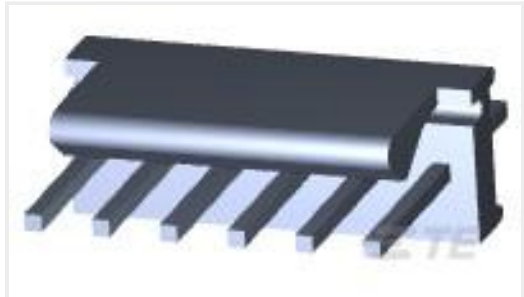

TE 产品编号640456-6
06P MTA100 HDR ASSY F/L SQ STR



TE 产品编号2-6447164-9
FSN-12A-11



TE 产品编号2-1623730-5
BCHE 4 W 6K8 5%



文档

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1393250-1_0706.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1393250-1_0706.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_4-1393250-1_0706.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W28 Push to Reset Fuseholder-Type Thermal Circuit Breaker

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本