

1-1393219-7

✓ 有效

SCHRACK


TE 内部编号 1-1393219-7

General Purpose Power Relay, DC, Monostable, 1 Form C SPDT-CO, 5 A Contact Rating, 5 VDC Coil Voltage, 250 VAC Contact Voltage, .2 W Coil Power

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 机电继电器

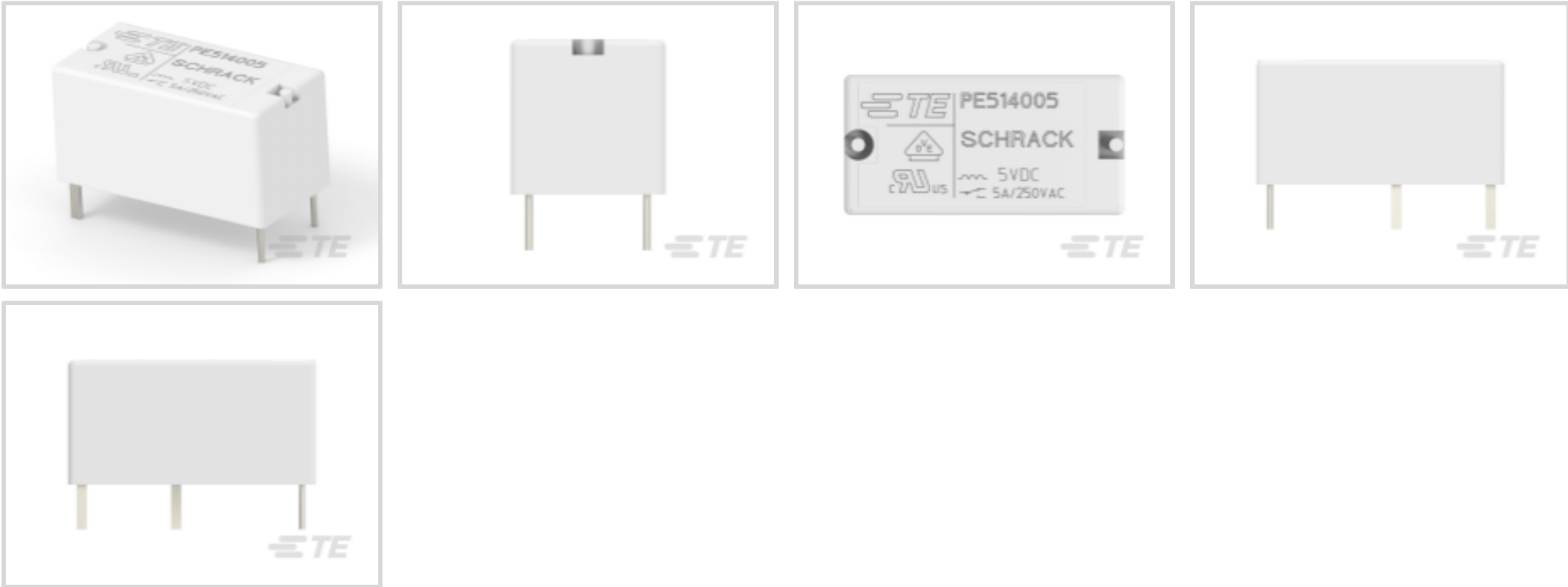

继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: DC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 1 Form C SPDT-CO

触点额定电流: 5 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	1
端子排列方式	1 Form C SPDT-CO

电气特征

线圈电阻	165 Ω
端子开关电压（最大值）	400 VAC
触点额定电流	5 A
线圈电压额定值	5 VDC
端子电压额定值	250 VAC
线圈功率额定值（直流）	.2 W

接触件特性

端子材料	AgNi90/10
------	-----------



端接特性

干线端接和连接类型	焊针
线圈端接和连接类型	焊针

机械附件

产品安装类型	板安装
--------	-----

尺寸

产品宽度	10 mm[.393 in]
产品长度	20 mm[.787 in]
产品高度	10 mm[.393 in]

使用环境

环境温度（最大值）	85 °C
-----------	-------

操作/应用

焊接工艺	波峰焊接
电流类型	DC
线圈励磁系统	单稳态

包装特性

封装方法	Carton, 盒和管
------	-------------

其他

端子电流类	16 A
线圈功率额定值类	.2 – .3 W

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-1393219-8
PE514006


客户还购买了




TE 产品编号4-1415535-6
PE034005




TE 产品编号1415899-4
RZ01-1A4-D012

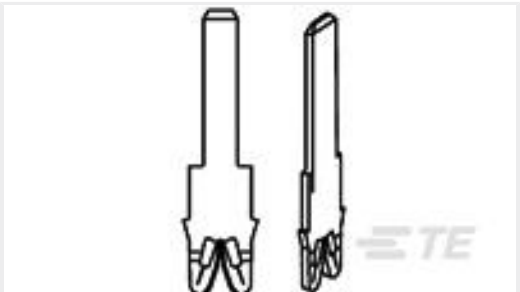

TE 产品编号4-1601090-2
031-161-002=TAB,2.0X.51,STDSMZ

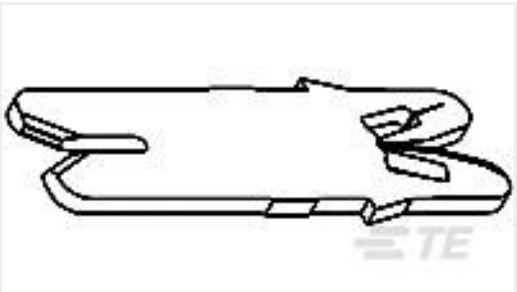


TE 产品编号1601108-1
131-179-000=WIRE2WIRE,STD,SMZ

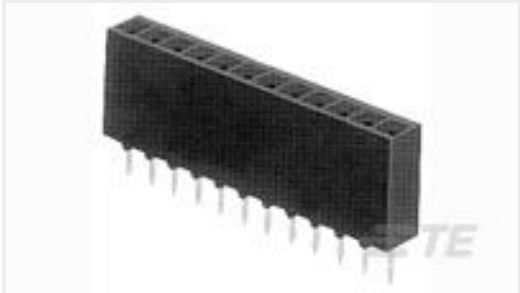

TE 产品编号829265-3
3P HV100 REC.CON. B/TE,6.2,NO KINK



TE 产品编号5175473-3
CHAMP 050 BTB PLUG V 30P W/LEG

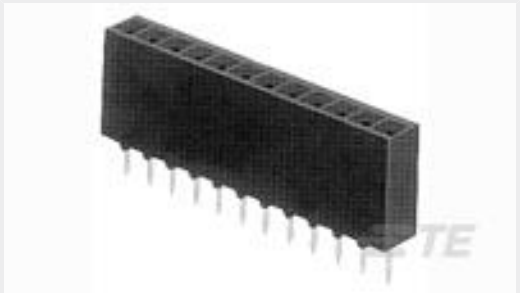

TE 产品编号829265-5
5P HV100 REC.CON. B/TE,6.2,NO KINK

TE 产品编号6-1601090-2
031-161-002=TAB,2.0X.51,STDSMZ



文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393219-7_C2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393219-7_C2.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1393219-7_C2.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature PCB Relay PE

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本