

LS19移动空调水位开关是一种带常开、常开高压、常闭或转换触点及带整体浮球制动器的浮球开关，分卡槽和螺纹两种结构，必须垂直安装以达到最佳的效果。LS19移动空调水位开关提供各种线缆长度与链接器选项。非常适合移动空调和冷风扇的水位开关控制。


核心参数

触点形式	1B
额定功率	10W
切换电压	200VDC

应用场景


移动空调（冷风扇）水位开关
 液位测量
 家用电器、汽车、测试测量和控制技术
 中的液体容器监测

外形尺寸图

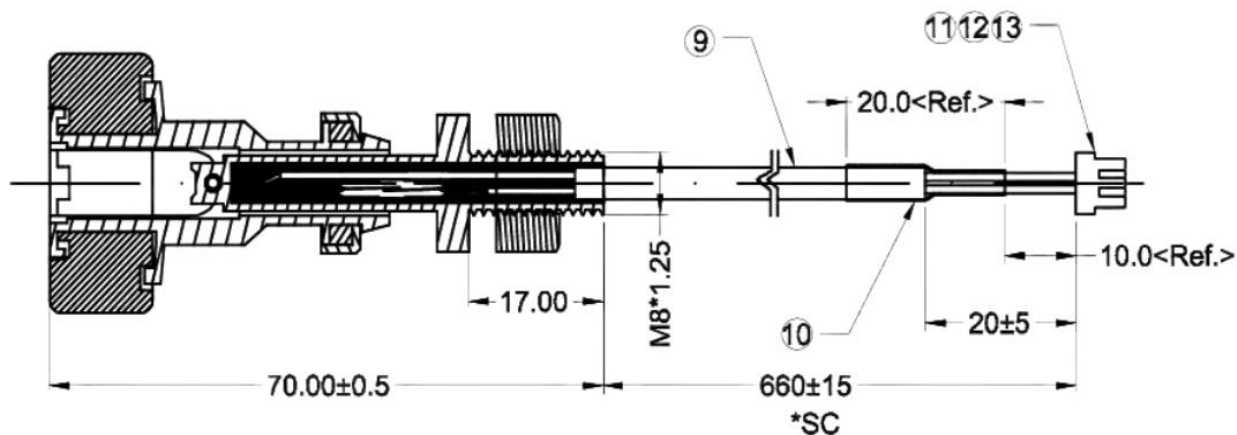

The float in the lowest

Operation Instruction

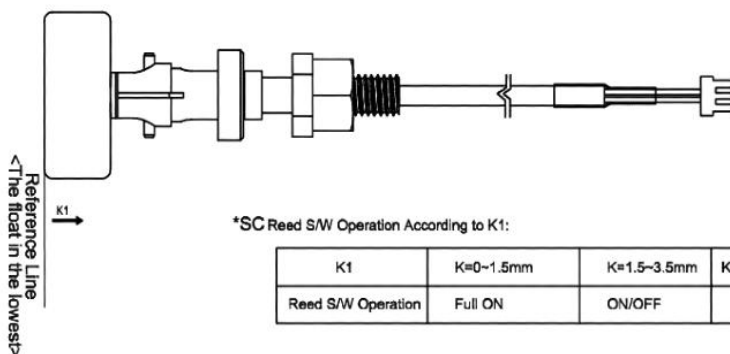

*SC Reed S/W Operation According to K1:

K1	K=0~1.5mm	K=1.5~3.5mm	K=3.5mm or more
Reed S/W Operation	Full ON	ON/OFF	Full OFF