

产品规格

工作方式:
无锁
触点形式:
单刀单掷
安装方式:
直立插式

机械性能

动作力:
100~300gf
电气寿命:
10,000次

工作环境

环境温度:
-25~+70°C
环境湿度:
(40°C) ≤95%

电气性能





额定电负荷:
100mA @ 30V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
50mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
行程:
1.2±0.5mm

物料


6. 手柄:
GP. PA66 米色
5. 弹簧:
碳素钢丝
4. 盖板:
GP. PA66 灰色
3. 弹簧:
覆银铜
2. 底座:
GP. PA66 黑色
1. 接线片:
黄铜镀银

包装


散装:
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

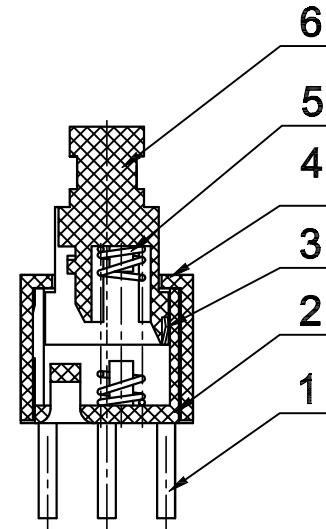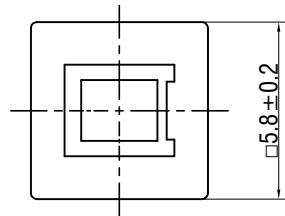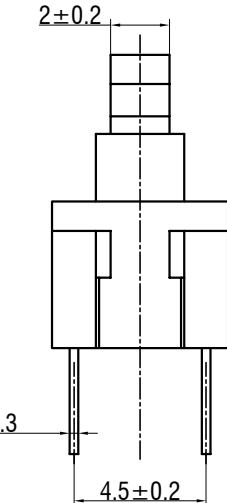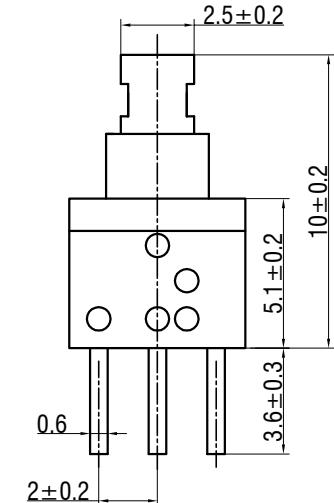

CIRCUIT DIAGRAM

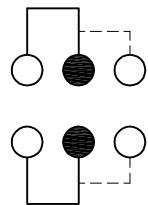

P.C.B. LAYOUT

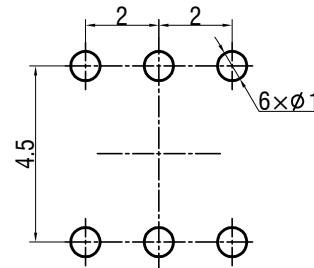

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|----|----|---------------------------------|---------------------|----|----|-----|------------|
| | | | | | 轻触开关 | PS581-06U100E3-JF-G | | | | |
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | | 阶段 | 标记 | 质量 | 比例 | 版本 |
| 设计 | 余嘉诚 | | | | 视图 | | | | 4:1 | B/0 |
| 审核 | 朱树清 | | | | Dimensions are shown:mm(inches) | 第1张 | | | | 共1张 |
| 批准 | 徐君辉 | | | | | 2023.11.09 | | | | 温州康宏电子有限公司 |