

产品规格

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
单刀单掷
安装方式:
卧式贴片

机械性能

动作力:
 $280 \pm 50\text{gf}$
电气寿命:
50 000次

工作环境

环境温度:
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度:
(40°C) $\leqslant 95\%$

电气性能

额定电负荷:
50mA @ 12V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
100mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
行程:
 $0.2 \pm 0.1\text{mm}$
IP等级:
相当于IP65

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字







日期

物料

6. 手柄:
LCP 白色
5. 盖板:
磷铜 镀银
4. 薄膜:
聚酰亚胺 黄色
3. 簧片:
不锈钢覆银
2. 底座:
LCP 黑色
1. 接线片:
磷铜 镀银

包装

散装
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

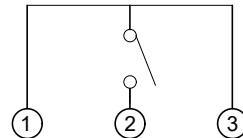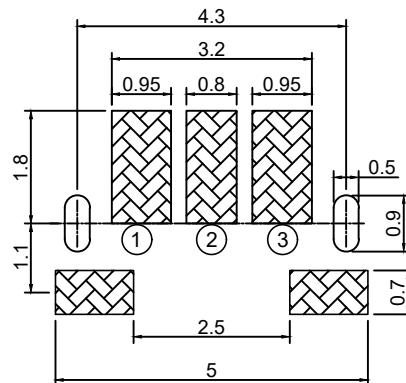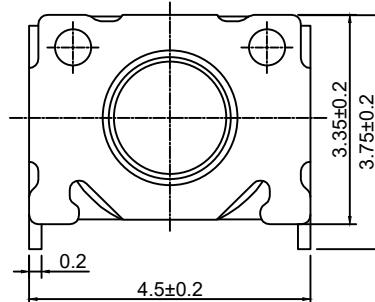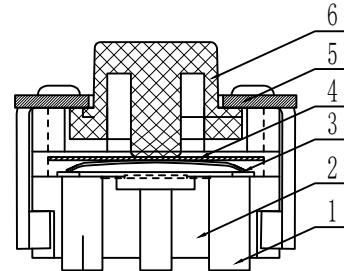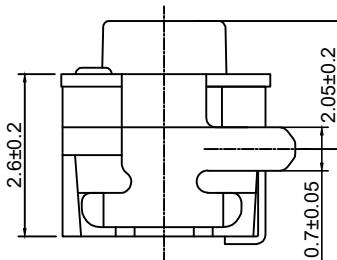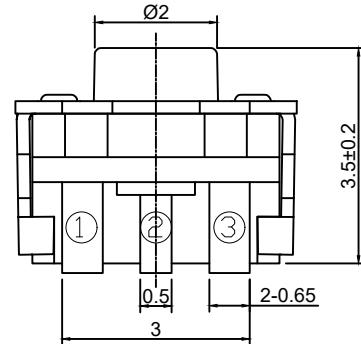

CIRCUIT DIAGRAM

P.C.B. LAYOUT

轻触开关					TSE35411-035W531DE-R2000			
设计		余嘉城			阶段	标记	质量	比例
审核	朱树清						4:1	
批准	徐君辉			Dimensions are shown:mm(inches)			第1张	共1张
2024. 10. 11					温州康宏电子有限公司			