



# 温州康宏电子有限公司

借通用件登记


描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

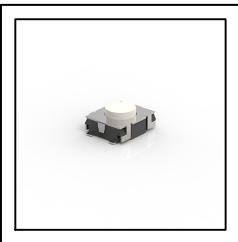

## 产品规格

工作方式: 瞬时接触  
触点形式: 单刀单掷  
安装方式: 直立贴片

## 机械性能

动作力:  $180 \pm 50\text{gf}$   
电气寿命: 50 000 次

## 工作环境

环境温度:  $-25 \sim +70^\circ\text{C}$   
环境湿度:  $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

## 电气性能





额定电负荷:  $50\text{mA} @ 12\text{V DC}$   
耐电压:  $250\text{VAC} / 1\text{分}$   
接触电阻:  $100\text{m}\Omega \text{ Max.}$   
绝缘电阻:  $100\text{M}\Omega \text{ Min.}$   
行程:  $0.15 \pm 0.07\text{mm}$

## 物料



5. 手柄: LCP 白色  
4. 盖板: 不锈钢  
3. 簧片: 不锈钢镀银  
2. 底座: LCP 黑色  
1. 接线片: 磷铜 镀银

## 包装

散装  
内包装: 编带  
外包装: 纸箱

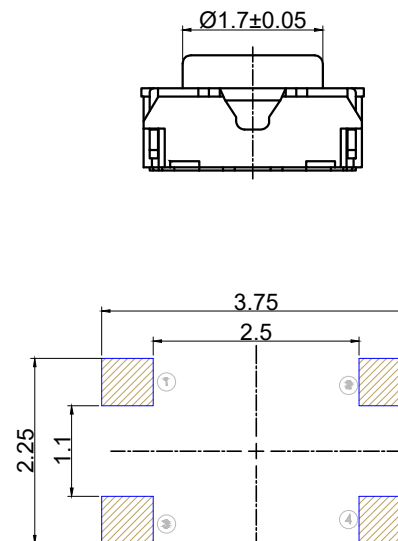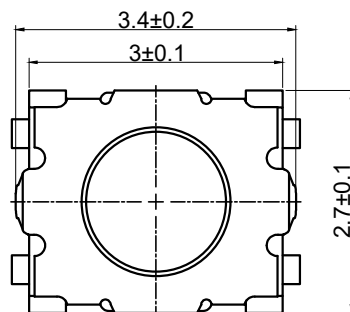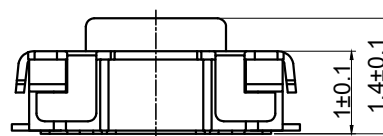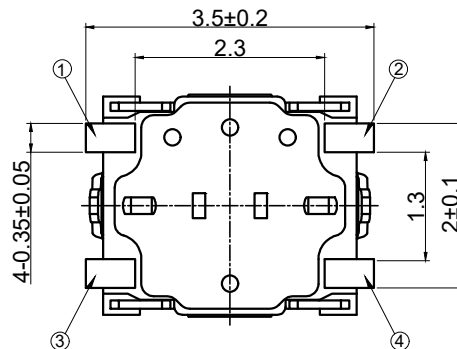


P.C.B. LAYOUT

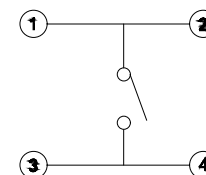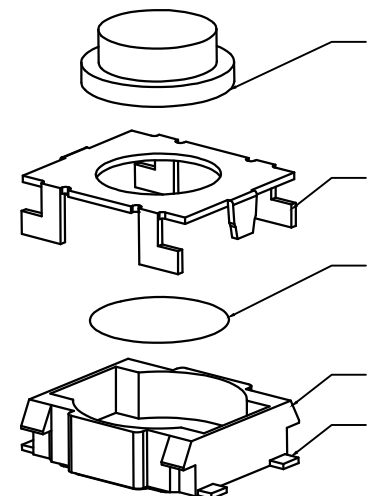

CIRCUIT DIAGRAM



 Professional Manufacturer Since 2000

|     |    |       |     |     |                                                                                       |                          |     |     |     |     |
|-----|----|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|
|     |    |       |     |     | 轻触开关                                                                                  | TSB03331-014W331WE-R4000 |     |     |     |     |
|     |    |       |     |     |                                                                                       |                          |     |     |     |     |
| 标记  | 处数 | 更改文件号 | 签 名 | 日 期 |                                                                                       |                          |     |     |     |     |
| 设 计 |    |       |     |     |                                                                                       | 视图                       | 阶 段 | 标 记 | 质 量 | 比 例 |
| 审 核 |    |       |     |     |  |                          |     |     | 1:1 |     |
| 批 准 |    |       |     |     | Dirnensions are shown:mm(inches)                                                      | 第1张                      |     | 共1张 |     |     |
|     |    |       |     |     | 2022.05.11                                                                            | 温州康宏电子有限公司               |     |     |     |     |

<http://www.khan.cn>