

产品规格

工作方式：瞬时接触
触点形式：双刀双掷
安装方式：直立贴片




机械性能
动作力： 100~300gf
电气寿命： 5,000次

环境温度：-25~+70℃
环境湿度：(40℃)≤95%

电气性能	
额定电负荷:	50mA @ 12V DC
耐电压:	250VAC /1分
接触电阻:	150mΩ Max.
绝缘电阻:	100MΩ Min.
最大行程:	2.0±0.5mm
锁住行程:	1.2±0.3

物料	
7. 钩针:	碳素钢丝
6. 手柄:	PA66 白色
5. 弹簧:	碳素钢丝
4. 盖板:	PA66 灰色
3. 簧片:	复银铜
2. 底座:	PA66 黑色
1. 接线片:	黄铜镀银

包装
散装
内包装：
外包装：

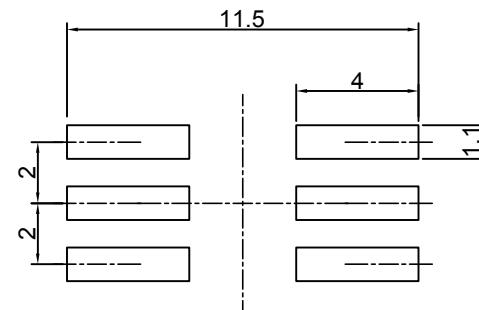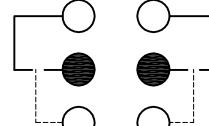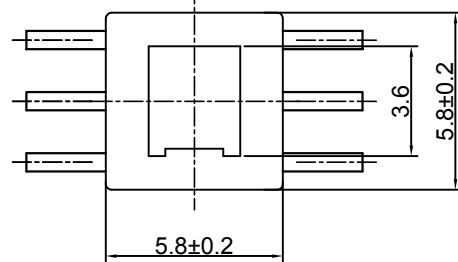

CIRCUIT DIAGRAM

P.C.B. LAYOUT

