

产品规格

工作方式: 瞬时接触
 触点形式: 单刀单掷
 安装方式: 卧式贴片

机械性能

动作力: 280 ± 50gf
 电气寿命: 100 000次

工作环境

环境温度: -25 ~ +70℃
 环境湿度: (40℃) ≤ 95%

电气性能


额定电负荷: 50mA @ 12V DC
 耐电压: 250VAC / 1分
 接触电阻: 100mΩ Max.
 绝缘电阻: 100MΩ Min.
 行程: 0.2 ± 0.1mm
 IP等级: 相当于IP65

物料

7. 薄膜: 聚酰亚胺 黄色
 6. 盖板: 不锈钢
 5. 手柄: PA46 黑色
 4. 薄膜: 聚酰亚胺 黄色
 3. 簧片: 不锈钢覆银
 2. 底座: LCP 黑色
 1. 接线片: 磷铜 镀银

包装

散装: 塑料袋
 外包装: 纸箱

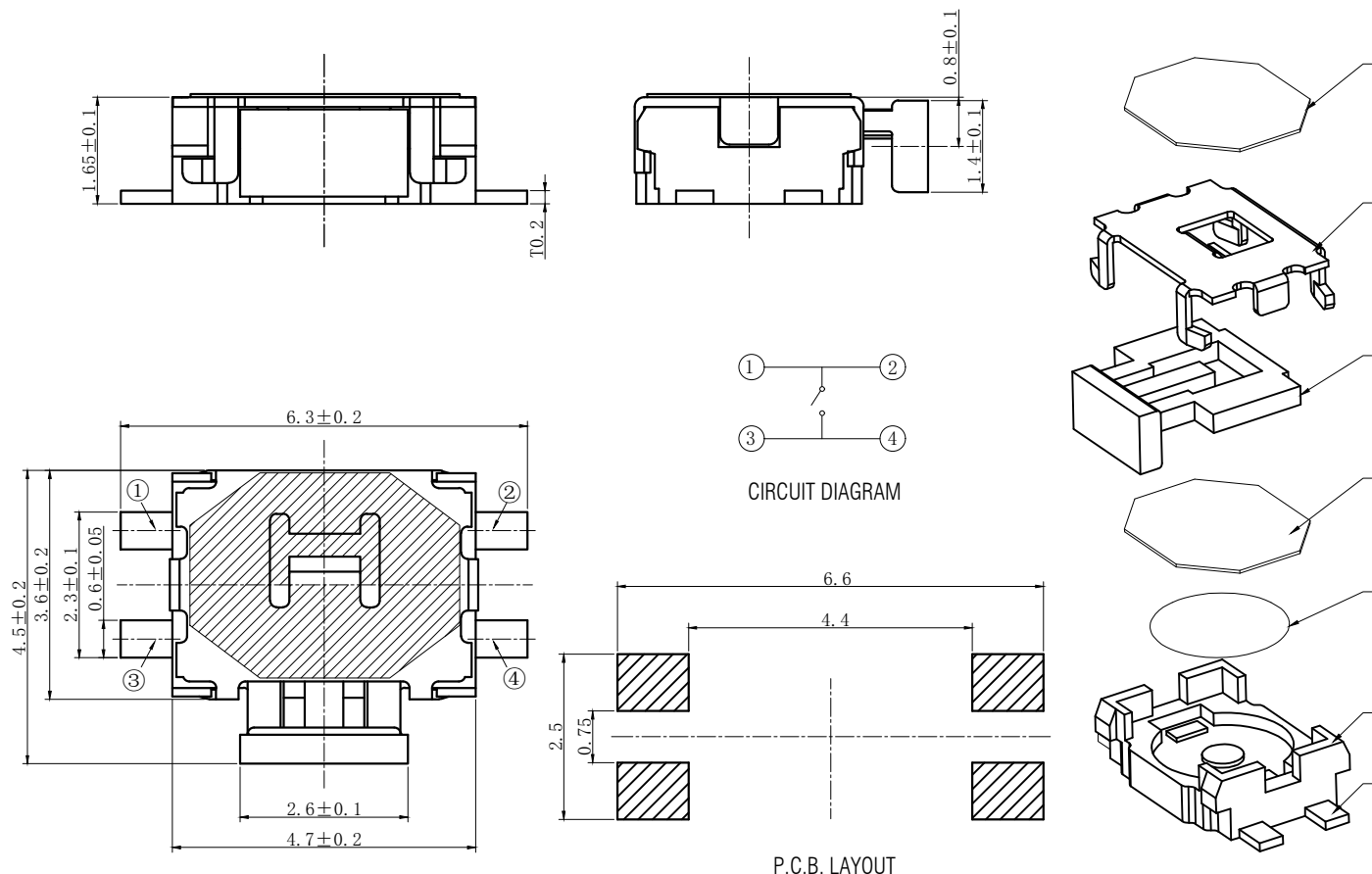

借通用件登记

 
描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期

					轻触开关	TSE05410-045W531JA-R3000			
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期					
设 计					视图	阶段	标 记	质 量	比 例
审 核					 Dirnensions are shown:mm(inches)				4:1
批 准						第1张		共1张	
					温州康宏电子有限公司				