**产品规格**

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
单刀单掷
安装方式:
卧式贴片

机械性能

动作力:
 $180 \pm 50\text{gf}$
电气寿命:
50 000次

工作环境

环境温度:
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度:
(40°C) $\leqslant 95\%$

电气性能

 


额定电负荷:
50mA @ 12V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
100m Ω Max.
绝缘电阻:
100M Ω Min.
行程:
 $0.15 \pm 0.1\text{mm}$
IP等级:
相当于IP65

物料



6. 盖板:
磷铜 镀银
5. 手柄:
LCP 黑色
4. 薄膜:
聚酰亚胺 黄色
3. 簧片:
不锈钢镀银
2. 底座:
LCP 黑色
1. 接线片:
磷铜 镀银

包装


散装:
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

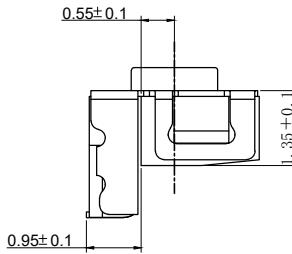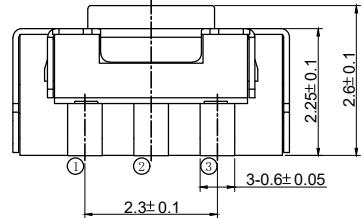

CIRCUIT DIAGRAM

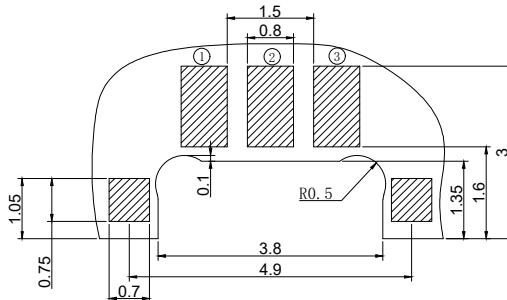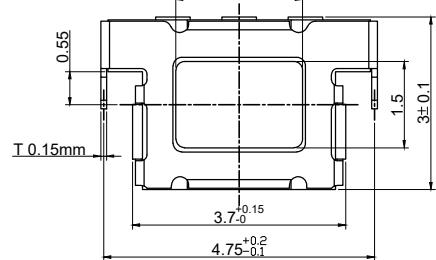

P.C.B. LAYOUT

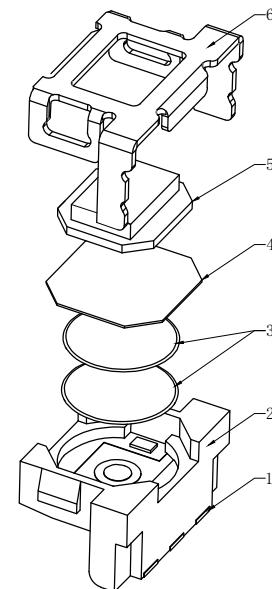

轻触开关					TSE35431-026W332WA-R2500			
设计					阶段	标记	质量	比例
标记	处数	更改文件号	签名	日期				4:1
审核								
批准					第1张	共1张		
Dimensions are shown:mm(inches)								
温州康宏电子有限公司								