

产品规格



工作方式:	自锁
触点形式:	双刀双掷
安装方式:	直立插式
机械性能	
动作力:	200~300gf
电气寿命:	10,000次
工作环境	
环境温度:	-25~+70°C
环境湿度:	(40°C) ≤95%
电气性能	
额定电负荷:	100mA @ 30V DC
耐电压:	250VAC /1分
接触电阻:	100mΩ Max.
绝缘电阻:	100MΩ Min.
行程:	2.5 ± 0.5mm

物料


7. 簧片:	复银铜
6. 弹簧:	不锈钢
5. 盖板:	PBT 灰色
4. 手柄:	POM 黑色
3. 钩针:	不锈钢
2. 端子:	黄铜镀银
1. 基座:	PA66 黑色

包装



散装:	塑料袋
外包装:	纸箱

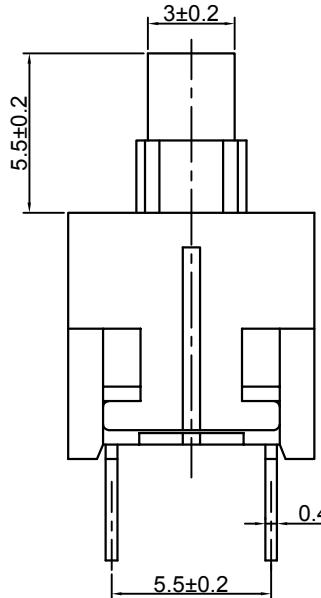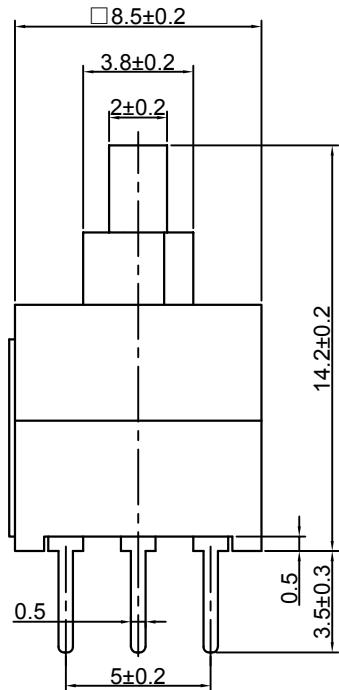

CIRCUIT DIAGRAM

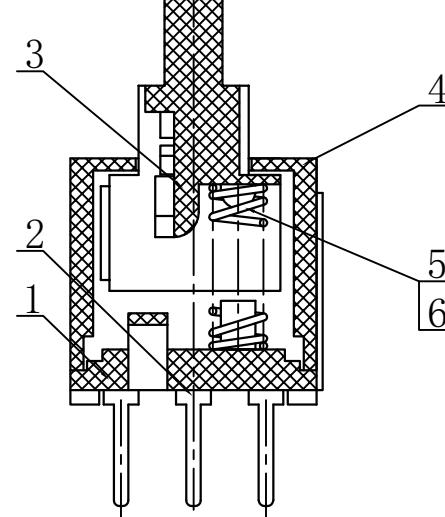

P.C.B. LAYOUT

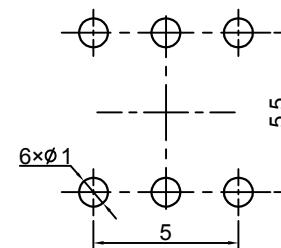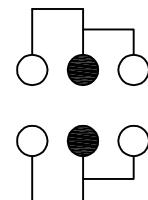

标记	处数	更改文件号	签名	日期	无锁开关	PS851-06U140A1-ZCY-G			
设计	余嘉诚					视图	阶段	标记	质量
审核	朱树清								
批准	徐君辉						4:1	B/0	
						Dimensions are shown:mm(inches)	第1张	共1张	
							2023.11.13		温州康宏电子有限公司