

产品规格

工作方式: 自锁
触点形式: 双刀双掷
安装方式: 直立插式

机械性能

动作力: $180 \pm 20 \text{gf}$
电气寿命: 10,000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

电气性能




额定电负荷: 100mA @ 30V DC
耐电压: 250VAC /1分
接触电阻: 100m Ω Max.
绝缘电阻: 100M Ω Min.
行程: $1.5 \pm 0.3\text{mm}$

物料


7.簧片: 复银铜
6.压簧: 不锈钢
5.盖板: POM 白色
4.手柄: POM 蓝色
3.钩针: 不锈钢
2.端子: 磷铜镀银
1.基座: PA66 黑色

包装


散装: 塑料袋
内包装: 纸箱

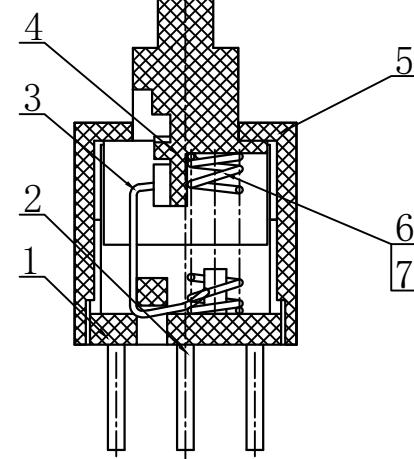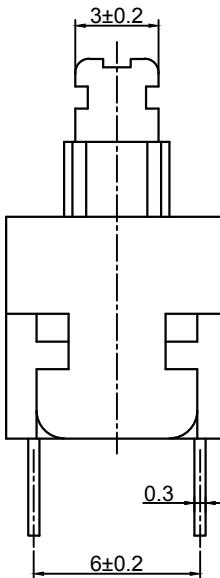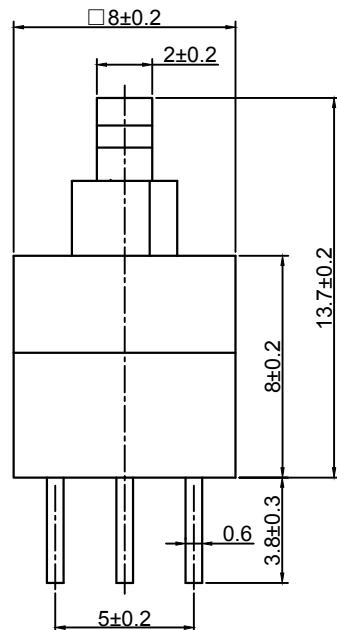

P.C.B. LAYOUT

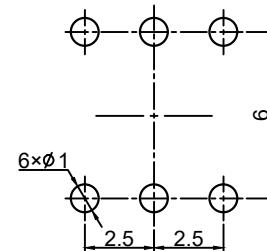

CIRCUIT DIAGRAM

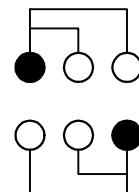

					自锁开关		PS081-06L135D1-JF-G				
标记	处数	更改文件号	签名	日期			阶段	标记	质量	比例	版本
设计		余嘉诚			视图					4:1	B/0
审核		朱树清			Dimensions are shown:mm(inches)					第1张	共1张
批准		徐君辉		2023.04.15							