



产品规格

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
单刀单掷
安装方式:
立式贴片

机械性能

动作力:
 $180 \pm 50\text{gf}$
电气寿命:
200,000次

工作环境

环境温度:
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度:
(40°C) ≤ 95%RH

电气性能




额定电负荷:
50mA @ 16V DC
耐电压:
250V AC Min.
接触电阻:
100mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
行程:
 $1.3 \pm 0.3\text{mm}$

物料


5. 硅胶:
LCP黑色
4. 手柄:
磷铜镀银
3. 簧片:
LCP黑色
2. 底座:
磷铜镀银
1. 接线片:

包装


散装
内包装:
外包装:
纸箱

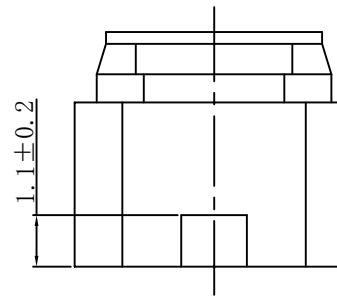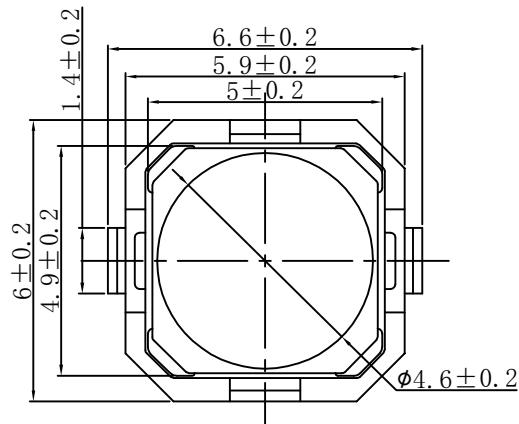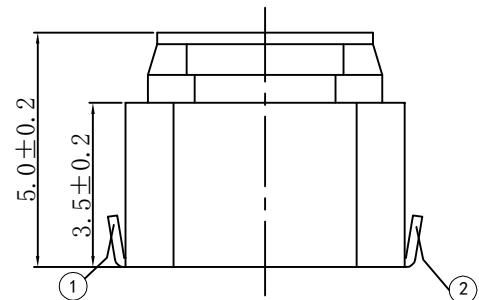

P.C.B MOUNTING PATTERN DIMENSION

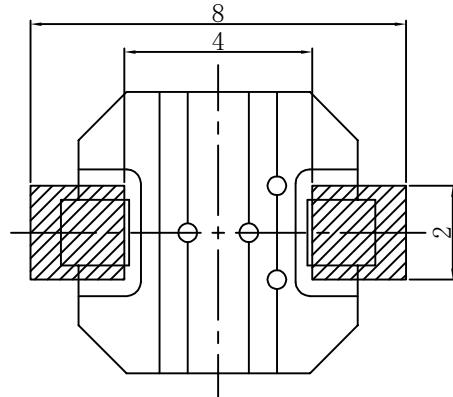

CIRCUIT DIAGRAM

 

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|----|----|---------------------------------|--------------------------|-----|-----|----|
| 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名 | 日期 | 无声开关 | TSB06341-050W311WA-R1000 | | | |
| 设计 | 余嘉诚 | | | 视图 | | 阶段 | 标记 | 质量 | 比例 |
| 审核 | 朱树清 | | | | Dimensions are shown:mm(inches) | 4:1 | | B/0 | |
| 批准 | 徐君辉 | | | | | 第1张 | 共1张 | | |
| 2024.01.13 | | | | | 温州康宏电子有限公司 | | | | |